

外形寸法図 (取付金具 : LB)


● 取付金具 軸方向フート(LB)

・φ12~φ32

材質：鋼
亜鉛クロメート処理

・φ40~φ100

材質：鋼
亜鉛クロメート処理

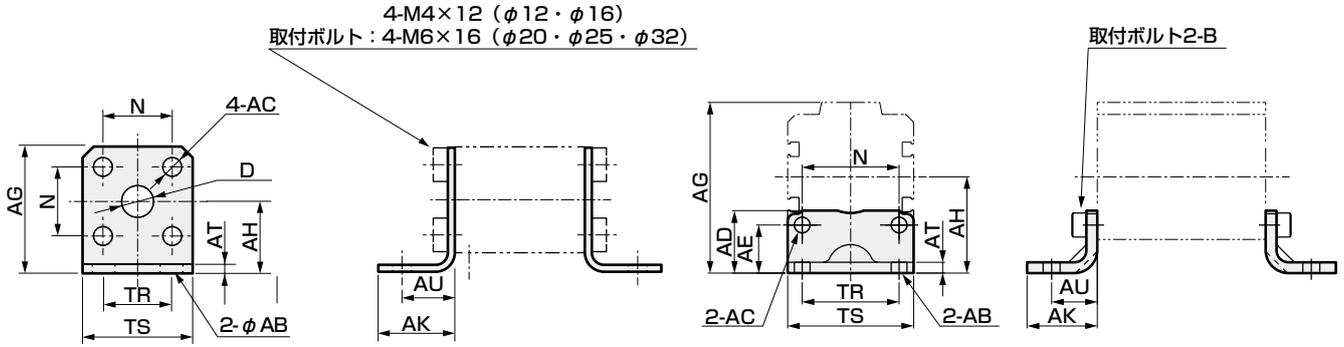

※取付用六角穴付ボルトは8本添付します。2個/セットです。

| 形番 | 適用内径 | AB | AC | AG | AH | AK | AT | AU | D | N | TR | TS | 質量 (g) |
|-----------|------|----|-----|------|----|----|-----|----|----|------|----|----|--------|
| SSD-LB-12 | φ12 | 6 | 4.5 | 29.5 | 17 | 18 | 2.3 | 12 | 8 | 15.5 | 16 | 25 | 40 |
| SSD-LB-16 | φ16 | 6 | 4.5 | 33.5 | 19 | 18 | 2.3 | 12 | 10 | 20 | 16 | 29 | 50 |
| SSD-LB-20 | φ20 | 7 | 6.5 | 42 | 24 | 24 | 3.2 | 16 | 12 | 25.5 | 24 | 36 | 140 |
| SSD-LB-25 | φ25 | 7 | 6.5 | 46 | 26 | 24 | 3.2 | 16 | 14 | 28 | 28 | 40 | 150 |
| SSD-LB-32 | φ32 | 7 | 6.5 | 53.5 | 31 | 24 | 3.2 | 16 | 18 | 34 | 34 | 45 | 180 |


※取付用六角穴付ボルトは4本添付します。2個/セットです。

| 形番 | 適用内径 | AB | AC | AD | AE | AG | AH | AK | AT | AU | B | N | TR | TS | 質量 (g) |
|------------|------|----|-----|----|----|-------|------|----|-----|----|--------|----|----|-----|--------|
| SSD-LB-40 | φ40 | 7 | 6.5 | 26 | 20 | 71 | 40 | 29 | 4.5 | 19 | M6×16 | 40 | 40 | 52 | 170 |
| SSD-LB-50 | φ50 | 9 | 9 | 23 | 15 | 79 | 40 | 34 | 4.5 | 22 | M8×20 | 50 | 46 | 64 | 270 |
| SSD-LB-63 | φ63 | 11 | 11 | 33 | 21 | 96.5 | 51 | 40 | 4.5 | 25 | M10×25 | 60 | 60 | 77 | 420 |
| SSD-LB-80 | φ80 | 13 | 13 | 42 | 23 | 116.5 | 61.5 | 50 | 6 | 35 | M12×40 | 77 | 77 | 98 | 890 |
| SSD-LB-100 | φ100 | 13 | 13 | 48 | 22 | 134 | 69 | 50 | 6 | 35 | M12×40 | 94 | 94 | 117 | 1050 |

注) 軸方向フート (LB) はSSD-W、SSD-Bには取り付けできません。

・φ125~φ160

材質：鋼
亜鉛クロメート処理

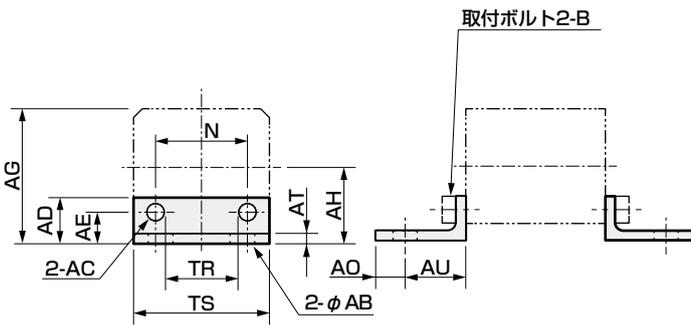

※取付用六角穴付ボルトは4本添付します。2個/セットです。

| 形番 | 適用内径 | AB | AC | AD | AE | AG | AH | AO | AT | AU | B | N | TR | TS | 質量 (g) |
|------------|------|----|------|----|----|-----|-----|----|----|----|--------|-----|-----|-----|--------|
| SSD-LB-125 | φ125 | 19 | 14.5 | 43 | 28 | 156 | 85 | 20 | 7 | 45 | M14×40 | 114 | 100 | 142 | 1750 |
| SSD-LB-140 | φ140 | 19 | 14.5 | 51 | 36 | 179 | 100 | 20 | 8 | 50 | M14×40 | 128 | 112 | 158 | 2400 |
| SSD-LB-160 | φ160 | 19 | 16.5 | 52 | 34 | 195 | 106 | 20 | 10 | 53 | M16×50 | 144 | 118 | 178 | 3500 |