

工具類【CK-SY25】



SPシリーズよりも軽く
壁際の施工もらくらく


工具類【CK-SP20・CK-SP25・CK-SP50】



型 式		CK-SY25	CK-SP20	CK-SP25	CK-SP50
本 体	工具タイプ	ストレート型	ピストル型	ピストル型	ピストル型
	継手対応サイズ (Su)	13、20、25	13、20	13、20、25	(13、20、25) 30、40、50
	本体寸法(長さ×高さ×幅) (mm)	535×98×70	391×317×66	415×325×71	362×337×72
	本体重量 (kg) (ダイス、バッテリーバック除く)	1.8	4.3	4.9	3.9
総重量(本体+ダイス+バッテリーバック) (kg)		4.7(13Suダイス装着時)	5.7(13Suダイス装着時)	6.6(13Suダイス装着時)	6.5(30Suダイス装着時)
ヘッド部	(傾斜)	×	○(±90°)	○(±90°)	×
	(回転)	○(300°)	○(180°)	○(180°)	○(180°)

※呼び方60Suの締付工具につきましては、お問い合わせ下さい。

チェックゲージ

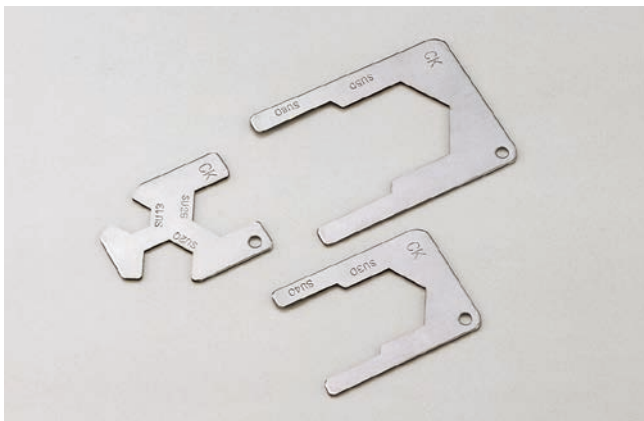

呼び方
13~25Su用
30~40Su用
50~60Su用

被覆ステンレスパイプ【CK SP-HP】



呼び方[Su]	ステンレスパイプ寸法		[単位：mm]	
	外径×肉厚(mm)	長さ(m)	被覆材外径 (mm)	梱包数 (本/ケース)
13	15.88×0.8	4	28	20
20	22.22×1.0	4	34	15
25	28.58×1.0	4	40	12