



### エルボジョイント m

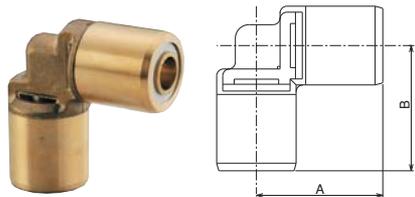

サイズ	品番	A	B	価格
13	<b>MLT-L13</b>	37.0	37.0	¥2,680
16	<b>MLT-L16</b>	39.0	39.0	¥3,020
16×13	<b>MLT-L1613</b>	39.0	39.0	¥3,750

### ソケットジョイント m

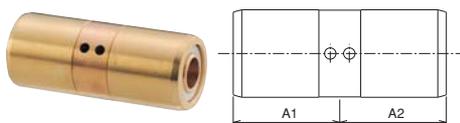


サイズ	品番	A1	A2	価格
13	<b>MLT-S13</b>	28.0	28.0	¥2,840
16	<b>MLT-S16</b>	28.0	28.0	¥3,310
16×13	<b>MLT-S1613</b>	28.5	28.5	¥3,180

### 床用アダプター m




適合管サイズ	管	器具側(S)	サイズ	品番	A	価格
13	Rc1/2	13×15A	<b>MLT-Y13C4</b>	49.5	¥2,940	
16	Rc1/2	16×15A	<b>MLT-Y16C4</b>	50.0	¥4,120	

### チーズジョイント m

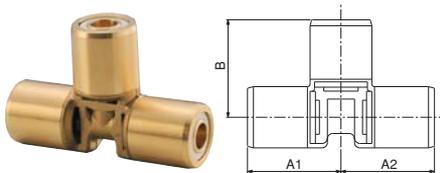

サイズ	品番	A1	A2	B	価格
13	<b>MLT-T13</b>	35.5	35.5	37.0	¥3,730
16	<b>MLT-T16</b>	36.5	36.5	39.0	¥4,450
16×13	<b>MLT-T1613</b>	33.0	33.0	39.0	¥4,260
16×13×13	<b>MLT-T161313</b>	33.0	35.5	39.0	¥4,470
16×13×16	<b>MLT-T161316</b>	36.5	36.5	39.0	¥4,690

### UB 貫通アダプター m

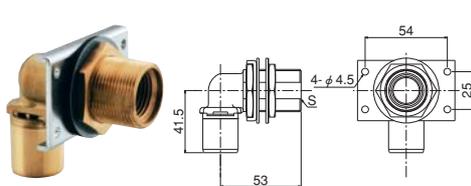

適合管サイズ	管	器具側(S)	サイズ	品番	価格
13	Rp1/2	13×15A	<b>MLT-UB13P4</b>	¥4,500	
16	Rp1/2	16×15A	<b>MLT-UB16P4</b>	¥4,900	

### パネルヒーター継手



適合管サイズ	管	器具側(S)	対応メーカー	品番	価格
13	G3/4	旭、サンボット、コロナ他	<b>PHU-A13</b>	¥2,800	
13	M22	森永、ピーエス他	<b>PHU-M13</b>	¥2,400	
13	PF1/2	日立他	<b>PHU-H13</b>	¥2,400	

継手は2個で1組になります。  
※日本水協認証登録品ではありません。

## 配管工具類 他

### エルボ保温カバー、チーズ保温カバー



エルボ保温カバー

サイズ	品番	厚さ	価格
10	<b>LCV10</b>	10mm	¥980
13	<b>LCV13</b>		¥1,010
16	<b>LCV16</b>		¥1,060



チーズ保温カバー

サイズ	品番	厚さ	価格
13	<b>TCV13</b>	10mm	¥1,090
16	<b>TCV16</b>		¥1,210

### 樹脂管用サドル (マルチ1裸パイプ用)



サイズ	適合管	品番	入数		価格
			小箱	ケース	
10	10	<b>KT-5</b>	50	1,000	¥40
13	13	<b>PST-13A</b>	50	300	¥80
16	16	<b>PST-16H</b>	20	300	¥120

### 樹脂サドル (マルチ1保温付パイプ用)

青・ピンク用

サイズ	適合管	保温厚さ	品番	入数		価格
				小箱	ケース	
25	10保温付	10mm	<b>LST-25P</b>	50	300	¥56
28	13保温付		<b>LST-28P</b>	20	200	¥58
30	16保温付		<b>LST-30P</b>	20	160	¥67

アイボリー用

サイズ	適合管	保温厚さ	品番	入数		価格
				小箱	ケース	
30	10・13・16保温付	10mm	<b>LST-30P</b>	20	160	¥67
36	10保温付	20mm	<b>LST-36P</b>	20	120	¥91

マルチ1保温付パイプ サドル適合表

色	青またはピンク			アイボリー			
	保温厚さ 10mm			10mm			
管サイズ	10	13	16	10	13	16	10
樹脂サドル	●						
サイズ	25	●					
	28		●				
	30			●	●	●	●
	36						●

### カッター (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-CU1316</b>	マルチ1カッター	適用管10・13・16	¥11,500

### カッター替刃 (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-CU1316K</b>	マルチ1カッター替刃	マルチ1カッター専用	¥3,500

### 端面仕上器 (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-KK10</b>	マルチ1端面仕上器	10 適用管10	¥7,750
<b>MLT-KK13</b>	マルチ1端面仕上器	13 適用管13	¥7,750
<b>MLT-KK16</b>	マルチ1端面仕上器	16 適用管16	¥8,000

### テストプラグ (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-TP13</b>	マルチ1テストプラグ	13 適用管13	¥5,800
<b>MLT-TP16</b>	マルチ1テストプラグ	16 適用管16	¥10,500

### 外径用ベンダー (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-OB10</b>	外径用ベンダー	10 適用管10	¥6,200
<b>MLT-OB13</b>	外径用ベンダー	13 適用管13	¥6,700
<b>MLT-OB16</b>	外径用ベンダー	16 適用管16	¥8,800

### 内径用ベンダー (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-IB10</b>	内径用ベンダー	10 適用管10	¥5,500
<b>MLT-IB13</b>	内径用ベンダー	13 適用管13	¥6,000
<b>MLT-IB16</b>	内径用ベンダー	16 適用管16	¥6,500

### 内径用ベンダー 3m (マルチ1専用)



品番	品名	仕様	価格
<b>MLT-IB10L3</b>	内径用ベンダー	10 (長さ3m) 適用管10	¥6,500
<b>MLT-IB13L3</b>	内径用ベンダー	13 (長さ3m) 適用管13	¥7,100
<b>MLT-IB16L3</b>	内径用ベンダー	16 (長さ3m) 適用管16	¥8,000

※「内径用ベンダー 3m」の長さについては、30mまで自由な長さで受注生産致します。