

パイプ/ワンタッチ継手

■マルチ1パイプ




サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	MLT10	14	10	2.0	100m	¥44,000
13	MLT13	16	12	2.0		¥46,500
16	MLT16	20	15	2.25		¥62,000

■マルチ1保温付パイプ



色	寸法	品番	長さ	保温厚さ	価格
青	13	H10-MLT13-B	25m	10mm	¥22,000
	16	H10-MLT16-B		¥28,000	
ピンク	13	H10-MLT13-P	25m	10mm	¥22,000
	16	H10-MLT16-P		¥28,000	
アイボリー (耐熱性仕様)	10	H10-MLT10-I	25m	10mm	¥24,000
	16	H10-MLT16-I		¥26,500	
	10	H20-MLT10-I	20mm	¥34,700	


■メスアダプター m

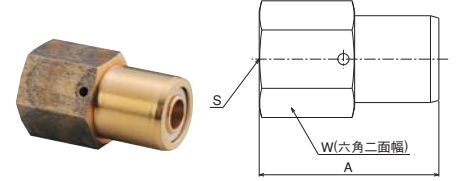

適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	価格
10	Rc1/2	10×15A	MLT-M10C4	48.0	27	¥1,700
13	Rc1/2	13×15A	MLT-M13C4	48.0	27	¥1,720
16	Rc1/2	16×15A	MLT-M16C4	48.0	27	¥1,960
16	Rc3/4	16×20A	MLT-M16C6	51.5	32	¥1,800

■オスアダプター m / オスアダプター m (Gねじ)

オスアダプター m

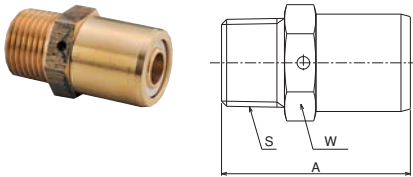


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	価格
10	R1/2	10×15A	MLT-O10R4	45	22	¥1,600
13	R1/2	13×15A	MLT-O13R4	45.5	24	¥1,630
16	R1/2	16×15A	MLT-O16R4	45.5	27	¥1,850
16	R3/4	16×20A	MLT-O16R6	46.5	27	¥1,690

オスアダプター m (Gねじ)


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	価格
13	G1/2	13×15A	MLT-O13G4	45	24	¥1,630
16	G1/2	16×15A	MLT-O16G4	45	27	¥1,850
16	G3/4	16×20A	MLT-O16G6	46.5	27	¥1,690

■アダプター Si m

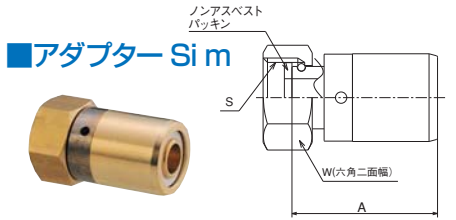


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	価格
10	G1/2	10×15A	MLT-U10G4	38.5	24	¥2,600
13	G1/2	13×15A	MLT-U13G4	38.5	24	¥2,680
13	G3/4	13×20A	MLT-U13G6	38.5	30	¥3,000
16	G1/2	16×15A	MLT-U16G4	38.5	24	¥3,230
16	G3/4	16×20A	MLT-U16G6	38.5	30	¥3,220

■エルボアダプター Si m

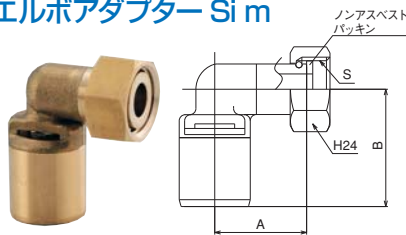


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	B	価格
10	G1/2	10×15A	MLT-LU10G4	30.0	38.5	¥2,750
13	G1/2	13×15A	MLT-LU13G4	30.0	38.5	¥3,030

■エルボオスアダプター m

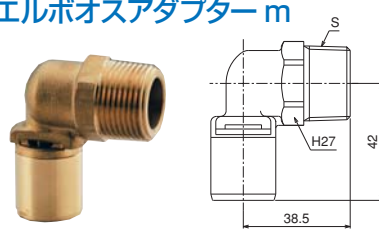


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	価格
13	R3/4	13×20A	MLT-LO13R6	¥2,680
16	R3/4	16×20A	MLT-LO16R6	¥3,020

■給水栓エルボ m (Rpねじ)

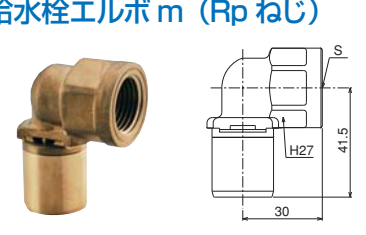


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	価格
13	Rp1/2	13×15A	MLT-KL13P4	¥1,930

■両座付給水栓エルボ m (Rpねじ)

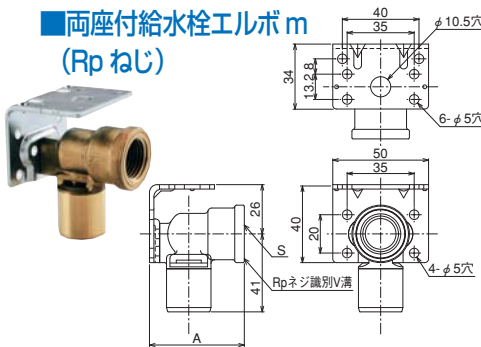


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	価格
13	Rp1/2	13×15A	MLT-RZ13P4	49.5	¥2,840
16	Rp1/2	16×15A	MLT-RZ16P4	52.5	¥3,100

■バルブアダプター m

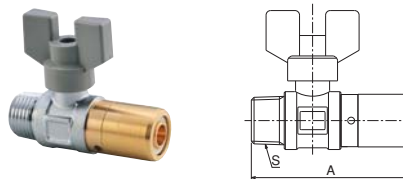


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	価格
13	R1/2	13×15A	MLT-V13R4	69.5	¥3,510
16	R1/2	16×15A	MLT-V16R4	70.0	¥3,710

■バルブアダプター Si m

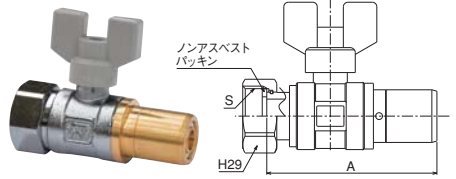


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	価格
13	G3/4	13×20A	MLT-VU13G6	75	¥4,350
16	G3/4	16×20A	MLT-VU16G6	73	¥4,480

■逆止弁付バルブアダプター m

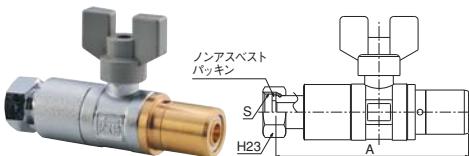


適合管サイズ	管 器具側(S)	サイズ	品番	A	価格
13	G1/2	13×15A	MLT-GV13G4	101.5	¥5,270

■HIVP 変換アダプター m

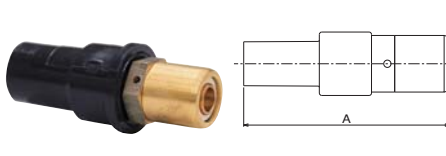

適合管サイズ	管 HIVP側	サイズ	品番	A	価格
13	13	13×13	MLT-HI1313	84.5	¥3,000
13	20	13×20	MLT-HI1320	70	¥3,400
16	20	16×20	MLT-HI1620	70	¥3,500

ご注意

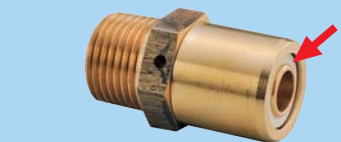

継手端部のスポンジは、外さずにそのままお使いください。