
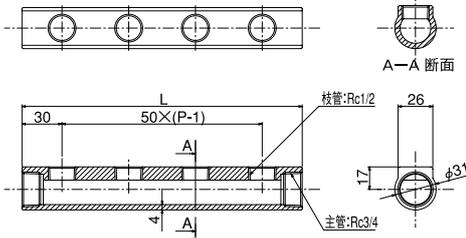



ヘッダー

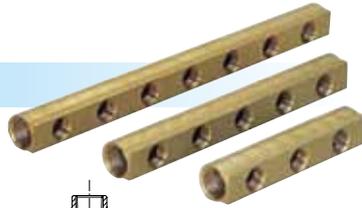

分岐口数	サイズ	品番	ピッチ	L	価格
1	20A×15A-1P	HD-1	50	60	¥ 2,620
2	20A×15A-2P	HD-2	50	110	¥ 3,490
3	20A×15A-3P	HD-3	50	160	¥ 4,240
4	20A×15A-4P	HD-4	50	210	¥ 5,750
5	20A×15A-5P	HD-5	50	260	¥ 6,820
6	20A×15A-6P	HD-6	50	310	¥ 7,740
7	20A×15A-7P	HD-7	50	360	¥ 9,220
8	20A×15A-8P	HD-8	50	410	¥10,870
9	20A×15A-9P	HD-9	50	460	¥12,710

ダブルヘッダー


一つのヘッダーで二つの方向に分岐可能です。

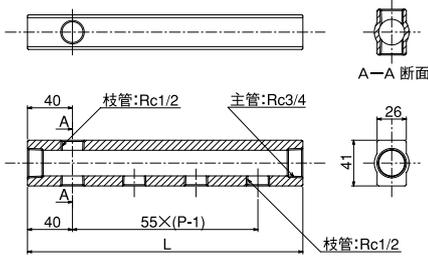

分岐口数	サイズ	品番	ピッチ	L	価格
2+1	20A×15A-2P/1P	WHD-21	55	135	¥ 5,980
2+2	20A×15A-2P/2P	WHD-22	55	135	¥ 6,200
3+1	20A×15A-3P/1P	WHD-31	55	190	¥ 8,050
3+2	20A×15A-3P/2P	WHD-32	55	190	¥ 8,280
3+3	20A×15A-3P/3P	WHD-33	55	245	¥ 8,500
4+1	20A×15A-4P/1P	WHD-41	55	245	¥ 9,900
4+2	20A×15A-4P/2P	WHD-42	55	245	¥10,130
4+3	20A×15A-4P/3P	WHD-43	55	410	¥10,350
5+1	20A×15A-5P/1P	WHD-51	55	300	¥11,900
5+2	20A×15A-5P/2P	WHD-52	55	300	¥12,120
6+1	20A×15A-6P/1P	WHD-61	55	355	¥14,270

ヘッダー組込品

 下記のように、いろいろなタイプの組み込みにお応えいたします。



- ヘッダーにアダプターを組みこんだ状態で出荷いたします。
- 保温カバーもおつけします。

仕様	価格
ヘッダー組み込み工事 1ヶ所	¥220

※受注生産品。納期をお問い合わせ下さい。


ヘッダーエルボ部保温カバー／ダブルヘッダーエルボ部保温カバー

ヘッダーエルボ部保温カバー

厚さ	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	S	S-HDCV-L	65	52	¥ 850
15mm	M	M-HDCV-L		62	¥ 940

エルボ付ヘッダー保温カバー

エルボ部付の保温カバーです。

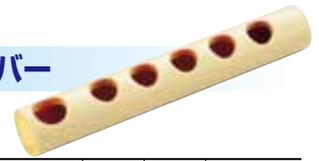

厚さ	分岐穴数	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	2	(S)20×15-2PL	S-HDCV-2L	205	52	¥1,220
	3	(S)20×15-3PL	S-HDCV-3L	255		¥1,330
	4	(S)20×15-4PL	S-HDCV-4L	305		¥1,480
	5	(S)20×15-5PL	S-HDCV-5L	355		¥1,580
	6	(S)20×15-6PL	S-HDCV-6L	405		¥2,000
	15mm	2	(M)20×15-2PL	M-HDCV-2L		205
3		(M)20×15-3PL	M-HDCV-3L	255	¥1,730	
4		(M)20×15-4PL	M-HDCV-4L	305	¥1,950	
5		(M)20×15-5PL	M-HDCV-5L	355	¥2,170	
6		(M)20×15-6PL	M-HDCV-6L	405	¥2,430	

ヘッダー保温カバー



厚さ	分岐穴数	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	1	(S)20A×15A-1P	S-HDCV-1	90	52	¥1,000
	2	(S)20A×15A-2P	S-HDCV-2	140		¥1,090
	3	(S)20A×15A-3P	S-HDCV-3	190		¥1,130
	4	(S)20A×15A-4P	S-HDCV-4	240		¥1,250
	5	(S)20A×15A-5P	S-HDCV-5	290		¥1,380
	6	(S)20A×15A-6P	S-HDCV-6	340		¥1,500
	7	(S)20A×15A-7P	S-HDCV-7	390		¥1,800
	8	(S)20A×15A-8P	S-HDCV-8	440		¥2,080
15mm	1	(M)20A×15A-1P	M-HDCV-1	90	62	¥1,110
	2	(M)20A×15A-2P	M-HDCV-2	140		¥1,250
	3	(M)20A×15A-3P	M-HDCV-3	190		¥1,400
	4	(M)20A×15A-4P	M-HDCV-4	240		¥1,540
	5	(M)20A×15A-5P	M-HDCV-5	290		¥1,680
	6	(M)20A×15A-6P	M-HDCV-6	340		¥1,830
	7	(M)20A×15A-7P	M-HDCV-7	390		¥2,060
	8	(M)20A×15A-8P	M-HDCV-8	440		¥2,370

ダブルヘッダー保温カバー



厚さ	分岐穴数	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	2+1	(S)20A×15A-2P/1P	S-WHDCV-21	165	58	¥1,540
	2+2	(S)20A×15A-2P/2P	S-WHDCV-22	165		¥1,540
	3+1	(S)20A×15A-3P/1P	S-WHDCV-31	220		¥1,730
	3+2	(S)20A×15A-3P/2P	S-WHDCV-32	220		¥1,730
	3+3	(S)20A×15A-3P/3P	S-WHDCV-33	220		¥1,730
	4+1	(S)20A×15A-4P/1P	S-WHDCV-41	275		¥1,940
	4+2	(S)20A×15A-4P/2P	S-WHDCV-42	275		¥1,940
	4+3	(S)20A×15A-4P/3P	S-WHDCV-43	275		¥1,940
	5+1	(S)20A×15A-5P/1P	S-WHDCV-51	330		¥2,130
	5+2	(S)20A×15A-5P/2P	S-WHDCV-52	330		¥2,130
	6+1	(S)20A×15A-6P/1P	S-WHDCV-61	385		¥2,370
	15mm	2+1	(M)20A×15A-2P/1P	M-WHDCV-21		165
2+2		(M)20A×15A-2P/2P	M-WHDCV-22	165	¥1,730	
3+1		(M)20A×15A-3P/1P	M-WHDCV-31	220	¥1,940	
3+2		(M)20A×15A-3P/2P	M-WHDCV-32	220	¥1,940	
3+3		(M)20A×15A-3P/3P	M-WHDCV-33	220	¥1,940	
4+1		(M)20A×15A-4P/1P	M-WHDCV-41	275	¥2,130	
4+2		(M)20A×15A-4P/2P	M-WHDCV-42	275	¥2,130	
4+3		(M)20A×15A-4P/3P	M-WHDCV-43	275	¥2,130	
5+1		(M)20A×15A-5P/1P	M-WHDCV-51	330	¥2,370	
5+2		(M)20A×15A-5P/2P	M-WHDCV-52	330	¥2,370	
6+1		(M)20A×15A-6P/1P	M-WHDCV-61	385	¥2,560	

※サイズM(15mm厚)は、受注生産品。納期をお問い合わせ下さい。

ヘッダーエルボ部保温カバー／ダブルヘッダーエルボ部保温カバー

ヘッダーエルボ部保温カバー

厚さ	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	S	S-WHDCV-L	65	52	¥ 850
15mm	M	M-WHDCV-L		62	¥ 940

ダブルヘッダーエルボ部保温カバー

厚さ	サイズ	品番	全長	外径	価格
10mm	S	S-WHDCV-L	65	58	¥1,030
15mm	M	M-WHDCV-L		68	¥1,160

※サイズM(15mm厚)は、受注生産品。納期をお問い合わせ下さい。

アルミ
3層管
システム

エコ
セッ
ト

マル
チ
1

ファン
コイル
用
メカ
ニカル
継手

樹脂管
システム

管
類

シー
ロック
1
ファン
タッチ
式継手

シー
ロック
ス
メカ
ニカル
継手

管サ
ポート
部材
支持
金具

追
焚
き
部
材

防
火
区
画
貫
通
部
材

ヘッ
ダー
部
材

水
栓
ホ
ック
ス

配
管
工
具
類