

# ステンレス ボールバルブ

## CSE ねじ込みボールバルブ



### ■特 徴

- ワンピースボディ、レデュースポートです。
- オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)があります。
- ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。
- シート部は強化テフロンなので高温流体にも対応できます。




8A~25A

材質	ステンレス304	ステンレス316	ステンレス316L
サイズ	8A~50A	—	—

寸法表			8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
	L	39	44	59	60	72	77	84	100	—	—	—	—
	H	35	39	42	45	51	55	67	78	—	—	—	—
	W	65	68	82	82	100	100	140	140	—	—	—	—

## CSR ねじ込みボールバルブ

あつたら  
いいな  
を形にしました

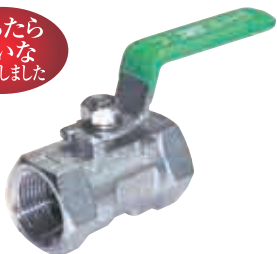

### ■特 徴

- ワンピースボディ、レデュースポートです。
- オプションとしてロックハンドル(Lハンドル)、蝶ハンドル(Tハンドル)があります。
- 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。

あつたら  
いいな  
を形にしました



8A~50A

8A~20A

材質	ステンレス304	ステンレス316	ステンレス316L
サイズ	—	8A~50A	—

寸法表			8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
	L	39	44	59	60	72	77	84	100	—	—	—	—
	H	35	39	42	45	51	55	67	78	—	—	—	—
	W	65	68	82	82	100	100	140	140	—	—	—	—

## CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

あつたら  
いいな  
を形にしました



### ■特 徴

- ワンピースボディ、レデュースポートです。
- 片側がテーパオネジ(R)反対側がテーパメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。
- 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。

材質	ステンレス304	ステンレス316	ステンレス316L
サイズ	—	8A~10A	—

寸法表			8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
	L	57	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H	27	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	W	51	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## CSG 圧力計用ボールバルブ

あつたら  
いいな  
を形にしました



### ■特 徴

- ワンピースボディ、レデュースポートです。
- 入り口側テーパねじ(Rc) 出口側ストレートねじ(G)で圧力計用バルブに最適です。
- オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)があります。
- 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。



8A~10A

材質	ステンレス304	ステンレス316	ステンレス316L
サイズ	—	8A~10A	—

寸法表			8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
	L	39	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H	35	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	W	62	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—