

サニタリー継手 特殊部品

2L-O ワンタッチクランプ

材質:304


あったら
いいな
を形にしました



- ①クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
- ②ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
- ③ネジ部の磨耗が無いので、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
- ④レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
- ⑤許容圧力範囲…1MPa以下にて。
- ⑥サイズは1S~2Sまで。今後その他サイズも製作予定です。

※ロック機構がついていないため、レバー部分に強い力が加わると、バンドが外れる可能性があります。バンドの誤操作を防ぐ為に、レバー部の穴を利用して、レバーをロックすることをおすすめします。

サイズ	A	B	D
1S	114	70	60
1.5S			
2S	124	88	75

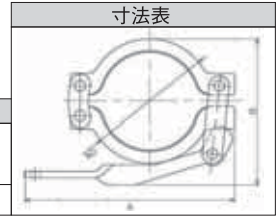


FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ)

材質 304/316L



- ①他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③寸法表以外のサイズも製作可能です。

ヘルール部/溶接部		1S	1.5S	2S	2.5S	3S
1.5S D/d		25.4/23.0	---	---	---	---
2S D/d		25.4/23.0	38.1/35.7	---	---	---
2.5S D/d		25.4/23.0	38.1/35.7	50.8/47.8	---	---
3S D/d		25.4/23.0	38.1/35.7	50.8/47.8	63.5/59.5	---
4S D/d		25.4/23.0	38.1/35.7	50.8/47.8	63.5/59.5	76.3/72.3

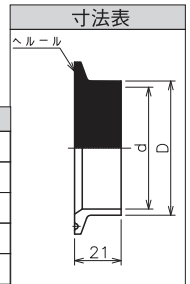


FER 偏心異径ヘルール(サニタリーサイズ)

材質 304/316L



- ①他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③偏心タイプなので横配管でも液溜りがありません。

ヘルール部/溶接部		1S	1.5S	2S	2.5S	3S
1.5S D/d/P		25.4/23.0/6.35	--	--	--	--
2S D/d/P		25.4/23.0/12.40	38.1/35.7/6.05	--	--	--
2.5S D/d/P		25.4/23.0/18.25	38.1/35.7/11.9	50.8/47.8/5.85	--	--
3S D/d/P		25.4/23.0/24.65	38.1/35.7/18.30	50.8/47.8/12.25	63.5/59.5/6.4	--
4S D/d/P		25.4/23.0/37.30	38.1/35.7/30.95	50.8/47.8/24.9	63.5/59.5/19.05	76.3/72.3/12.65

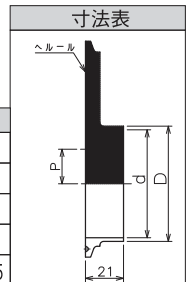


FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

材質 304/316L



- ①他のガス管サイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③寸法表以外のサイズも製作可能です。

ヘルール部/溶接部		8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
1S D/d		13.8/10.5	17.3/11.3	21.7/15.7	27.2/23.0	---	---	---	---
1.5S D/d		13.8/10.5	17.3/11.3	21.7/15.7	27.2/21.2	34/28.4	42.7/37.1	48.6/43	---
2S D/d		--	17.3/11.3	21.7/15.7	27.2/21.2	34/28.4	42.7/37.1	48.6/43	60.5/54.9
2.5S D/d		--	17.3/11.3	21.7/15.7	27.2/21.2	34/28.4	42.7/37.1	48.6/43	60.5/54.9
3S D/d		--	17.3/11.3	21.7/15.7	27.2/21.2	34/28.4	42.7/37.1	48.6/43	60.5/54.9
4S D/d		--	--	--	---	34/28.4	42.7/37.1	48.6/43	60.5/54.9

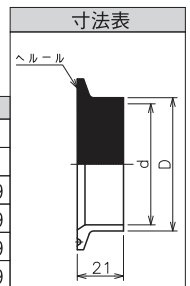


FER 偏心異径ヘルール(ガス管サイズ)

材質 304/316L



- ①他のガス管サイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③偏心タイプなので横配管でも液溜りがありません。

ヘルール部/溶接部		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
1S D/d/P		--	21.7/15.7/3.65	--	--	--	--	--
1.5S D/d/P		17.3/11.3/12.2	21.7/15.7/10.0	27.2/21.2/7.25	34.0/28.4/3.65	--	--	--
2S D/d/P		17.3/11.3/18.25	21.7/15.7/16.05	27.2/21.2/13.30	34.0/28.4/9.7	42.7/37.1/5.35	48.6/43/2.40	--
2.5S D/d/P		17.3/11.3/24.1	21.7/15.7/21.9	27.2/21.2/19.15	34.0/28.4/15.5	42.7/37.1/11.2	48.6/43/8.25	60.5/54.9/2.3
3S D/d/P		17.3/11.3/30.5	21.7/15.7/28.3	27.2/21.2/25.55	34.0/28.4/21.95	42.7/37.1/17.60	48.6/43/14.65	60.5/54.9/8.70
4S D/d/P		--	21.7/15.7/40.95	27.2/21.2/38.20	34.0/28.4/34.60	42.7/37.1/30.25	48.6/43/27.30	60.5/54.9/21.35

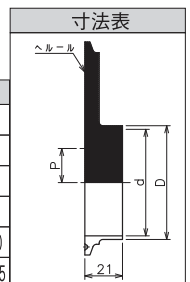

※は別途お問い合わせください