


単位：mm

NW / KF フレキシブルチューブ (ブレード付)



NW40FXB500 [20936]

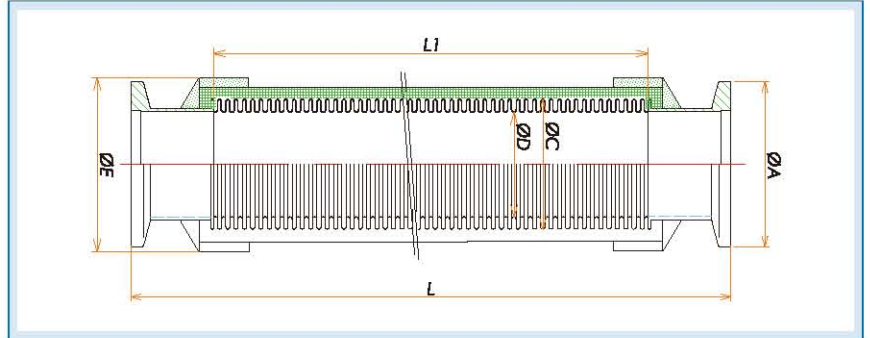

材質	規格サイズ	A	C	D	E	L	L1	最小曲げ半径 (R)	参考耐圧値 (MPa) ※保証値ではありません。	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L ブレード : SUS 304 フランジ : SUS 316	NW / KF 16	30	24.8	20	32	250	210	35	3.4	NW16FXB250	20645
	NW / KF 16	30	24.8	20	32	500	460	35	3.4	NW16FXB500	20925
	NW / KF 16	30	24.8	20	32	750	710	35	3.4	NW16FXB750	20926
	NW / KF 16	30	24.8	20	32	1000	960	35	3.4	NW16FXB1000	20927
	NW / KF 16	30	24.8	20	32	1500	1460	35	3.4	NW16FXB1500	20928
	NW / KF 16	30	24.8	20	32	2000	1960	35	3.4	NW16FXB2000	20929
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	250	190	60	2.7	NW25FXB250	20930
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	500	440	60	2.7	NW25FXB500	20646
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	750	690	60	2.7	NW25FXB750	20931
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	1000	940	60	2.7	NW25FXB1000	20932
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	1500	1440	60	2.7	NW25FXB1500	20933
	NW / KF 25	40	31.5	25.4	38	2000	1940	60	2.7	NW25FXB2000	20934
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	250	190	90	2.3	NW40FXB250	20935
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	500	440	90	2.3	NW40FXB500	20936
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	750	690	90	2.3	NW40FXB750	20937
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	1000	940	90	2.3	NW40FXB1000	20938
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	1500	1440	90	2.3	NW40FXB1500	20939
	NW / KF 40	55	48.2	40	57	2000	1940	90	2.3	NW40FXB2000	20940
	NW / KF 50	75	59	50	70	250	190	120	1.5	NW50FXB250	20941
	NW / KF 50	75	59	50	70	500	440	120	1.5	NW50FXB500	20942
NW / KF 50	75	59	50	70	750	690	120	1.5	NW50FXB750	20943	
NW / KF 50	75	59	50	70	1000	940	120	1.5	NW50FXB1000	20944	
NW / KF 50	75	59	50	70	1500	1440	120	1.5	NW50FXB1500	20945	
NW / KF 50	75	59	50	70	2000	1940	120	1.5	NW50FXB2000	20946	

NW / KF フレキシブルチューブ(ブレード付き)

NW / KF

- 会社案内
- 目次
- 製品概要
- NW / KF
- ICF
- JIS VF / VG
- 変換アダプタ ADP
- フレキ FXT
- 成形ベローズ FB
- ビューポート VP
- バルブ V
- 水冷・ガス LF
- EVAC
- その他コスモテック 取扱い製品
- 技術資料
- 索引
- お問合せシート