




単位: mm

ICF 両面エッジブランクフランジ



ICF70FDS [20080]

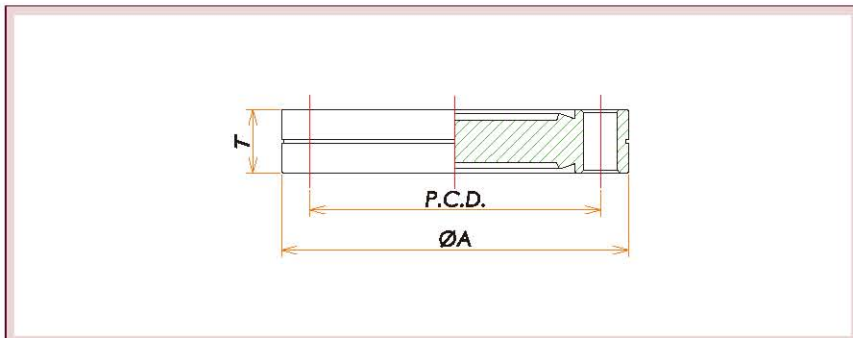


材質	規格サイズ	TYPE	A	T	ボルト		P.C.D	型式	製品コード
					穴径	穴数			
SUS 304	ICF 34	ブランク	34	7.6	4.3	6	27	ICF34FDS	20456
	ICF 70	ブランク	70	12.7	6.7	6	58.7	ICF70FDS	20080
	ICF 114	ブランク	114	17.4	8.3	8	92.1	ICF114FDS	20451
	ICF 152	ブランク	152	19.8	8.5	16	130.2	ICF152FDS	20453
	ICF 203	ブランク	203	22.2	8.5	20	181	ICF203FDS	20455
	ICF 253	ブランク	253	24.6	8.5	24	231.8	ICF253FDS	20452

ICF 両面エッジ穴あきフランジ



ICF70FDS38B [20081]

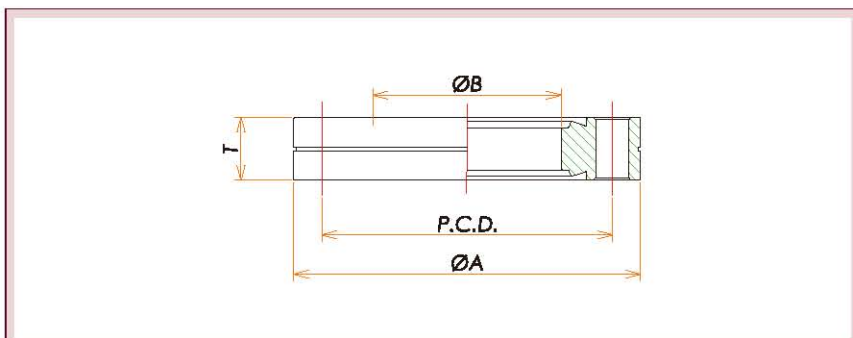

材質	規格サイズ	TYPE	A	B	T	ボルト		P.C.D	型式	製品コード
						穴径	穴数			
SUS 304	ICF 34	穴あき	34	14	7.6	4.3	6	27	ICF34FDS14B	20457
	ICF 70	穴あき	70	38	12.7	6.7	6	58.7	ICF70FDS38B	20081
	ICF 114	穴あき	114	63	17.4	8.3	8	92.1	ICF114FDS63B	20010
	ICF 152	穴あき	152	100	19.8	8.5	16	130.2	ICF152FDS100B	20026
	ICF 203	穴あき	203	153	22.2	8.5	20	181	ICF203FDS153B	20035
	ICF 253	穴あき	253	203	24.6	8.5	24	231.8	ICF253FDS203B	20441

- 会社案内
- 目次
- 製品概要
- NW / KF
- ICF
- JIS
VF / VG
- 変換アダプタ
ADP
- フレキ
FXT
- 成形ベローズ
FB
- ビューポート
VP
- バルブ
V
- 水冷・ガス
LF
- EVAC
- その他コスモテック
取扱い製品
- 技術資料
- 索引
- お問合せ
シート