

特徴

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。

ICF 34 ~ ICF 152 までを標準規格化しております。

チューブエンド (1/4、3/8、1/2 インチ)、各種汎用継手エンド (Swagelok®, VCR®) タイプも標準規格品として取り揃えております。詳細はセクション 5 をご参照ください。


高圧のラインで対応可能な外側にブレードを取り付けたタイプもご用意しております。

各部寸法の変更等、特注品に関しても迅速に対応いたします。

ICF フレキシブルチューブ



ICF70FXT500 [20084]

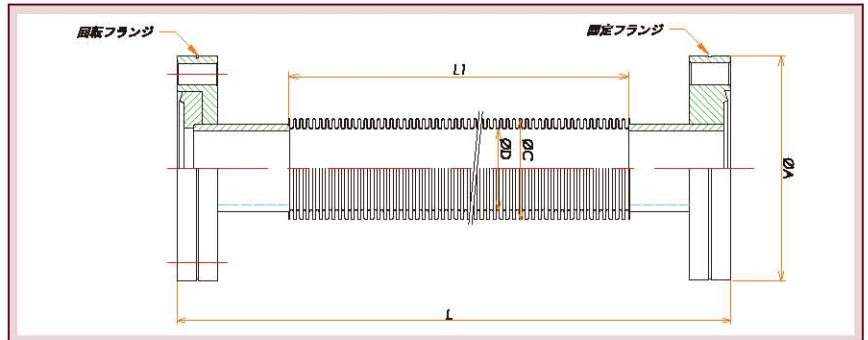

材質	規格サイズ	A	C	D	L	L1	最小曲げ半径 (R)	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L フランジ : SUS 316	ICF 34	34	31.5	25.4	250	190	60	ICF34FXT250	20780
	ICF 34	34	31.5	25.4	500	440	60	ICF34FXT500	20781
	ICF 34	34	31.5	25.4	750	690	60	ICF34FXT750	20481
	ICF 34	34	31.5	25.4	1000	940	60	ICF34FXT1000	20782
	ICF 34	34	31.5	25.4	1500	1440	60	ICF34FXT1500	20783
	ICF 34	34	31.5	25.4	2000	1940	60	ICF34FXT2000	20784
	ICF 70	70	48.2	40	250	150	90	ICF70FXT250	20283
	ICF 70	70	48.2	40	500	400	90	ICF70FXT500	20084
	ICF 70	70	48.2	40	750	650	90	ICF70FXT750	20573
	ICF 70	70	48.2	40	1000	900	90	ICF70FXT1000	20292
	ICF 70	70	48.2	40	1500	1400	90	ICF70FXT1500	20785
	ICF 70	70	48.2	40	2000	1900	90	ICF70FXT2000	20786
	ICF 114	114	59	50	250	150	120	ICF114FXT250	20787
	ICF 114	114	59	50	500	400	120	ICF114FXT500	20788
	ICF 114	114	59	50	750	650	120	ICF114FXT750	20789
	ICF 114	114	59	50	1000	900	120	ICF114FXT1000	20790
	ICF 114	114	59	50	1500	1400	120	ICF114FXT1500	20791
	ICF 114	114	59	50	2000	1900	120	ICF114FXT2000	20562
	ICF 152	152	151.5	129	250	150	350	ICF152FXT250	20792
	ICF 152	152	151.5	129	500	400	350	ICF152FXT500	20793
ICF 152	152	151.5	129	750	650	350	ICF152FXT750	20794	
ICF 152	152	151.5	129	1000	900	350	ICF152FXT1000	20795	
ICF 152	152	151.5	129	1500	1400	350	ICF152FXT1500	20796	
ICF 152	152	151.5	129	2000	1900	350	ICF152FXT2000	20797	

- 会社案内
- 目次
- 製品概要
- NW / KF
- ICF
- JIS VF / VG
- 変換アダプタ ADP
- フレキ FXT
- 成形ベローズ FB
- ビューポート VP
- バルブ V
- 水冷・ガス LF
- EVAC
- その他コスモテック 取扱い製品
- 技術資料
- 索引
- お問合せシート