


単位：mm

VCR® めす - VCR® おす フレキシブルチューブ



FMVCR1/4FXT500 [21056]

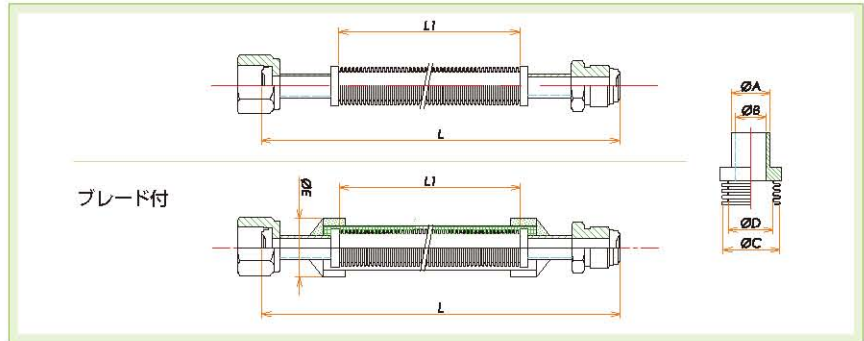

材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	L	L1	最小曲げ半径 (R)	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L 継手 : SUS 316	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	250	133	15	FMVCR1/4FXT250	20611
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	500	383	15	FMVCR1/4FXT500	21056
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	750	633	15	FMVCR1/4FXT750	21057
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	1000	883	15	FMVCR1/4FXT1K	20577
	3/8	9.52	7	13.8	10	250	133	25	FMVCR3/8FXT250	21059
	3/8	9.52	7	13.8	10	500	383	25	FMVCR3/8FXT500	21060
	3/8	9.52	7	13.8	10	750	633	25	FMVCR3/8FXT750	21061
	3/8	9.52	7	13.8	10	1000	883	25	FMVCR3/8FXT1K	21062
	1/2	12.7	10	19.4	15	250	133	30	FMVCR1/2FXT250	21063
	1/2	12.7	10	19.4	15	500	383	30	FMVCR1/2FXT500	21064
	1/2	12.7	10	19.4	15	750	633	30	FMVCR1/2FXT750	21065
1/2	12.7	10	19.4	15	1000	883	30	FMVCR1/2FXT1K	21066	

※ VCR® 用のガスケットは P39、VCR® 用 サイド・ロード式ガスケットをご参照下さい。

VCR® めす - VCR® おす フレキシブルチューブ (ブレード付)

材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	E	L	L1	参考耐圧値 (MPa) ※保証値ではありません。	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L ブレード : SUS 304 継手 : SUS 316	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	250	123	8.2	FMVCR1/4FXB250	20658
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	500	373	8.2	FMVCR1/4FXB500	21121
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	750	623	8.2	FMVCR1/4FXB750	21122
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	1000	873	8.2	FMVCR1/4FXB1K	21123
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	250	123	5.3	FMVCR3/8FXB250	21124
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	500	373	5.3	FMVCR3/8FXB500	21125
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	750	623	5.3	FMVCR3/8FXB750	21126
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	1000	873	5.3	FMVCR3/8FXB1K	21127
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	250	123	3.4	FMVCR1/2FXB250	21128
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	500	373	3.4	FMVCR1/2FXB500	21129
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	750	623	3.4	FMVCR1/2FXB750	21130
1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	1000	873	3.4	FMVCR1/2FXB1K	21131	

※ VCR® 用のガスケットは P39、VCR® 用 サイド・ロード式ガスケットをご参照下さい。

VCR® めす - VCR® おす フレキシブルチューブ

フレキ FXT

会社案内

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS VF / VG

変換アダプタ ADP

フレキ FXT

成形バローズ FB

ビューポート VP

バルブ V

水冷ガス LF

EVAC

その他コスモテック 取扱い製品

技術資料

索引

お問合せ シート