

サイレンサー SILENCER

ブラスタイプ仕様

最高使用圧力	1MPa	
保証耐圧力	2MPa	
使用温度範囲	5~150℃	
材質	本体	C3604 (黄銅)
	エレメント	黄銅焼結体 (40μm)
消音効果	20 dB以上	

* 上記の圧力数値は常温時 (20℃) に測定したものです。
* 凍結無き事。

Brass Type Specifications

Max. Working Pressure	1MPa	
Burst Pressure	2MPa	
Working Temp. Range	5~150℃	
Material	Body	Brass
	Element	Brass Sintered Compact(40μm)
Silence Effect	More than 20dB	


* The value at a temperature of 20°C(68°F)

規格

使用温度範囲	5~150℃
最高使用圧力	1MPa
保証耐圧	2MPa
消音効果	20dB (分贝) 以上

* 上述数値は以常温時 (20℃) 測定的。


CSB タイプ CSB Type

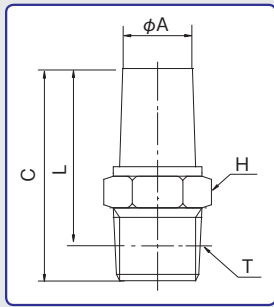

型式 Model	φA	C	L	二面幅 Spanner Flats H	ねじサイズ Thread T (オスねじ)	重量 (Weight) (g)	有効断面積 (Effective Sectional Area) (mm ²)
CSB-M5	4.5	18	13	8	M5×0.8	5	5
CSB-01	8	23.5	20	11	R1/8	7	19
CSB-02	10	33	27	14	R1/4	16	37
CSB-03	13	39.5	33	18	R3/8	26	55
CSB-04	15	48	40	22	R1/2	42	85




CSB-F タイプ (ブレザベント) CSB-F Type (Flat Type)

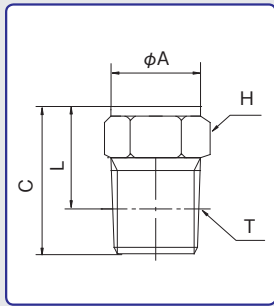

型式 Model	φA	C	L	二面幅 Spanner Flats H	ねじサイズ Thread T (オスねじ)	重量 (Weight) (g)	有効断面積 (Effective Sectional Area) (mm ²)
CSB-M5F	7.5	8.8	4	8	M5×0.8	2	3.5
CSB-01F	10.8	12.7	7	11	R1/8	5	5.0
CSB-02F	13.3	17.8	12	14	R1/4	11	6.0
CSB-03F	16.5	21.2	15	18	R3/8	20	8.5
CSB-04F	20.6	24.5	17	22	R1/2	33	14



CSB-TV タイプ CSB-TV Type

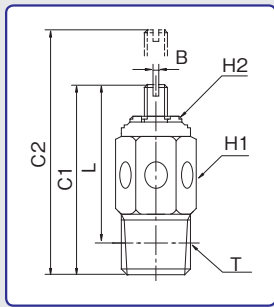

型式 Model	B	C1	C2	H1	H2	L	T	重量 (Weight) (g)	有効断面積 (Effective Sectional Area) (mm ²)
CSB-01TV	1.2	29.0	39.0	13.0	9.0	25.0	R1/8	18	11
CSB-02TV	1.5	37.0	46.5	14.0	11.0	31.0	R1/4	32	16
CSB-03TV	1.5	39.0	50.0	18.0	11.0	32.0	R3/8	49	20
CSB-04TV	1.5	44.5	59.0	22.0	11.0	37.0	R1/2	84	45

