

耐水性マルチスパイラルチューブMESシリーズ


MULTI SPIRAL HYDROLYSIS RESISTANT POLYURETHANE TUBING

型式表示例 / How To Order

3 - MES - 6 - 5 S

● 芯数 Core
 ● マルチスパイラルチューブ Multi Spiral Polyurethane Tubing
 ● チューブ外径 (mm) Tube O.D.
 ● 山数 No. of turns
 ● 標準色 Standard color

寸法図 / Dimensions

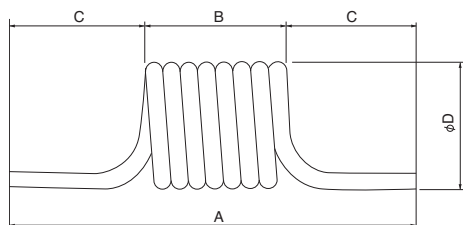

型式 Model	使用チューブ Tube Used	使用範囲 Service Length	A	B	C	øD
2-MES-6-5S	TE-6	595	465	65	200	38
2-MES-6-10S	TE-6	790	530	130	200	38
2-MES-6-15S	TE-6	985	595	195	200	38
2-MES-6-20S	TE-6	1,180	660	260	200	38
2-MES-6-25S	TE-6	1,375	725	325	200	38
2-MES-6-30S	TE-6	1,570	790	390	200	38
2-MES-6-35S	TE-6	1,765	855	455	200	38
2-MES-6-40S	TE-6	1,960	920	520	200	38
2-MES-6-45S	TE-6	2,155	985	585	200	38
2-MES-8-5S	TE-8	670	490	90	200	42
2-MES-8-10S	TE-8	940	580	180	200	42
2-MES-8-15S	TE-8	1,210	670	270	200	42
2-MES-8-20S	TE-8	1,480	760	360	200	42
2-MES-8-25S	TE-8	1,750	850	450	200	42
2-MES-8-30S	TE-8	2,020	940	540	200	42
2-MES-8-35S	TE-8	2,290	1,030	630	200	42
2-MES-8-40S	TE-8	2,560	1,120	720	200	42
2-MES-8-45S	TE-8	2,830	1,210	810	200	42
2-MES-10-5S	TE-10	739	513	113	200	52
2-MES-10-10S	TE-10	1,078	626	226	200	52
2-MES-10-15S	TE-10	1,417	739	339	200	52
2-MES-10-20S	TE-10	1,756	852	452	200	52
2-MES-10-25S	TE-10	2,095	965	565	200	52
2-MES-10-30S	TE-10	2,434	1,078	678	200	52
2-MES-12-5S	TE-12	805	535	135	200	67
2-MES-12-10S	TE-12	1,210	670	270	200	67
2-MES-12-15S	TE-12	1,715	805	405	200	67
2-MES-12-20S	TE-12	2,020	940	540	200	67
2-MES-12-25S	TE-12	2,425	1,075	675	200	67

型式 Model	使用チューブ Tube Used	使用範囲 Service Length	A	B	C	øD
3-MES-6-5S	TE-6	645	498	98	200	44
3-MES-6-10S	TE-6	888	595	195	200	44
3-MES-6-15S	TE-6	1,133	693	293	200	44
3-MES-6-20S	TE-6	1,375	790	390	200	44
3-MES-6-25S	TE-6	1,620	888	488	200	44
3-MES-6-30S	TE-6	1,863	985	585	200	44
3-MES-6-35S	TE-6	2,108	1,083	683	200	44
3-MES-6-40S	TE-6	2,350	1,180	780	200	44
3-MES-8-5S	TE-8	738	535	135	200	50
3-MES-8-10S	TE-8	1,075	670	270	200	50
3-MES-8-15S	TE-8	1,413	805	405	200	50
3-MES-8-20S	TE-8	1,750	940	540	200	50
3-MES-8-25S	TE-8	2,088	1,075	675	200	50
3-MES-10-5S	TE-10	825	570	170	200	63
3-MES-10-10S	TE-10	1,248	739	339	200	63
3-MES-10-15S	TE-10	1,673	909	509	200	63
3-MES-10-20S	TE-10	2,095	1,078	678	200	63
3-MES-12-5S	TE-12	908	603	203	200	84
3-MES-12-10S	TE-12	1,413	805	405	200	84
3-MES-12-15S	TE-12	1,920	1,008	608	200	84

※MESシリーズは全て受注生産品となります。通常在庫品に比べますと多少納期を戴く事があります。