



# ブローガン BG-50 シリーズ

## BLOW GUN BG-50 SERIES

### サイレンサーノズル

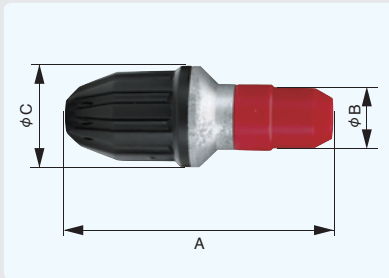


#### NS-24消音特性

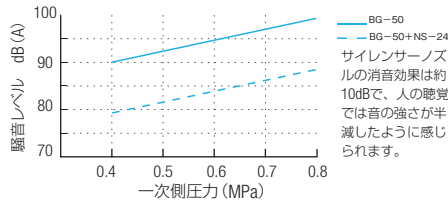

型式 Model	A	φB	φC	重量 Weight (g)
NS-24	53	12.0	20	12.5

ブローガンの騒音レベルを最小限に抑え、快適にブロー作業が行えます。  
BG-50タイプのノズル先端にセット整流作用によって消音効果約10dBで、音の強さが半減したように感じます。


### ベンチュリーバイパスノズル

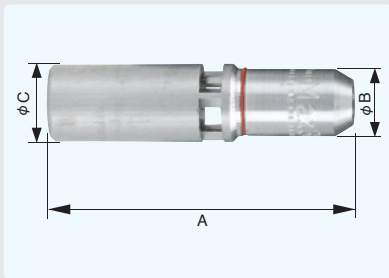

型式 Model	A	φB	φC	重量 Weight (g)
VN-20	54	12.0	14.0	10.7

BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。


### ピタチャン

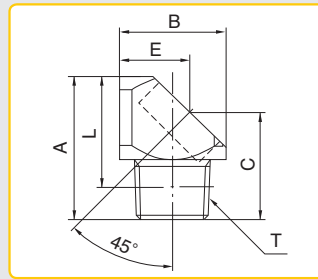

型式 Model	A	B	C	E	L	T	重量 Weight (g)
MCL45-02	26.0	19.0	19.5	12.5	20.0	R1/4	33.0

ブローガン固定用に使用します。


### ラバーチップノズル Rubber Nozzle

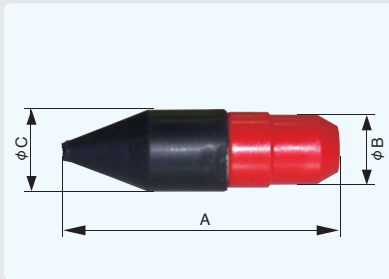

型式 Model	A	φB	φC	重量 Weight (g)
RC-20	47	12	14	7.4

先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護します。ゴム部分を空気入れの要領で使用できます。

### 透明シールドノズル Transparent Nozzle

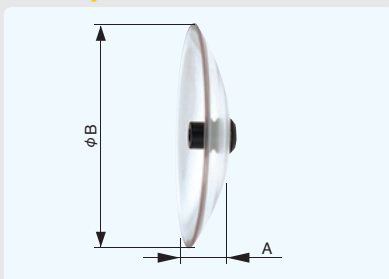

型式 Model	A	φB	重量 Weight (g)
SN-22	20	100	27.0

BG-50タイプのノズル先端にセットしブローバックから作業者を守ります。