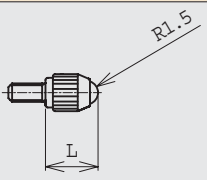
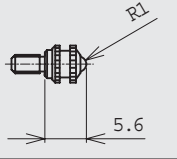
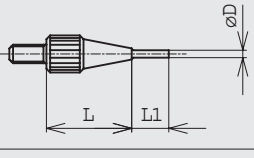
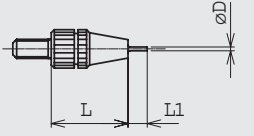
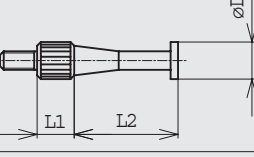
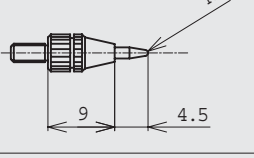
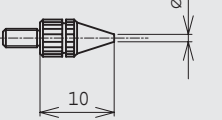


オプション・アクセサリ

[測定子]

形状	寸法	製品番号			
		スチール	超硬	セラミック	ナイロン
	L=7	F-001	F-101	F-201	F-301
	L=9	F-002			
	L=5.6		F-171		
	L=11.5 L1=5 φD=φ1.0	F-003			
	L=11.5 L1=5 φD=φ1.5	F-004			
	L=11.5 L1=5 φD=φ2.0	F-005			
	L=11.5 L1=5 φD=φ2.5	F-006			
	L=11.5 L1=5 φD=φ3.0	F-007			
	L=10 L1=2.5 φD=φ0.5		F-102		
	L=10 L1=2.5 φD=φ1.0		F-103		
	L=10 L1=2.5 φD=φ2.0		F-104		
	L1=5 L2=14 φD=φ5	F-008			
	R=0.4		F-105		
	R=0.6		F-106		
	φD=φ0.5		F-107		
	φD=φ1.0		F-108		
	φD=φ2.0		F-109		
	φD=φ3.0		F-110		

※取付ネジはM2.5P0.45でデジタル用、エレメトン、トリメトン、ミューメトンなど全て共通して使用できます。
 ◎特殊形状の測定子の設計/製作についてはご相談下さい。

[テコ式用測定子]

形状	寸法(mm)	適用形状	製品番号	
			超硬	ナイロン
ミニメトン/ デジタル用 	φD=φ1 L=20	1T-100 1T-100D	F-111	
	φD=φ2 L=20		F-112	
	φD=φ3 L=20		F-113	
エレメトン用 	φD=φ2 L=28	DTH-L	F-138	F-302
	φD=φ1 L=28	DTH-L	F-139	
	φD=φ2 L=18.3	DTH-L□□U (ユニバーサルタイプ)	F-118	

◎特殊形状の測定子の設計/製作については御相談下さい。