


[バックマウント (裏ブタ)]

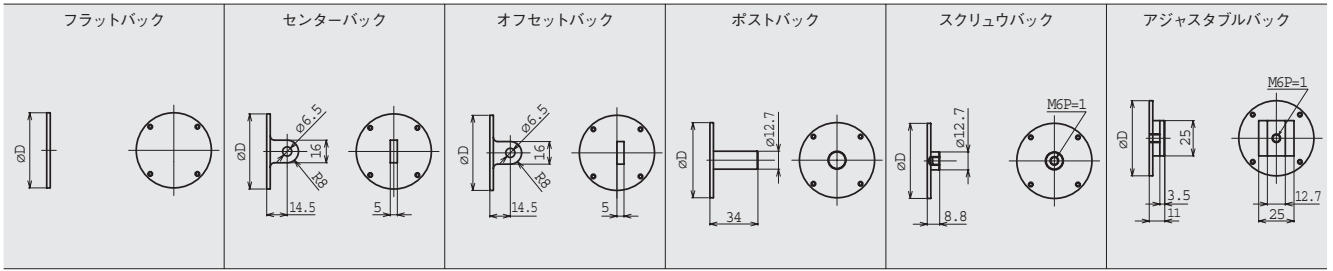

機種	外形寸法 φD (mm)	取付穴数	製品番号					
			F (フラット)	C (センター)	O (オフセット)	P (ポスト)	S (スクリュー)	A (アジャスタブル)
3M-□□□ 4M-100P	68	4	F-M100	C-M100	O-M100 ※1	P-M100 ※1	S-M100 ※1	A-M100 ※1
2S-□□□ 2M-100	53.2	4	F-M101	C-M101	O-M101 ※1	P-M101 ※1	S-M101 ※1	A-M101 ※1
1S-□□□	47.1	3	F-M103-1	C-M103-1	O-M103-2 ※1	P-M103-1 ※1	S-M103-1 ※1	A-M103-1 ※1
DG-105B	47.1	3	F-M103-3	C-M103-1	O-M103-2 ※1 (耳金は左側)	P-M103-1 ※1	S-M103-2 ※1	A-M103-2 ※1
1S-100LP 1S-010LP	47.1	3	F-M103-1	C-M107 ※1		P-M103-1 ※1	S-M103-1 ※1	A-M107 ※1

※1 受注生産品につき、都度見積もりとなります。

[リリース]

適用機種	製品番号
1S,2S,4B-5,2B-5,2BF-3 2M,3M,4M	M-140



[フィンガーレバー]

形状	適用機種	製品番号
	M2.5の測定子を持つすべての機種に取付可能	M-129