

▶ D/MS シリーズ品名構成

D/MS3102A18-10PY(62)

コネクタ形状

D/MS3100A ウォールレセプタクル



(12S ~ 36 サイズ)

D/MS3101A ケーブルレセプタクル



(12S ~ 36 サイズ)

D/MS3102A ボックスレセプタクル



(10SL ~ 36 サイズ)

D/MS3106A ストレートプラグ



(10SL ~ 36 サイズ)

D/MS3106B ストレートプラグ

(分割シェル)



(12S ~ 36 サイズ)

D/MS3108B L形プラグ

(分割シェル)




(12S ~ 36 サイズ)

デベエーション番号

非表示 : 標準品は Ag メッキ
(62) : Ni 下地 Au (0.5 μ) メッキ

キー変更位置

標準位置には付けません。
W, X, Y, Z の変更位置があります。

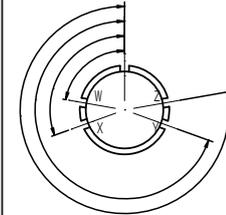

変更位置の詳細は 8 頁をご覧ください

コンタクト形状

P . . . ピンコンタクト
S . . . ソケットコンタクト

レセプタクル側がピンコンタクト (P) の場合、相手のプラグ側はソケットコンタクト (S) になりその逆の組合せも可能です。

シェルサイズ

シェルサイズは結合部ネジの呼び径のインチ寸法に 16 を乗じた数で表示します。
〈例〉
結合部のネジ寸法 1 1/8-18 の場合は 1 1/8 × 16 = 18 でサイズ 18 となります。
《サイズの種類》
10SL, 12S, 14S, 16S, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36

インサート配列番号

各シェルサイズ毎に個々に与えられた 1 から始まる一連番号 (但し、使用されない番号もあります) でコンタクト数とは関係ありません。

〈例〉
インサート配列番号「18-10」の 18 はシェルサイズを表わし、-10 は配列番号を表わします。(コンタクト数 4)
コンタクト配列の詳細は 4 ~ 7 頁をご覧ください。

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。