


粘着式固定具

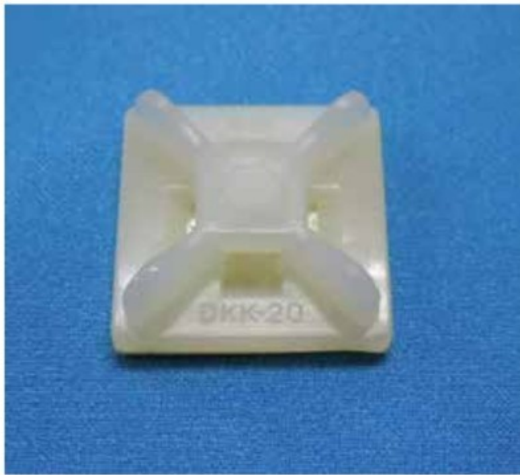

4方向より結束バンドが差し込みるため、  
方向を気にせず固定できます

- 業界一強い粘着力を持っています。
- 車両関係事業で使用されています。
- 2つ穴タイプや、ネジ固定可能タイプもございます。

YOU CAN INSERT CABLE TIE TO THIS  
ADHESIVE TIE MOUNT FROM FOUR  
DIRECTIONS

スペック


材質	66ナイロン+ポリエチレンフォーム粘着テープ
規格	UL94 V2 RoHS
標準色	乳白

使用例



✓ 強い粘着力を持っている住友3M粘着テープを使用しております。

外形図

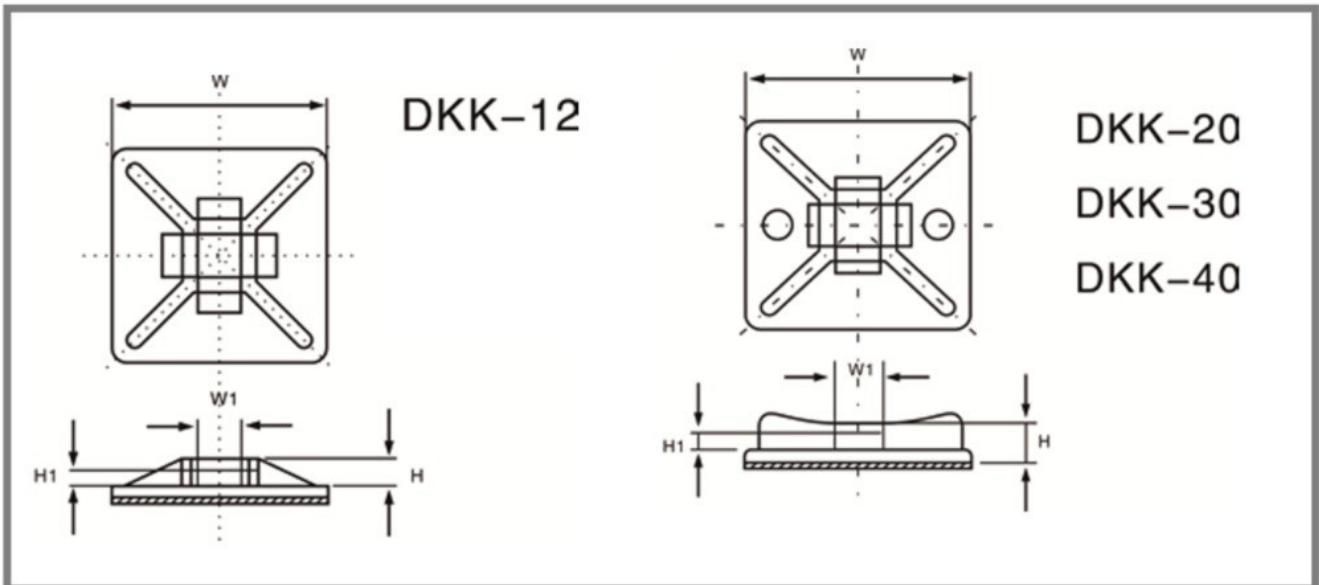

サイズ

型番	W(mm)	H(mm)	W1(mm)	H1(mm)	取り付け穴径(mm)	梱包単位(個)
DKK-12	12.5	3.8	3.0	2.0	-	100
DKK-20	20.0	5.5	3.8	2.0	3.1	100
DKK-25	21.0	3.7	4.0	1.8	-	100
DKK-30	28.1	5.0	5.3	2.1	4.2	100
DKK-40	38.4	6.3	10.1	3.1	4.7	100

ケーブルアクセサリ