



ナイロン素材の油圧ホース用保護スリーブ

- ナイロン糸で編組した、柔軟性に優れたスリーブです。
- 産業用機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用いただけます。
- 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
- 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。

Nylon non-heat shrinkable weaving sleeving


- YHK nylon non-heat shrinkable weaving sleeving is woven from nylon multifilament.
- It is widely used to protect hydraulic pipes, plastic pipes, rubber hose, wire harnesses away from damage and abrasion.
- The tight woven construction can provide chemical fluid resistance and noise reduction.
- It offers excellent flexibility, high abrasion and flame resistance.



Specification

材質 Material	ナイロンマルチフィラメント Nylon Multifilament
使用温度範囲 Operating temperature	-60~125℃
融点 Melting point	220℃±10
標準色 Standard color	黒 Black その他、お客様のご要望に合わせて製作致します。 Other colors upon customer's requirement.
規格 Meet	VW-1 相当

編目拡大写真

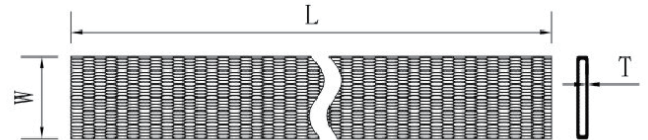

型番 Order Ref. Number	自然折径幅 Natural occasion diameter width (mm) W	自然内径 Inside diameter (mm)	肉厚 Wall Thickness (mm) T	包装単位 (m/巻) Standard length (m/spool) L
YHK-020	20±2	12	1.0±0.1	40
YHK-025	25±2	15	1.0±0.1	40
YHK-030	30±2	18	1.0±0.1	20
YHK-035	35±2	21	1.0±0.1	20
YHK-040	40±2	24	1.0±0.1	20
YHK-045	45±2	28	1.0±0.1	20
YHK-050	50±2	31	1.0±0.1	20
YHK-060	60±2	37	1.0±0.1	20
YHK-070	70±2	44	1.0±0.1	20
YHK-080	80±2	50	1.0±0.1	20
YHK-090	90±2	56	1.0±0.1	20
YHK-100	100±5	62	1.0±0.1	20
YHK-115	115±5	72	1.0±0.1	20
YHK-145	145±5	90	1.0±0.1	20
YHK-176	176±5	110	1.0±0.1	20
YHK-200	200±5	125	1.0±0.1	20