

# FLチューブカラー




## 伸縮自在、FLチューブのカラーバリエーション

- FLチューブカラーは電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全9色在庫しております。用途によって使い分けてください。
- その他特注色やサイズも製作いたします。お気軽にご相談下さい。



## ELASTIC, FL TUBE, COLOR VARIATION

- FL tube color has not only orange color, which is using for electricity, but also other 9 colors are available. Use the tools properly by uses.
- We can produce special color and size that is not in catalogue also. Feel free to ask us.

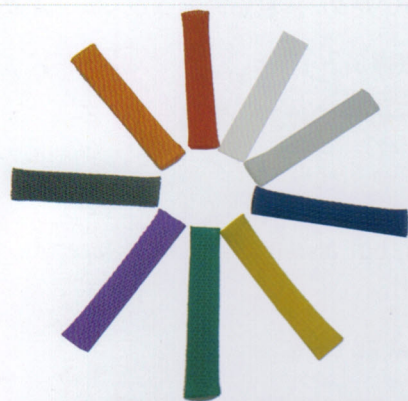

## Specification

材質 Material	ポリエチレンテレフタレート Polyethylene Terephthalate
使用温度範囲 Operating Temperature	-70~125℃
融点 Melting point	250℃
規格 Standard	UL (File No.E347759) CSA, FAR-25
色 Color	白 透明 灰 青 赤 橙 緑 黄 紫 White Clear Gray Blue Red Orange Green Yellow Purple

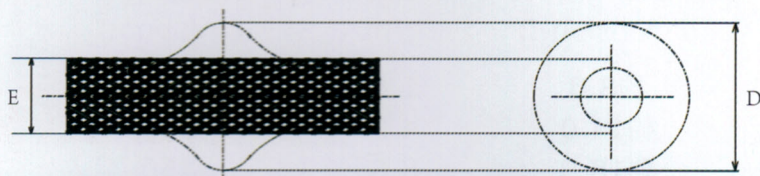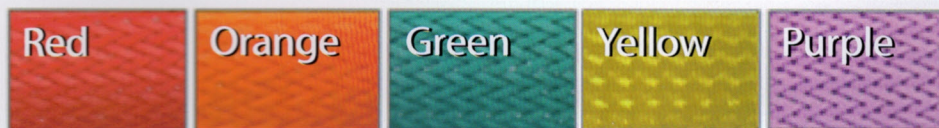

型番 Order Ref. Number	自然折径幅E Natural occasion diameter width E (mm)	拡大最大径(mm) Enlarged greatest dimension D (mm)	重量 Weight (g/m)	包装単位(m) Std Length (m/spool)
FLC-9	約9.0	約18.0	9.2	150
FLC-12	約13.0	約27.0	11.3	150
FLC-19	約22.0	約40.0	17.1	75
FLC-25	約28.0	約50.0	22.6	75