



ラセンチューブ




線材に巻きつけて使用するタイプの線材保護用のチューブです

SPIRAL TUBING FOR WIRING PROTECTION

Specifications

| | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|
| DP | 材質 Material | 低密度ポリエチレン Low Density Polyethylene |
| | 使用温度範囲 Operating Temperature | -25~50°C |
| | 標準色 Standard Color | 透明 黒 Natural Black |
| DP-N | 材質 Material | 6ナイロン 6Nylon |
| | 使用温度範囲 Operating Temperature | -40°C~+85°C |
| | 標準色 Standard Color | 透明 Natural |

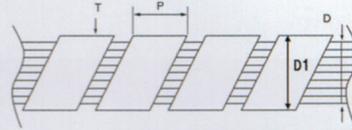

| 型番 Order Ref. Number | 内径 Inside Diameter (mm) D | 外径 Outer Diameter (mm) D1 | 肉厚 Wall Thickness (mm) T | ピッチ Pace (mm) P | 包装単位 (m/巻) Standard Length (m/spool) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| DP-2.6 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 100 |
| DP-4 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 100 |
| DP-6 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 100 |
| DP-8 | 8 | 9.4 | 0.7 | 12 | 50 |
| DP-9 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 50 |
| DP-10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 50 |
| DP-12 | 12 | 14 | 1 | 15 | 50 |
| DP-15 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 50 |
| DP-20 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 25 |
| DP-25 | 25 | 27.8 | 1.4 | 25 | 20 |
| DP-30 | 30 | 34 | 2 | 35 | 10 |
| DP-40 | 40 | 44.6 | 2.3 | 45 | 10 |
| DP-50 | 50 | 55 | 2.5 | 55 | 10 |

| 型番 Order Ref. Number | 内径 Inside Diameter (mm) D | 外径 Outer Diameter (mm) D1 | 肉厚 Wall Thickness (mm) T | ピッチ Pace (mm) P | 包装単位 (m/巻) Standard Length (m/spool) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| DP-2.6N | 2.6 | 3.6±0.3 | 0.5±0.2 | 6 | 100 |
| DP-4N | 4 | 5.6±0.3 | 0.8±0.2 | 8 | 100 |
| DP-6N | 6 | 7.6±0.3 | 0.8±0.2 | 10 | 100 |
| DP-9N | 9 | 10.6±0.3 | 0.8±0.2 | 12 | 50 |
| DP-12N | 12 | 13.6±0.3 | 0.8±0.2 | 15 | 50 |
| DP-15N | 15 | 16.6±0.3 | 0.8±0.2 | 20 | 25 |
| DP-20N | 20 | 21.6±0.3 | 0.8±0.2 | 22 | 25 |
| DP-25N | 25 | 27.0±0.3 | 1.0±0.2 | 28 | 25 |

シリコンゴムラセンチューブ



光ケーブルなどの極細線を保護するのに適したラセンチューブ

- 従来のラセンチューブと同様に分岐線のある配線束や可動のある配線の保護に有効で、結束後の折り曲げも容易にできます。

SPIRAL TUBING FOR PROTECTION OF EXTRA-FINE LINE SUCH AS OPTICAL CABLES

- It is suitable for the branch lines and moving parts and you can bend this tubing easily after bundling.

Specifications

| | |
|---------------------------------|--|
| 材質 Material | シリコンゴム Silicon Rubber |
| 使用温度範囲 Operating Temperature | -60~180°C |
| 色 Color | DPR-1.4-10 白茶赤黄緑橙紫水 White Brown Red Yellow Green Orange Purple Light Blue |
| | DPR-2-10 赤青黄橙 Red Blue Yellow Orange |
| | DPR-2.5-10 白黒茶赤青黄緑橙紫水 White Black Brown Red Blue Yellow Green Orange Purple Light Blue |

| 型番 Order Ref. Number | 内径 Inside Diameter (mm) サイズ Size | 公差 Tolerance | 外径 Outer Diameter (mm) | 肉厚 Wall Thickness (mm) サイズ Size | 公差 Tolerance | 包装単位 Std Length |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------|--|-----------------|--------------------|
| DPR-1.4-10 | 1.4 | ±0.2 | 1.8 | 0.2 | ±0.08 | 1.8m×50本 |
| DPR-2-10 | 2 | +0.3 -0.2 | 2.8 | 0.4 | ±0.08 | 1.8m×50本 |
| DPR-2.5-10 | 2.5 | +0.4 -0.3 | 3.3 | 0.4 | ±0.08 | 1.8m×50本 |