


ルータービット

面取り・象嵌細工・ほぞ穴彫り

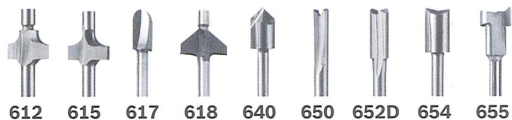

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
612	1	2.4mm	3,045(2,900)
615	1	3.2mm	3,045(2,900)
617	1	6.4mm	2,132(2,030)
618	1	12.7mm	2,216(2,110)
640	1	6.4mm	1,911(1,820)
650	1	3.2mm	1,911(1,820)
652D	1	4.8mm	1,911(1,820)
654	1	6.4mm	1,911(1,820)
655	1	7.9mm	3,045(2,900)

ルータービットは木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌細工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーバー/ルーターテーブルを使用して下さい。ハイス(高速工具鋼)製。

使用可能ツール



3.2mm軸

4000

8200

300シリーズ



木材



硬質木材

 


アクリル樹脂

チェーンソー目立て砥石



※写真はチェーンソーシャブナーアタッチメントを使用。



型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
453	2	4.0mm	1,071(1,020)
454	2	4.8mm	1,071(1,020)
455	2	5.6mm	1,071(1,020)

チェーンソーブレードの目立て

チェーンソー目立て用砥石はアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に容易に行うための目立て用砥石です。

使用可能ツール



3.2mm軸

 
4000

8200

300シリーズ

酸化アルミ研磨用ホイール

金属のクリーニング・バリ取り、サビ取り・磨き



型番	入数	外径	価格(税抜価格):円
500	1	25.4mm	2,741(2,610)

酸化アルミ研磨用ホイールはステンレスを含むほとんどの金属のクリーニング、バリ取り、サビ取り、磨きに最適です。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

研磨用ポイント

金属の仕上げ・サビ取りに最適



型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
516	1	12.7mm	1,376(1,310)

研磨用ポイントは、仕上げや軽度のバリ取りに最適です。下地を損なうことなく塗料やサビを除去することができます。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ