

仕上げ研磨用パフ

軽い研磨や汚れ落としに最適

 


EZ Lock™ COMPATIBLE



511E

512E



軽い研磨や汚れ落としに最適です。目の細かい#512は特に真ちゅうのサビ取り等に最適です。

※15,000回転/分以下の回転数でご使用ください。
※#EZ402または#402マンドレルをご使用ください(別売)。

型番	入数	グリッド	外径	価格(税抜価格):円
511E	各1(計2)	#180/280	23.8mm	1,376(1,310)
512E	1	#320	23.8mm	1,376(1,310)



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

フラップホイール

平面や湾曲面の研削や磨き



型番	入数	グリッド	厚さ	価格(税抜価格):円
502	1	#80	9.5mm	2,132(2,030)
503	1	#120	9.5mm	2,132(2,030)
504	1	#80	4.8mm	2,132(2,030)
505	1	#120	4.8mm	2,132(2,030)





3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

サンディングディスク


木材や金属の研磨

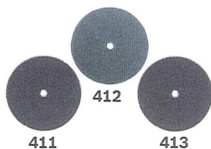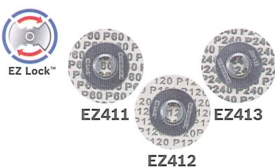

※ #402マンドレルをご使用ください。

型番	入数	グリッド	外径	価格(税抜価格):円
EZ411	5	#60	31.8mm	1,365(1,300)
EZ412	5	#120	31.8mm	1,365(1,300)
EZ413	5	#240	31.8mm	1,365(1,300)
411	36	#180	19.1mm	914(870)
412	36	#220	19.1mm	914(870)
413	36	#240	19.1mm	914(870)

大きな形作り、木材やガラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。

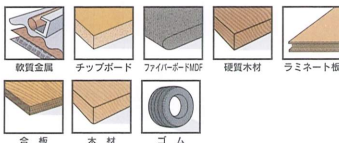

3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

研磨用ブラシ

木材や金属の研磨



型番	入数	グリッド	外径	価格(税抜価格):円
EZ471	1	#36	25.4mm	1,365(1,300)
EZ472	1	#120	25.4mm	1,365(1,300)
EZ473	1	#220	25.4mm	1,365(1,300)

軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ