


スクリュ・レンチセット

●チップクランプスクリュセット (スクリュ 10個と専用レンチ1本)

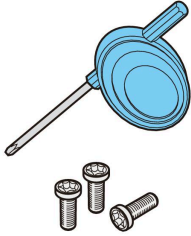

セット型式	チップサイズ	適合バイト・インサートホルダ・カートリッジ	チップクランプスクリュ	
			ネジ	レンチ型式
S2S-A	WC02	ST05W-EB6-60 ST06W-EB7.5-65	M2×3	FA-T6
S2S-B		EN15	M2S×4	FLR-13S
694.101-2P※	WC02	ST7W-EB6・EB7	M2×3.5	FW-6IP
694.102-2P※	TP07	ST7W-EB8・EB9	M2×4.1	
694.103-2P※		ST7W-EB10・12	M2×4.8	
S2S-S	TP08	EB09N EB10.5N EB12N	M2×4	FLR-13S
S2S		EB14N~EB46N	M2×5.5	
S2S-T6		ENH1~ENH3 EBH3	M2×5.5	FA-T6
694.122-2P※		TC11	EB17AJ~EB40AJ	M2.5×6.5
S2.5S-7IP	SC06 CC06	SW2026 SW2531 SW2533 SW3240	M2.5×6.5	FS-7IP
S2.5S-T7	TC11 SC06 CC06	ENH4~ENH7 EBH4~EBH6 TW2026 TW2531 TW2533 TW3240	M2.5×6.5	FA-T7
S3S	SC07 CC07	ENH6 RW2533 RW3037	M3×7	FLR-20S
S4S-15IP	SC09 CC09	SW3242 SW4151 SW4154 SW5366	M4×8	FS-15IP
S4S-T15	SC09 CC09	TW3242 TW4151 TW4154 TW5366	M4×8	FA-T15
S4S	SC09 CC09	RW3242 RW4154 RW4048 RW5162	M4×8	FLR-20S
S5S-20IP	SC12 CC12 CC16	SW5370 SW6986 SW6890 SW88110 SW98126 SW125153 SW148176 SW175203	M5×12	FS-20IP
S5S-T20	SC12 CC12 CC16	TW5370 TW6986 TW6890 TW88110 TW98126 TW125153 TW200	M5×12	FA-T20
S5S	SC12 CC12 CC16	RW5370 RW6681 RW6888 RW86106 RW100125 RW125150	M5×12	FLR-28S
S2.5TS	JPW9507	VPS5162	M2.5T×6	FA-T8
S2.5FS	JPW8408	VPS6176	M2.5F×6	FA-T8
S3.5FS	JPW8410	VPS7593~VPS129150	M3.5F×5	FA-T10
S1.6S-T6	MW04	MW1619~MW1821	M1.6×4.2	FA-T6

・レンチ1本だけの販売もいたします。レンチ型式でお求めください。
 ・※印はスクリュ2個の販売となります。レンチは付属していません。