



●キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。

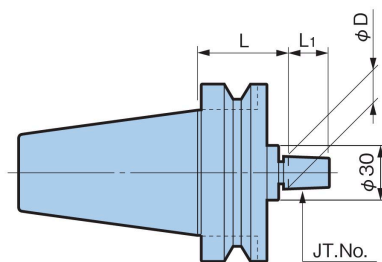

ビッグプラス(BBTシャंक)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

● 型式説明

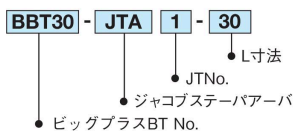

ビッグプラス BBTシャंक 型式	BTシャंक 型式	JT.No.	φD	L	L ₁	質量 (kg)
BBT30- JTA1 - 30	BT30- JTA1 - 30	1	9.754	30	15	0.45
- JTA6 - 30	- JTA6 - 30	6	17.17		24	0.49
BBT40- JTA1 - 45	BT40- JTA1 - 45	1	9.754	45	15	1.2
-105	-105			105		1.5
- JTA6 - 45	- JTA6 - 45	6	17.17	45	24	1.2
-105	-105			105		1.6
BBT50- JTA6 - 45	BT50- JTA6 - 45	6	17.17	45	24	4.0
-105	-105			105		4.2

1. 型式、寸法、精度はTMT規格に準じます。
2. ドリルチャックは付属していません。

BBT/BTシャंक

一般アーバ

把握径：φ0.5～φ13

SUPER KEYLESS CHUCK

一般アーバ
スーパーキーレスチャック

二面拘束
BBT/BT SHANK

●簡単操作でドリルを確実にチャッキング。



ホルダー体型
キーレスチャック

逆転ロック機構(SKL13タイプ)

- ・ロックリングによる逆転ロック機構により、主軸急停止でも緩みなし。
- ・振れ精度0.05mm以下



● 型式説明



ビッグプラス(BBTシャंक)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

ビッグプラス BBTシャंक 型式	適応刃具径	φD	L	L ₁	質量 (kg)	フックスパナ (付属品)
BBT30-SKL13 -110	φ0.5～φ13	51	110	122.5	1.43	FS13LC
BBT40-SKL13 -105			106	118.5	1.9	
BBT50-SKL13 -115			115	127.5	4.4	
BBT30-KLC6.5- 70	φ0.5～φ6.5	34	70	76.5	0.65	FS6.5LC
BBT40-KLC6.5- 75			75	81.5	1.2	

1. フックスパナが1本付属しています。
2. KLCタイプにはロック機構はございません。

