 


軸付

形状図とサイズ表示 A号(ストレート)



小径



外径(D)	長さ(T)	軸径(d)
1	5	3
2	5	3
3	8(13)	3

※ワンタッチラビン(3-7-1.6)

軸付・3ミリ軸

外径(D)	長さ(T)	軸径(d)	
4	13(15)	3	(15はUNのみ)
5	15	3	
6	17	3	
	20	3	
8	20	3	
10	3	3	
	20	3	
13	20	3	
	30	3	O号
15	4	3	
	17(20)	3	(17はCM43のみ)
20	3	3	B号
	6	3	
	8	3	
	10	3	
	13	3	
	15	3	
25	3	3	B号
	6	3	
	8	3	
	10	3	
	13	3	
30	3	3	B号
	6	3	B号


ワンタッチラビン



砥石サイズ	3 x 7 x 1.6
専用ホルダー	3 x 30
砥粒・粒度	WA80、120、180、320

ホルダーをグラインダにチャックしたまま、先端の砥石部だけを簡単に着脱できます。

ネジ式ロングシャンク

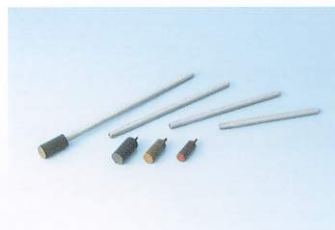

砥石サイズ	4 x 11 x 1.7
	5 x 12 x 1.7
	6 x 13 x 1.7
専用ロングシャンク	3 x 50、60、70、80
砥粒・粒度	WA80、120、180、220

軸長タイプで砥石部を交換して使えます。ネジ式ですので逆回転させないで下さい。

ラピッドラビン


ラピッドラビンは高速回転グラインダーでも使用可能です。従来品に比べ結合材強度を大幅にアップしましたので、大変使い易くなりました。

サイズ	4 x 13 x 3	6 x 16 x 3	8 x 17 x 3	10 x 17 x 3
砥粒・粒度	WA80(赤)	WA120(黒)	WA180(茶)	WA220(緑)

● 軸長仕様も製作致します。首下寸法をご指定下さい。



軸長仕様

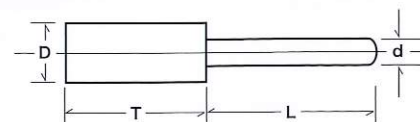

D x T x d L=・・・
(※L=・・・は首下長さです)

- 各種形状加工致します。
- 在庫品は、一部のサイズ、材質のみです。
- 用途に応じて様々な材質で製造致します。
- サイズ、砥石材質によって使用限度回転数が異なります。
包装の箱、もしくは同封の製品表示赤ラベルをご確認下さい。
- 1.6、2.35、10mm軸、製作致します。その他特殊軸についても弊社までご相談下さい。