


先端・エアーツール ダイヤモンドディスク

EARTH MAN

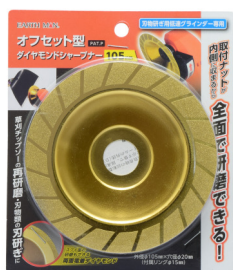

用途	単刃チップソーの再研ぎ・刃物類の刃研ぎに 刃物研ぎ用低速グラインダー専用
特長	取付ナットが内側に収まるから全面で研磨できる スクイ面の研磨もできる 両面研磨ダイヤモンド PAT. P
仕様	外径：105mm 穴径：20mm 付属リング：15mm 最高使用回転数：7,000min ⁻¹

オフセット型ダイヤモンドシャープナー 105mm

品番	2076799	JAN	4907052362048
PKG サイズ/重量	H153×W130×D21mm/86g		



用途	コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・タイル・瓦などの切断・溝切りに
特長	お得なセグメント・ウェーブハード・ウェーブの3枚組
仕様	セット内容：セグメント/ウェーブハード/ウェーブ 外径：105mm 内径：20/15mm 厚さ：2.0mm 刃幅：8mm 最高回転数：14500min ⁻¹

ダイヤモンドカッター 3枚組

品番	1309505	JAN	4907052361690
PKG サイズ/重量	H155×W155×D13mm/268g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	速切れ
仕様	外径：105mm 刃厚：1.8mm 穴径：20mm(付属リング15mm) 最高使用回転数：14500min ⁻¹

ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

品番	1305744	JAN	4907052362086
PKG サイズ/重量	H150×W130×D6mm/103g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	速切れ
仕様	外径：125mm 刃厚：1.9mm 穴径：22mm(付属リング：20mm) 最高使用回転数：12200min ⁻¹

ダイヤモンドカッター セグメント 125mm

品番	1305743	JAN	4907052361676
PKG サイズ/重量	H170×W147×D6mm/144g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	切り口キレイ
仕様	外径：105mm 刃厚：2.1mm 穴径：20mm(付属リング15mm) 最高使用回転数：14500min ⁻¹

ダイヤモンドカッター リム 105mm

品番	1305754	JAN	4907052362079
PKG サイズ/重量	H150×W130×D6mm/102g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	切り口キレイ
仕様	外径：125mm 刃厚：2.2mm 穴径：22mm(付属リング：20mm) 最高使用回転数：12200min ⁻¹

ダイヤモンドカッター リム 125mm

品番	1305753	JAN	4907052361683
PKG サイズ/重量	H170×W147×D6mm/145g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入
仕様	【リム】外径：105mm 刃厚：2.1mm 穴径：20mm(付属リング：15mm) 最高使用回転数：14500min ⁻¹ 【セグメント】外径：105mm 刃厚：1.8mm 穴径：20mm(付属リング：15mm) 最高使用回転数：14500min ⁻¹

ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚

品番	1305764	JAN	4907052362109
PKG サイズ/重量	H155×W155×D11mm/344g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
特長	耐久性重視！
仕様	外径：105mm 刃厚：2.1mm 穴径：20mm(付属リング：15mm) 最高使用回転数：14500min ⁻¹

ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm

品番	1305763	JAN	4907052362093
PKG サイズ/重量	H150×W130×D6mm/107g		