

冷凍機用ボールバルブ(ロウ付)



品番	適合銅管	全長	価格	税込価格(10%)
EA496-2	1/4"	138mm	5,790円	6,369円
EA496-3	3/8"	140mm	5,790円	6,369円
EA496-4	1/2"	160mm	5,790円	6,369円
EA496-5	3/8"	160mm	5,790円	6,369円
EA496-6	3/4"	170mm	8,900円	9,790円
EA496-7	7/8"	190mm	8,900円	9,790円
EA496-11	1 1/8"	232mm	14,000円	15,400円

- 1/4回転(90°)の操作で全開・全閉可能
- 適用冷媒…CFC・HCFC・HFC
- 最大使用圧力…4.8MPa
- ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。

 
冷凍機用ボールバルブ(ロウ付)



品番	適合銅管	全長	価格	税込価格(10%)
EA496A-3	3/8"	140mm	7,560円	8,316円
EA496A-4	1/2"	160mm	7,560円	8,316円
EA496A-5	3/8"	160mm	7,560円	8,316円
EA496A-6	3/4"	165mm	10,700円	11,770円
EA496A-7	7/8"	190mm	10,700円	11,770円
EA496A-11	1 1/8"	232mm	15,850円	17,435円

- 管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます
- 適用冷媒…CFC・HCFC・HFC
- 最大使用圧力…4.8MPa
- アクセスポート付
- ロウ付タイプ

ストレーナー



品番	銅管サイズ	価格	税込価格(10%)
EA495AA-2	1/4"	1,820円	2,002円
EA495AA-3	3/8"	1,820円	2,002円
EA495AA-4	1/2"	1,820円	2,002円
EA495AA-5	3/8"	1,820円	2,002円
EA495AA-6	3/4"	1,820円	2,002円
EA495AA-7	7/8"	5,400円	5,940円
EA495AA-8	1"	6,200円	6,820円
EA495AA-11	1 1/8"	7,300円	8,030円

リキッドラインフィルタードライヤー(フレア)



品番	接続サイズ(フレア)	安全使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA495MA-2A	1/4" x 1/4"	4.9MPa	2,180円	2,398円
EA495MA-3	3/8" x 3/8"	4.2MPa	2,230円	2,453円
EA495MA-4	1/2" x 1/2"	4.2MPa	2,690円	2,959円
EA495MA-5	3/4" x 3/4"	4.2MPa	3,410円	3,751円

- 25ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
- R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用
- フレアタイプ
- 矢印の方向に取り付けて下さい。

マグネティックチェックバルブ



品番	適合銅管	全長	使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA491A-2	1/4"	100mm	5.5MPa	4,450円	4,895円
EA491A-3	3/8"	mm	MPa	4,450円	4,895円
EA491A-4	1/2"	130mm	4.8MPa	4,450円	4,895円
EA491A-5	3/8"	mm	MPa	4,450円	4,895円

- 圧力降下は最小にし最高のろ過作用をもたらします
- 銅製
- ステンレススクリーン(30メッシュ)内蔵
- 適用冷媒…CFC・HCFC・HFC
- 使用温度…-40~148℃

ヒートポンプドライヤー(フレア)



品番	接続サイズ(フレア)	安全使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA495ME-3	3/8" x 3/8"	4.1MPa	4,570円	5,027円
EA495ME-4	1/2" x 1/2"	4.1MPa	5,010円	5,511円
EA495ME-5	3/4" x 3/4"	4.1MPa	5,150円	5,665円

- 両方向でご使用になれます
- R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用
- ヒートポンプエアコン用

サクシジョンラインフィルタードライヤー(フレア)



品番	接続サイズ(フレア)	安全使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA495MC-4	1/2" x 1/2"	4.2MPa	5,380円	5,918円
EA495MC-5	3/4" x 3/4"	4.2MPa	5,540円	6,094円

- 32ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
- R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用
- フレアタイプ
- サービスポート付
- 矢印の方向に取り付けて下さい。

ヒートポンプドライヤー(ロウ付)



品番	適合銅管	安全使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA495MG-3	3/8" x 3/8"	4.1MPa	4,500円	4,950円
EA495MG-4	1/2" x 1/2"	4.1MPa	4,290円	4,719円
EA495MG-5	3/4" x 3/4"	4.1MPa	4,180円	4,598円


- 両方向でご使用になれます
- R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用
- ヒートポンプエアコン用
- ロウ付タイプ

サクシジョンラインフィルタードライヤー(ロウ付)



品番	適合銅管	安全使用圧力	価格	税込価格(10%)
EA495MD-6	3/4"	3.4MPa	5,390円	5,929円
EA495MD-7	7/8"	3.4MPa	5,390円	5,929円
EA495MD-11	1 1/8"	2.4MPa	5,390円	5,929円

- 34ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
- R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C用
- ロウ付タイプ
- サービスポート付
- 矢印の方向に取り付けて下さい。

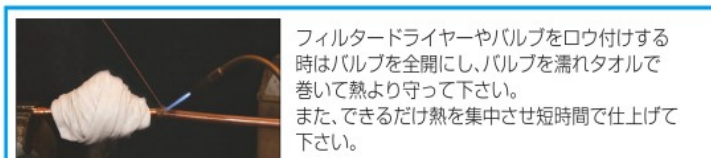

フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。

銅管



品番	サイズ(mm) 外径 肉厚	全長	入数	価格	税込価格(10%)
EA440DB-2A	6.35 0.8	2m	4	4,170円	4,587円
EA440DB-3A	9.53 0.8	2m	4	6,860円	7,546円
EA440DB-4A	12.7 0.8	2m	4	8,620円	9,482円
EA440DB-5A	15.88 1.0	2m	2	7,660円	8,426円
EA440DB-6A	19.05 1.0	2m	2	11,600円	12,760円
EA440DB-7A	22.2 1.0	2m	2	11,000円	12,100円
EA440DB-10A	25.4 1.0	2m	2	12,500円	13,750円
EA440DB-12A	31.75 1.2	2m	1	11,700円	12,870円

- 直管(1/2H)

被覆銅管



- 対応冷媒種別…23・3・24~36・2
- 耐熱120℃の高グレード保湿剤を100%使用

品番	サイズ(mm) 外径 x 肉厚	全長	価格	税込価格(10%)	
EA436CA-23	6.35 x 0.80	9.52 x 0.80	20m	18,500円	20,350円
EA436CA-24	6.35 x 0.80	12.70 x 0.80	20m	25,000円	27,500円
EA436CA-35	9.52 x 0.80	15.88 x 1.00	20m	37,000円	40,700円
EA436CA-36	9.52 x 0.80	19.05 x 1.20	20m	47,500円	52,250円

- 自由に曲げ加工や切断が可能です。工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。
- 使用残量表示マーキング付
- ※19.05mmをフレア加工する場合、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。

銅管Uベンツ



品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	径	ピッチ		
EA432BK-1	12.7	50	330円	363円
EA432BK-2	15.88	50	400円	440円
EA432BK-3	15.88	100	710円	781円
EA432BK-4	19.05	60	720円	792円
EA432BK-5	19.05	100	1,000円	1,100円
EA432BK-6	22.22	100	1,770円	1,947円
EA432BK-7	25.4	100	2,160円	2,376円

チーズ



品番	銅管サイズ(外径)	価格	税込価格(10%)
EA432BF-4	1/2"	1,890円	2,079円
EA432BF-5	3/8"	1,850円	2,035円

銅ソケットセット



- (セット内容) (1/4")…20個 (3/8")…20個 (1/2")…20個 (3/4")…10個 (1")…10個
- 品番 EA432XA-2 価格9,700円 税込価格10,670円
- ケースサイズ…300(W) x 200(D) x 62(H)mm

銅エルボセット



- (セット内容) (1/4")…10個 (3/8")…10個 (1/2")…10個 (3/4")…10個 (1")…10個
- 品番 EA432XB-2 取扱中止
- ケースサイズ…300(W) x 200(D) x 62(H)mm

銅管ソケット



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA432BA-2	6.35mm	10個	910円	1,001円
EA432BA-2.5	8.0mm	10個	930円	1,023円
EA432BA-3	9.53mm	10個	930円	1,023円
EA432BA-4	12.70mm	10個	930円	1,023円
EA432BA-5	15.88mm	10個	1,210円	1,331円
EA432BA-6	19.05mm	10個	2,430円	2,673円
EA432BA-7	22.23mm	10個	2,270円	2,497円
EA432BA-8A	25.40mm	5個	2,310円	2,541円
EA432BA-11A	28.58mm	5個	2,170円	2,387円
EA432BA-12A	31.75mm	5個	3,860円	4,246円
EA432BA-14	38.10mm	1個	1,130円	1,243円

銅管エルボ



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA432BB-2	6.35mm	10個	1,230円	1,353円
EA432BB-2.5	8.0mm	10個	1,230円	1,353円
EA432BB-3	9.53mm	10個	1,640円	1,804円
EA432BB-4	12.70mm	10個	1,640円	1,804円
EA432BB-5	15.88mm	10個	1,390円	1,529円
EA432BB-6	19.05mm	10個	3,700円	4,070円
EA432BB-7	22.23mm	10個	3,380円	3,718円
EA432BB-8A	25.40mm	5個	4,100円	4,510円
EA432BB-11A	28.58mm	5個	3,840円	4,224円
EA432BB-12A	31.75mm	5個	6,590円	7,249円
EA432BB-14	38.10mm	1個	2,040円	2,244円