


目地・コーキング除去用バール

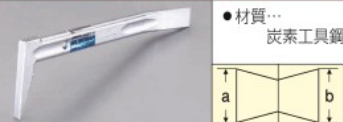

●材質…炭素工具鋼

品番	全長 (mm)	重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
			a	b		
EA519MF-1	230	350	8	19	1,330円	1,463円
EA519MF-2	310	400	8	19	1,400円	1,540円

●目地棒、コーキングの除去作業に最適です。  
●幅広い型なので丈夫。コンクリートにも入りやすい形状です。



タイルニッパー



(アメリカ)

品番	全長	口幅	価格	税込価格 (10%)
EA587HA-1	200mm	12.7mm	4,060円	4,466円

●パネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です  
●材質…鍛鋼  
●パネ付

タイルカッティングプライヤー




(ドイツ)

品番	最大開口	全長	価格	税込価格 (10%)
EA587KA-1	48mm	250mm	11,550円	12,705円
EA587KA-11	替ジョー		1,560円	1,716円

●ジョーサイズ…40×32mm  
●手の力を最大10倍に増強する大きな切断力です。



パテバ

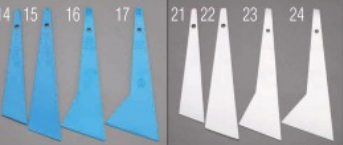


品番	セット内容	価格	税込価格 (10%)
EA579AJ-1C	青(軟)・4本組	1,620円	1,782円
EA579AJ-2C	白(硬)・4本組	1,620円	1,782円

品番	全長	刃幅	色	価格	税込価格 (10%)
EA579AJ-14	190mm	45mm	青	360円	396円
EA579AJ-15	225mm	60mm	青	410円	451円
EA579AJ-16	225mm	75mm	青	430円	473円
EA579AJ-17	225mm	90mm	青	500円	550円
EA579AJ-21	190mm	45mm	白	360円	396円
EA579AJ-22	225mm	60mm	白	410円	451円
EA579AJ-23	225mm	75mm	白	430円	473円
EA579AJ-24	225mm	90mm	白	500円	550円

●材質…ポリエチレン  
●硬さ…14～17:軟、21～24:硬  
●パテ処理作業等に

[ステンレス製]パテバ

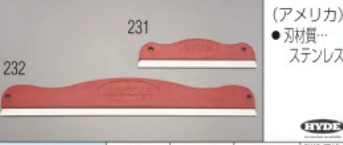

(アメリカ)  
●刃材質…ステンレス

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-231	67mm	292mm	680円	748円
EA579BH-232	81mm	622mm	1,070円	1,177円

●壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です  
●耐衝撃性ステン樹脂ハンドル

柄付左官ブラシ



品番	行数	ブラシサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA109HG-1	3行	22×170mm	1,840円	2,024円
EA109HG-2	6行	46×170mm	2,570円	2,827円

●全長…400mm  
●柄長…300mm  
●黒毛(馬毛とナイロンの混毛)  
●ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。

(1本価格)

タイルカッター



(アメリカ)

品番	価格	税込価格 (10%)
EA587HA-2	2,540円	2,794円

●クッショングリップの為疲れにくい  
●全長…210mm  
●セラミックタイル超硬カッター  
●12.7mmの厚さまで切断可能  
●セラミックタイル、ガラス、鏡のカットに



[プラスチック製]パテナイフセット



(アメリカ)

●耐溶剤性樹脂製  
●材質…プラスチック  
Alluau  
(3本組価格)

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579AD	175mm	38-75-150mm	490円	539円

[プラスチック製]パテバ



●材質…プラスチック  
●下地に最適

品番	セット内容	価格	税込価格 (10%)
EA579AJ-30	4本組	760円	836円

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579AJ-31	105mm	20mm	120円	132円
EA579AJ-32	120mm	30mm	180円	198円
EA579AJ-33	170mm	40mm	200円	220円
EA579AJ-34	220mm	66mm	260円	286円

パテバ(くし型)



(アメリカ)

●材質…スチール  
●用途…21:アスファルト素材  
22:ゴム・プラスチック素材に  
23:ビニール素材に

品番	全長	刃幅	形状	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-221	114mm	121mm	U溝	230円	253円
EA579BH-222	114mm	121mm	角溝(細目)	230円	253円
EA579BH-223	114mm	121mm	角溝(極細目)	230円	253円

●各素材に適した形状です



タイルカッター



(ドイツ)

品番	価格	税込価格 (10%)
EA587BA-1	19,600円	21,560円

●サイズ…270(W)×820(D)×245(H)mm  
●重量…7.4kg  
●カッティング能力…厚さ:12mm、幅:470mm(垂直)、330×330mm(対角線)  
●切断能力…0~45°  
●ブレード材質…超硬合金(チタンコーティング)  
●セラミックタイル(陶磁器)の切断に  
●押さえレバーでタイルをしっかり固定でき、安全に作業ができます。



タイルチッパー



(ドイツ)

●全長…200mm ●特殊工具鋼  
●タイルの穴を掘けたり、角を整えたりする際に便利!



3本組パテナイフセット



(アメリカ)

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579AD-1	160-176-180mm	9-16-25mm	320円	352円

●耐溶剤性の為、変形しにくい  
●材質…プラスチック

[プラスチック製]パテバ



●材質…プラスチック  
●下地に最適

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579AJ-35	195mm	90mm	230円	253円
EA579AJ-36	195mm	125mm	390円	429円

パテバ(くし型)



(アメリカ)

●材質…スチール

品番	全長	刃幅	刃形状	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-224	114mm	121mm	V型(くし型)	230円	253円

●木材ボード・鉄・セラミックタイルに最適です

[プラスチック製]パテナイフ(くし目型)



(アメリカ)

●プラスチック製で軽く持ちやすい

品番	全長	刃幅	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-201	182mm	76mm	V型(荒くし目)	180円	198円
EA579BH-202	180mm	79mm	スクエア型(細くし目)	180円	198円

●材質…プラスチック  
●用途…201:壁、セラミック・鉄タイルに  
202:ゴムやプラスチック材に

タイルカッター



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA587A-2	本体	4,500円	4,950円
EA587A-28	替刃	290円	319円

●サイズ…約140×400×115(H)mm  
●カッティング能力…厚さ:10mm、長さ:250mm  
●ブレード材質…タングステンカーバイド



[陶器用]プライヤー



(ドイツ)

品番	全長 (mm)	口幅 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA577LK-11	225	20	4,180円	4,598円

●仕上げ…磨き ●刃先硬度…HRC59  
●タイルの保持などに

4本組へらセット



●先端厚み…1mm  
(4本組価格)

品番	価格	税込価格 (10%)
EA579AD-5	1,030円	1,133円

〈セット内容〉	
全長	先幅
175mm	5mm
185mm	10mm
205mm	15mm
185mm	コーナー用

●軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製  
●先端を好みの形にカットできます。

[プラスチック製]パテナイフ



(アメリカ)

●刃材質…ポリプロピレン

品番	全長	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-241	120mm	254mm	620円	682円

●指置き付で握りやすい  
●柔軟性があります

パテナイフ(くし目型)



(アメリカ)

●ハイカーボンスチール刃で頑丈

品番	全長	刃幅	刃形状	価格	税込価格 (10%)
EA579BH-211	194mm	76mm	V型(荒くし目)	450円	495円
EA579BH-212	194mm	76mm	スクエア型(細くし目)	450円	495円

●材質…柄:ポリプロピレン 刃:高炭素鋼ブレード  
●壁、セラミック・鉄タイルに

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。