

ワンタッチ型ソケット・プラグシリーズ

ワンタッチ型ソケット (20型)

 


- 材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.9MPa

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425NA-6	6mm	920円	1,012円
EA425NA-8	8mm	930円	1,023円
EA425NA-10	10mm	980円	1,078円
EA425NA-12	12mm	1,020円	1,122円

- 使用流体…空気
- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

雄ねじソケット (20型)



- 材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.9MPa

品番	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425NB-2	R1/4"	1,080円	1,188円
EA425NB-3	R3/8"	1,110円	1,221円
EA425NB-4	R1/2"	1,150円	1,265円

- 使用流体…空気
- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

ワンタッチ型プラグ (20型)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425NC-6	6mm	260円	286円
EA425NC-8	8mm	310円	341円
EA425NC-10	10mm	360円	396円
EA425NC-12	12mm	460円	506円

- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

ワンタッチ型プラグ (20型・サイレンサ内蔵)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425ND-6	6mm	470円	517円
EA425ND-8	8mm	500円	550円
EA425ND-10	10mm	600円	660円
EA425ND-12	12mm	660円	726円

- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)
- 残圧放出時に発生する音と衝撃を減少させるサイレンサ内蔵タイプ

ワンタッチ型プラグ (20型・チェック弁内蔵)




- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425NE-6	6mm	430円	473円
EA425NE-8	8mm	460円	506円
EA425NE-10	10mm	560円	616円
EA425NE-12	12mm	640円	704円

- 残圧を流さないチェック弁内蔵タイプ

 ワンタッチ型プラグ (20型)




- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425NF-6	6mm	260円	286円
EA425NF-8	8mm	310円	341円
EA425NF-10	10mm	360円	396円
EA425NF-12	12mm	460円	506円

- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

 プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)




- 材質…金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 樹脂部:PBT

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425PV-4	4mm	2,240円	2,464円
EA425PV-6	6mm	2,280円	2,508円
EA425PV-8	8mm	2,300円	2,530円

- 表示圧力範囲…0~0.8MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)
- 目盛角度…150°

 
3方向切換バルブ



品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425SA-66	6mm	2,630円	2,893円
EA425SA-86	8mm・6mm	2,630円	2,893円
EA425SA-88	8mm	2,630円	2,893円
EA425SA-110	10mm	2,890円	3,179円

- 材質…本体:ガラス入りPBT、ハンドル:POM
- 使用圧力範囲…0~0.7MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)
- コックを90°廻すと流路が切り替わります。

開閉バルブ

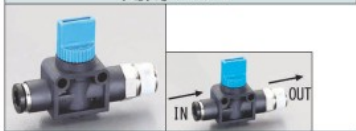

2方弁タイプ(排気機能無し)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425SD-61	6mm	R1/8"	1,500円	1,650円
EA425SD-62	6mm	R1/4"	1,550円	1,705円
EA425SD-63	6mm	R3/8"	1,610円	1,771円
EA425SD-81	8mm	R1/8"	1,610円	1,771円
EA425SD-82	8mm	R1/4"	1,670円	1,837円
EA425SD-83	8mm	R3/8"	1,730円	1,903円
EA425SD-102	10mm	R1/4"	1,730円	1,903円
EA425SD-103	10mm	R3/8"	1,780円	1,958円
EA425SD-104	10mm	R1/2"	1,840円	2,024円

- 材質…本体樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- ハンドル:POM
- 使用圧力範囲…0~0.9MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ



2方弁タイプ(排気機能無し)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425SF-61	6mm	R1/8"	1,500円	1,650円
EA425SF-62	6mm	R1/4"	1,550円	1,705円
EA425SF-63	6mm	R3/8"	1,610円	1,771円
EA425SF-81	8mm	R1/8"	1,610円	1,771円
EA425SF-82	8mm	R1/4"	1,670円	1,837円
EA425SF-83	8mm	R3/8"	1,730円	1,903円
EA425SF-102	10mm	R1/4"	1,730円	1,903円
EA425SF-103	10mm	R3/8"	1,780円	1,958円
EA425SF-104	10mm	R1/2"	1,840円	2,024円

- 本体材質…樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 使用圧力範囲…0~0.9MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ



2方弁タイプ(排気機能無し)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425SH-44	4mm	4mm	1,360円	1,496円
EA425SH-66	6mm	6mm	1,380円	1,518円
EA425SH-86	8mm	6mm	1,500円	1,650円
EA425SH-88	8mm	8mm	1,500円	1,650円
EA425SH-110	10mm	10mm	1,610円	1,771円

3方弁タイプ(排気機能付)

品番	チューブ外径		価格	税込価格 (10%)
	入力側	出力側		
EA425SJ-44	4mm	4mm	1,360円	1,496円
EA425SJ-66	6mm	6mm	1,380円	1,518円
EA425SJ-86	8mm	6mm	1,500円	1,650円
EA425SJ-88	8mm	8mm	1,500円	1,650円
EA425SJ-110	10mm	10mm	1,610円	1,771円

- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ




品番	取付ねじ		価格	税込価格 (10%)
	入力側	出力側		
EA425SK-11	R1/8"	R1/8"	1,610円	1,771円
EA425SK-22	R1/4"	R1/4"	1,840円	2,024円
EA425SK-33	R3/8"	R3/8"	2,070円	2,277円

3方弁タイプ(排気機能付)

品番	取付ねじ		価格	税込価格 (10%)
	入力側	出力側		
EA425SL-11	R1/8"	R1/8"	1,610円	1,771円
EA425SL-22	R1/4"	R1/4"	1,840円	2,024円
EA425SL-33	R3/8"	R3/8"	2,070円	2,277円

- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

 ミニボールバルブ




- 材質…本体樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)

品番	チューブ外径	価格	税込価格 (10%)
EA425TA-4	4mm	1,340円	1,474円
EA425TA-6	6mm	1,340円	1,474円

- 使用圧力範囲…0~0.7MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

 ミニボールバルブ




- 材質…本体樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425TB-41	4mm	R1/8"	1,270円	1,397円
EA425TB-61	6mm	R1/8"	1,270円	1,397円

- 使用圧力範囲…0~0.7MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

 ミニボールバルブ




- 材質…本体樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 使用圧力範囲…0~0.7MPa

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425TC-41	4mm	R1/8"	1,540円	1,694円
EA425TC-61	6mm	R1/8"	1,540円	1,694円

- 使用流体…空気
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

 ミニボールバルブ



- 材質…本体樹脂部:PBT
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 使用圧力範囲…0~0.7MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425TD-41	4mm	R1/8"	1,540円	1,694円
EA425TD-61	6mm	R1/8"	1,540円	1,694円

- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ



- 材質…本体樹脂部:PPS
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 使用圧力範囲…0~0.9MPa

品番	チューブ外径	有効断面積	価格	税込価格 (10%)
EA425TL-6	6mm	10.5mm <sup>2</sup>	2,140円	2,354円
EA425TL-8	8mm	20.5mm <sup>2</sup>	2,140円	2,354円
EA425TL-10	10mm	41mm <sup>2</sup>	2,400円	2,640円

- 使用流体…空気、水(条件有)
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ



- 材質…本体樹脂部:PPS
- 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA425TM-61	6mm	R1/8"	2,140円	2,354円
EA425TM-62	6mm	R1/4"	2,140円	2,354円
EA425TM-63	6mm	R3/8"	2,140円	2,354円
EA425TM-81	8mm	R1/8"	2,140円	2,354円
EA425TM-82	8mm	R1/4"	2,140円	2,354円
EA425TM-83	8mm	R3/8"	2,140円	2,354円
EA425TM-102	10mm	R1/4"	2,400円	2,640円
EA425TM-103	10mm	R3/8"	2,400円	2,640円
EA425TM-104	10mm	R1/2"	2,400円	2,640円

- 使用圧力範囲…0~0.9MPa
- 使用流体…空気、水(条件有)
- 使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。