

ケーブル保護管



品番	内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA947HL-1	10.5	14	5	1,560円	1,716円
EA947HL-2	10.5	14	10	2,490円	2,739円
EA947HL-3	10.5	14	50	6,850円	7,535円
EA947HL-4	14.5	19	5	2,100円	2,310円
EA947HL-5	14.5	19	10	3,350円	3,685円
EA947HL-6	14.5	19	50	9,220円	10,142円
EA947HL-7	18	23	5	2,400円	2,640円
EA947HL-8	18	23	10	3,830円	4,213円
EA947HL-9	18	23	50	10,550円	11,605円

●ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
●半割れですのでケーブルに後付けできます。
●金属体や梁、吊ボルトなどの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。
●取り出し口付段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出しカットして使用できる為、管のバラクがありません。

〔耐油性〕フレキシブルケーブル保護管




- 材質…スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング
- 耐油性
- 工場の機械周り等
- 使用温度範囲…-33~63℃

呼び: 1/2					呼び: 1						
品番	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)	品番	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA947SA-1	15.8	21.1	1	1,300円	1,430円	EA947SC-1	26.4	33.2	1	1,600円	1,760円
EA947SA-3	15.8	21.1	3	2,120円	2,332円	EA947SC-3	26.4	33.2	3	3,170円	3,487円
EA947SA-5	15.8	21.1	5	3,000円	3,300円	EA947SC-5	26.4	33.2	5	4,750円	5,225円
EA947SA-10	15.8	21.1	10	5,450円	5,995円	EA947SC-10	26.4	33.2	10	9,170円	10,087円
EA947SA-50	15.8	21.1	50	21,100円	23,210円	EA947SC-30	26.4	33.2	30	22,400円	24,640円




ねじ無しストレートコネクタ

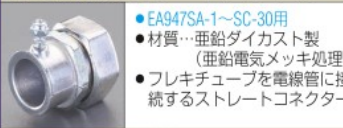

- EA947SA-1~SC-30用
- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)
- フレキシチューブを電線管に接続するストレートコネクタ

ストレートコネクタ

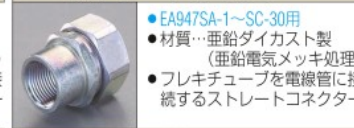

- EA947SA-1~SC-30用
- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)
- フレキシチューブを電線管に接続するストレートコネクタ

ボックス接続用ストレートコネクタ




- EA947SA-1~SC-30用
- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)

薄鋼用				
品番	フレキシ管呼びサイズ	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA947SD-4	1/2	CTC19	410円	451円
EA947SD-6	3/4	CTC25	570円	627円
EA947SD-8	1	CTC31	820円	902円

厚鋼用				
品番	フレキシ管呼びサイズ	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA947SE-4	1/2	CTG16	410円	451円
EA947SE-6	3/4	CTG22	570円	627円
EA947SE-8	1	CTG28	820円	902円

●フレキシチューブをボックスに接続するストレートコネクタ
●接続ねじの内側にナイロンブッシングを挿入済でケーブルを傷めません。

 ボックス接続用アングルコネクタ



- EA947SA-1~SC-30用
- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)

薄鋼用				
品番	フレキシ管呼びサイズ	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA947SJ-4	1/2	CTC19	410円	451円
EA947SJ-6	3/4	CTC25	570円	627円
EA947SJ-8	1	CTC31	820円	902円

厚鋼用				
品番	フレキシ管呼びサイズ	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA947SK-4	1/2	CTG16	410円	451円
EA947SK-6	3/4	CTG22	570円	627円
EA947SK-8	1	CTG28	820円	902円

●フレキシチューブを電線管に接続するアングルコネクタ

壁際モール



品番	サイズ (幅×高さ)	価格	税込価格 (10%)
EA947JH-1	15×50mm	1,230円	1,353円

ケーブル収納本数			
ケーブルの種類	導体	仕上り外径 (mm)	収納本数
延長コード (OAタップ等)	2sq×2C	7.0×4.0	6本
モジュラーコード (電話線)	6極4芯	5.0×2.5	10本
電源線用 VVFケーブル	φ1.6×2C	6.2×9.4	3本
	φ1.6×3C	6.2×13.0	2本
	φ2.0×2C	6.6×10.5	2本
	φ2.0×3C	6.6×14.0	2本

- 材質…ポリ塩化ビニル樹脂
- 幅木や壁際に取り付けて、ケーブルをスッキリ収納、保護します。
- 上部が開くので、ケーブルがこぼれず、収納が簡単です。
- 両面粘着テープなどで簡単に取り付けられます。
- ケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)

〔壁際モール用〕出角



品番	価格	税込価格 (10%)
EA947JH-7	320円	352円

- 材質…変性ポリフェニレンエーテル
- 柱や部屋のコーナー部の外曲がり用

〔壁際モール用〕入線口



品番	価格	税込価格 (10%)
EA947JH-9	320円	352円

- 材質…変性ポリフェニレンエーテル
- コンセント等からのケーブルの導入に

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

〔壁際モール用〕入角



品番	価格	税込価格 (10%)
EA947JH-6	320円	352円

- 材質…変性ポリフェニレンエーテル
- 柱や部屋のコーナー部の内曲がり用


〔壁際モール用〕エンドカバー



品番	価格	税込価格 (10%)
EA947JH-8	320円	352円

- 材質…変性ポリフェニレンエーテル
- 柱や部屋のコーナー部の内曲がり用

ロング電気バッグ

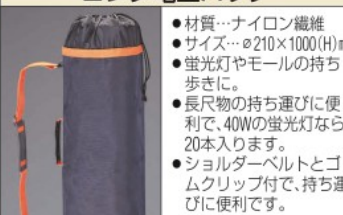

品番	価格	税込価格 (10%)
EA925BM-1	2,870円	3,157円

- 材質…ナイロン繊維
- サイズ…φ210×1000(H)mm
- 蛍光灯やモールの持ち運びに。
- 長尺物の持ち運びに便利で、40Wの蛍光灯なら20本入ります。
- ショルダーベルトとゴムクリップ付で、持ち運びに便利です。

ロング電気バケツ



品番	サイズ (mm)	容量	価格	税込価格 (10%)
EA925ZL	φ270×700(H)	40ℓ	5,390円	5,929円

- 肩掛けベルト荷物のバランスをとりやすいハーフループ仕様
- 材質…キャンパス生地
- 底面補強…底・裾二重生地
- 肩掛けベルト付

ロング電気バケツ



品番	サイズ (mm)	容量	価格	税込価格 (10%)
EA925YC-4	φ230×720(H)	29ℓ	6,920円	7,612円
EA925YC-5	φ230×1200(H)	49ℓ	7,700円	8,470円

- ベルト中央にファスナー付。肩掛けだけでなくリュックのようにお使い頂けます
- ショルダーベルト長…約950mm
- 底板入

ロング電気バケツ



品番	サイズ (mm)	容量	価格	税込価格 (10%)
EA925YC-6	φ230×1160(H)	48ℓ	8,200円	9,020円

- ベルト中央にファスナー付。肩掛けだけでなくリュックのようにお使い頂けます
- 材質…綿100%
- 巾着式のふた付です。
- ショルダーベルト長…約950mm
- 雨や水が中に入るのを防ぎ、濡れない様にしています。

注意 縫製品の為、サイズが若干異なる場合があります。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。