

フッ素樹脂チューブ [FEP]



●材質…フッ素樹脂 (FEP)

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125F-4	4×2.5	20m	1.8	9,080円	9,988円
EA125F-4B	4×2.5	5m	1.8	2,570円	2,827円
EA125F-6A	6×4	2m	1.3	1,620円	1,782円
EA125F-6B	6×4	5m	1.3	4,040円	4,444円
EA125F-6	6×4	20m	1.3	15,000円	16,500円
EA125F-8A	8×6	2m	0.9	2,070円	2,277円
EA125F-8B	8×6	5m	0.9	5,160円	5,676円
EA125F-8	8×6	20m	0.9	19,550円	21,505円
EA125F-10A	10×8	2m	0.7	2,600円	2,860円
EA125F-10B	10×8	5m	0.7	6,500円	7,150円
EA125F-10C	10×8	10m	0.7	12,900円	14,190円
EA125F-10	10×8	20m	0.7	25,000円	27,500円

●耐薬品性に優れています。 ●不燃性
●耐熱(200℃) ●耐寒(-65℃) ●半透明
●最高使用圧力(23℃時)


フッ素樹脂ホース(2フッ化系)



品番	外径×内径 (mm)	全長	使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125FA-4A	4×2	2m	0.6	660円	726円
EA125FA-4B	4×2	5m	0.6	1,640円	1,804円
EA125FA-4	4×2	20m	0.6	5,970円	6,567円
EA125FA-6A	6×4	2m	0.6	1,050円	1,155円
EA125FA-6B	6×4	5m	0.6	2,600円	2,860円
EA125FA-6	6×4	20m	0.6	9,500円	10,450円
EA125FA-9A	9×6	2m	0.6	1,720円	1,892円
EA125FA-9B	9×6	5m	0.6	4,260円	4,686円
EA125FA-9	9×6	20m	0.6	15,500円	17,050円
EA125FA-12A	12×8	2m	0.6	2,630円	2,893円
EA125FA-12B	12×8	5m	0.6	6,570円	7,227円
EA125FA-12	12×8	20m	0.6	23,900円	26,290円

●使用温度…-20~80℃
●使用圧力(20℃時)
●材質…内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー

フッ素樹脂チューブ [PTFE]

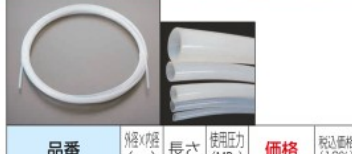

品番	外径×内径 (mm)	長さ	使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125FC-4	4×3	2m	1.0	1,040円	1,144円
EA125FC-4A	4×3	5m	1.0	2,620円	2,882円
EA125FC-4B	4×3	10m	1.0	4,170円	4,587円
EA125FC-5	5×4	2m	0.8	1,120円	1,232円
EA125FC-5A	5×4	5m	0.8	2,790円	3,069円
EA125FC-5B	5×4	10m	0.8	4,460円	4,906円
EA125FC-6	6×5	2m	0.65	1,360円	1,496円
EA125FC-6A	6×5	5m	0.65	3,390円	3,729円
EA125FC-6B	6×5	10m	0.65	5,420円	5,962円
EA125FC-8	8×6	2m	1.0	3,080円	3,388円
EA125FC-8A	8×6	5m	1.0	7,800円	8,580円
EA125FC-8B	8×6	10m	1.0	13,300円	14,630円
EA125FC-10	10×8	2m	0.8	4,000円	4,400円
EA125FC-10A	10×8	5m	0.8	9,900円	10,890円
EA125FC-10B	10×8	10m	0.8	14,300円	15,730円
EA125FC-16	16×14	2m	0.4	7,100円	7,810円
EA125FC-16A	16×14	5m	0.4	17,800円	19,580円
EA125FC-16B	16×14	10m	0.4	28,400円	31,240円

●材質…フッ素樹脂(PTFE) ●最高使用温度…260℃
●使用圧力(常温時)
●特徴…耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。

フッ素樹脂チューブ [PTFE] (軟性タイプ)



品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125FF-4	4×2	10m	11.8	10,900円	11,990円
EA125FF-6	6×4	10m	11.8	25,600円	28,160円
EA125FF-8	8×5	10m	7.4	30,400円	33,440円
EA125FF-12	12×9	10m	3.9	47,000円	51,700円

●材質…フッ素樹脂(PTFE) ●最高使用温度…260℃
●曲げやすく、座屈しにくい狭いスペースの配管に適しています。

フッ素樹脂チューブ [PFA]



品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125FH-4	4×2	3m	2.4	1,970円	2,167円
EA125FH-4A	4×2	5m	2.4	3,280円	3,608円
EA125FH-4B	4×2	10m	2.4	6,550円	7,205円
EA125FH-4C	4×2	20m	2.4	12,300円	13,530円
EA125FH-6	6×4	3m	1.6	3,260円	3,586円
EA125FH-6A	6×4	5m	1.6	5,440円	5,984円
EA125FH-6B	6×4	10m	1.6	10,900円	11,990円
EA125FH-6C	6×4	20m	1.6	19,000円	20,900円
EA125FH-8	8×6	3m	1.0	4,590円	5,049円
EA125FH-8A	8×6	5m	1.0	7,640円	8,404円
EA125FH-8B	8×6	10m	1.0	15,300円	16,830円
EA125FH-8C	8×6	20m	1.0	26,600円	29,260円
EA125FH-10	10×8	3m	0.78	5,850円	6,435円
EA125FH-10A	10×8	5m	0.78	9,760円	10,736円
EA125FH-10B	10×8	10m	0.78	19,600円	21,560円
EA125FH-10C	10×8	20m	0.78	34,200円	37,620円
EA125FH-12	12×10	3m	0.68	7,220円	7,942円
EA125FH-12A	12×10	5m	0.68	12,000円	13,200円
EA125FH-12B	12×10	10m	0.68	24,000円	26,400円

●材質…フッ素樹脂(PFA)
●使用温度…-65℃~180℃ ●色…半透明
●最高使用圧力(23℃時) ●耐候性・不燃性
●ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

軟質ナイロンチューブ



●材質…軟質ナイロンチューブ

品番	外径×内径 (mm)	長さ	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125NB-8	8×6	5m	1.4	910円	1,001円
EA125NB-8A	8×6	10m	1.4	1,820円	2,002円
EA125NB-8B	8×6	20m	1.4	3,300円	3,630円

●最高使用圧力(23℃時)
●使用流体…空気、水、油
●使用温度…-20~70℃
●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩擦・耐屈曲疲労性

ナイロンチューブ(高耐圧)



●材質…高耐圧ナイロン

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125ND-4	4×2.5	10m	4.4	1,560円	1,716円
EA125ND-4A	4×2.5	20m	4.4	2,500円	2,750円
EA125ND-6	6×4	10m	3.7	2,330円	2,563円
EA125ND-6A	6×4	20m	3.7	3,800円	4,180円
EA125ND-8	8×6	10m	2.6	3,080円	3,388円
EA125ND-8A	8×6	20m	2.6	5,000円	5,500円
EA125ND-10	10×7.5	10m	2.6	4,640円	5,104円
EA125ND-10A	10×7.5	20m	2.6	7,400円	8,140円
EA125ND-12	12×9	10m	2.6	6,100円	6,710円
EA125ND-12A	12×9	20m	2.6	9,850円	10,835円

●使用温度…-20~70℃ ●最高使用圧力(23℃時)
●使用流体…空気、水、油
●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩擦・耐屈曲疲労性
●色…乳白色

ソフトウレタンチューブ



●材質…ウレタン
●使用流体…空気、水
●使用温度…空気:-40~80℃
水:0~60℃(凍結不可)

色:黒

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DA-4	4×2	20m	1.3	1,140円	1,254円
EA125DA-6	6×3.7	20m	0.9	1,820円	2,002円
EA125DA-8	8×5	20m	0.9	3,640円	4,004円
EA125DA-10	10×6.5	20m	0.8	5,230円	5,753円
EA125DA-12	12×8	20m	0.8	7,500円	8,250円

色:白

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DB-4	4×2	20m	1.3	1,140円	1,254円
EA125DB-6	6×3.7	20m	0.9	1,820円	2,002円
EA125DB-8	8×5	20m	0.9	3,640円	4,004円
EA125DB-10	10×6.5	20m	0.8	5,230円	5,753円
EA125DB-12	12×8	20m	0.8	7,500円	8,250円

色:黄

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DC-4	4×2	20m	1.3	1,140円	1,254円
EA125DC-6	6×3.7	20m	0.9	1,820円	2,002円
EA125DC-8	8×5	20m	0.9	3,640円	4,004円
EA125DC-10	10×6.5	20m	0.8	5,230円	5,753円
EA125DC-12	12×8	20m	0.8	7,500円	8,250円

色:橙

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DD-4	4×2	20m	1.3	1,140円	1,254円
EA125DD-6	6×3.7	20m	0.9	1,820円	2,002円
EA125DD-8	8×5	20m	0.9	3,640円	4,004円
EA125DD-10	10×6.5	20m	0.8	5,230円	5,753円
EA125DD-12	12×8	20m	0.8	7,500円	8,250円

●最高使用圧力(23℃時)

ソフトウレタンチューブ(耐摩擦)



●材質…ウレタン
●使用流体…空気、水
●使用温度…空気:-40~110℃
水:0~60℃(凍結不可)

色:透明

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DP-4A	6×4	2m	0.8	440円	484円
EA125DP-4B	6×4	5m	0.8	1,060円	1,166円
EA125DP-4C	6×4	10m	0.8	2,020円	2,222円
EA125DP-4D	6×4	20m	0.8	3,820円	4,202円
EA125DP-5A	8×5	2m	0.8	940円	1,034円
EA125DP-5B	8×5	5m	0.8	2,250円	2,475円
EA125DP-5C	8×5	10m	0.8	4,290円	4,719円
EA125DP-5D	8×5	20m	0.8	8,180円	8,998円

色:白

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DR-4A	6×4	2m	0.8	450円	495円
EA125DR-4B	6×4	5m	0.8	1,060円	1,166円
EA125DR-4C	6×4	10m	0.8	2,020円	2,222円
EA125DR-4D	6×4	20m	0.8	3,820円	4,202円
EA125DR-5A	8×5	2m	0.8	940円	1,034円
EA125DR-5B	8×5	5m	0.8	2,250円	2,475円
EA125DR-5C	8×5	10m	0.8	4,290円	4,719円
EA125DR-5D	8×5	20m	0.8	8,180円	8,998円

色:黒

品番	外径×内径 (mm)	全長	最高使用圧力 (MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125DS-4A	6×4	2m	0.8	440円	484円
EA125DS-4B	6×4	5m	0.8	1,060円	1,166円
EA125DS-4C	6×4	10m	0.8	2,020円	2,222円
EA125DS-4D	6×4	20m	0.8	3,820円	4,202円
EA125DS-5A	8×5	2m	0.8	940円	1,034円
EA125DS-5B	8×5	5m	0.8	2,250円	2,475円
EA125DS-5C	8×5	10m	0.8	4,290円	4,719円
EA125DS-5D	8×5	20m	0.8	8,180円	8,998円

●最高使用圧力(23℃時)
●従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上

真空用チューブ



●最高使用圧力…0.4MPa
●材質…極軟質ポリウレタンチューブ

品番	内径×外径	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA125DM-4A	2.5×4mm	10m	920円	1,012円
EA125DM-4B	2.5×4mm	20m	1,640円	1,804円
EA125DM-6A	4×6mm	10m	1,500円	1,650円
EA125DM-6B	4×6mm	20m	2,670円	2,937円
EA125DM-8A	6×8mm	10m	2,620円	2,882円
EA125DM-8B	6×8mm	20m	4,720円	5,192円
EA125DM-10A	7.5×10mm	10m	3,770円	4,147円
EA125DM-10B	7.5×10mm	20m	6,770円	7,447円
EA125DM-12A	9×12mm	10m	5,470円	6,017円
EA125DM-12B	9×12mm	20m	9,840円	10,824円

●使用温度範囲…-15~50℃(凍結なきこと)
●使用真空