


シート材用スタンド



- お客様組立品
- 芯棒、カッターガイド付
- ゴムキャスター付 (ストッパー付φ40mm)
- 芯棒とカッターガイドの位置は25mmピッチで調節できます。
- カッターガイドに沿ってお手持ちのはさみやカッターできれいに裁断できます。

品番	適用ロールサイズ			サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	幅(mm)	外径(mm)	内芯径(mm)				
EA957AE-5	1200以下	580以下	55以上	1247×560×1549	27.9	43,200円	47,520円

エアフィルター(一般再生用)

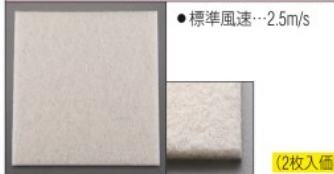

- 標準風速…2.5m/s

(2枚入価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PC-2	500×500	20	4,370円	4,807円
EA997PC-4	610×610	20	6,500円	7,150円
EA997PC-6	305×305	14	1,220円	1,342円
EA997PC-7	500×500	14	3,280円	3,608円
EA997PC-9	610×610	14	4,880円	5,368円
EA997PC-11	305×305	10	1,020円	1,122円
EA997PC-12	500×500	10	2,730円	3,003円
EA997PC-14	610×610	10	4,080円	4,488円
EA997PC-16	305×305	8	760円	836円
EA997PC-17	500×500	8	2,060円	2,266円
EA997PC-19	610×610	8	3,070円	3,377円

- 平均捕集効率…2~4: 82%、6~9: 76%、11~14: 73%、16~19: 63%
- 使用温度…80℃以下
- 材質…ポリエステル、モダアクリル
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
- 難燃性

エアフィルター




(50枚価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PB-20	610×610	20(±3)	75,500円	83,050円

- 材質…ポリエステル、モダアクリル
- 重量…11.3kg ●標準風速…2.5m/s
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

関連商品はコチラ!

微差圧計 P.23

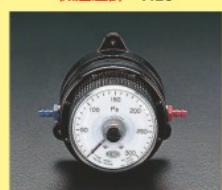

エアフィルターの
圧力損失による差圧の測定に

エアフィルター(塗装ブース用)




- 標準風速…0.5m/s
- 平均捕集効率…98%まで

(2枚入価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PD-7	500×500	19	3,570円	3,927円
EA997PD-9	610×610	19	5,300円	5,830円

- 使用温度…60℃以下 ●材質…ポリオレフィン
- 粘着性を有し、じん埃の飛散をくい止めます。
- 目視可能な粒子を効率的に捕集します。
- 塗装ブース用 ●難燃性 ●再生不可

 [マグネット付]ラウンドモーターフィルター(難燃性)




品番	サイズ(mm) 直径×厚み	入数	価格	税込価格 (10%)
EA997PS-51	φ100×10.7	10枚	2,270円	2,497円
EA997PS-52	φ120×10.7	10枚	2,530円	2,783円
EA997PS-53	φ150×10.7	10枚	2,780円	3,058円
EA997PS-54	φ175×10.7	10枚	3,280円	3,608円
EA997PS-55	φ200×10.7	10枚	3,790円	4,169円
EA997PS-56	φ230×10.7	10枚	4,290円	4,719円
EA997PS-57	φ260×10.7	10枚	5,050円	5,555円
EA997PS-58	φ300×10.7	10枚	6,050円	6,655円

ラウンドフィルター用固定具

品番	適用サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA997PS-61	φ100mm	2,270円	2,497円
EA997PS-62	φ120mm	2,530円	2,783円
EA997PS-63	φ150mm	2,780円	3,058円
EA997PS-64	φ175mm	3,280円	3,608円
EA997PS-65	φ200mm	3,790円	4,169円
EA997PS-66	φ230mm	4,290円	4,719円
EA997PS-67	φ260mm	5,050円	5,555円
EA997PS-68	φ300mm	6,050円	6,655円

- 材質…51~58: 難燃性ポリエステル、61~68: ポリプロピレン
- オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。
- マグネットがつかない場合は、付属のオーリングで固定してください。

養生用エアフィルター

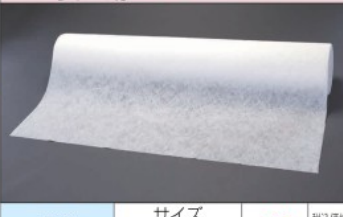


品番	サイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ(mm)	厚さ(mm)		
EA997PA-50	1.6×50	1.2	34,600円	38,060円

- 材質…モダアクリル、ポリアミド
- 養生用
- 使用温度…≤60℃
- 標準風速…2.0m/s
- ミスト・リント等の塵埃の捕集に。



専用アクセサリを取り付けることで
使い方の幅が広がります。
①: ロールボックス ②: 棚板
③: フックバー

エアフィルター(特殊機器用)

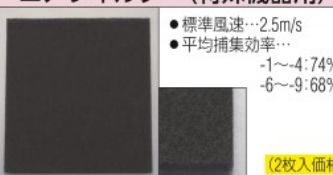

- 標準風速…2.5m/s
- 平均捕集効率…
-1~4: 74%
-6~9: 68%

(2枚入価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PE-1	305×305	11	890円	979円
EA997PE-2	500×500	11	2,310円	2,541円
EA997PE-4	610×610	11	3,450円	3,795円
EA997PE-6	305×305	5.5	550円	605円
EA997PE-7	500×500	5.5	1,520円	1,672円
EA997PE-8	610×305	5.5	1,140円	1,254円
EA997PE-9	610×610	5.5	2,230円	2,453円

- 使用温度…60℃以下
- 材質…モダアクリル、ポリアミド
- 機器保守用に選んでおり低圧力損失、高効率です。
- 特殊機器用 ●難燃性 ●再生可能

エアフィルター(乾燥炉用)




- 標準風速…1.0m/s
- 平均捕集効率…90%

(2枚入価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PG-6	500×500	20	4,370円	4,807円

- 使用温度…240℃以下
- 材質…芳香族ポリアミド ●乾燥炉用耐熱
- 約240℃の環境でも耐久性を発揮できます。
- 難燃性 ●再生不可

エアフィルター(乾燥炉用)

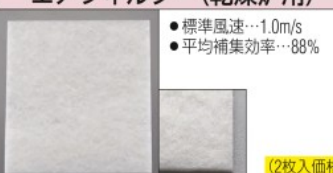

- 標準風速…1.0m/s
- 平均捕集効率…88%

(2枚入価格)

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PG-1	305×305	10	800円	880円
EA997PG-2	500×500	10	2,100円	2,310円
EA997PG-3	610×305	10	1,560円	1,716円
EA997PG-4	610×610	10	3,110円	3,421円

- 使用温度…180℃以下
- 材質…芳香族ポリアミド ●乾燥炉用耐熱
- 約180℃の環境でも耐久性を発揮できます。
- 乾燥炉内で発生するヤニ・スス・サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
- 難燃性 ●再生不可

棚板



品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-12	1228×200×30	3.4	3,100円	3,410円

- 耐荷重…2kg
- 水平・傾斜方向での設置が可能です。


フックバー



- フック
3個付

品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-13	1227×56×87	2.9	2,280円	2,508円


ロールボックス

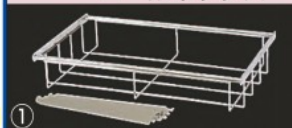

品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-11	1285×385×114	5.2	21,800円	23,980円

- 耐荷重…20kg
- ボックスに載せるだけでロール材の交換が素早くできます。

エアフィルター(空調・塗装ブース用)

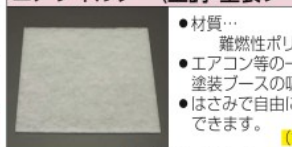


- 材質…難燃性ポリエステル
- エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用
- はさみで自由にカットできます。

(10枚価格)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997PS-71	200×200	10.7	3,030円	3,333円
EA997PS-72	300×300	10.7	3,280円	3,608円
EA997PS-73	400×400	10.7	6,300円	6,930円
EA997PS-74	500×500	10.7	7,060円	7,766円
EA997PS-75	600×600	10.7	9,580円	10,538円
EA997PS-76	700×700	10.7	11,400円	12,540円
EA997PS-77	800×800	10.7	13,400円	14,740円
EA997PS-78	1000×1000	10.7	18,200円	20,020円

エアフィルター(アルミ枠付)

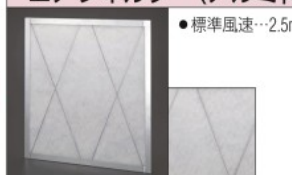

- 標準風速…2.5m/s

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PJ-31	500×500	20	6,180円	6,798円
EA997PJ-32	610×610	20	9,580円	10,538円
EA997PJ-21	500×500	14	5,170円	5,687円
EA997PJ-22	610×610	14	8,150円	8,965円
EA997PJ-11	500×500	10	5,380円	5,918円
EA997PJ-12	610×610	10	7,560円	8,316円
EA997PJ-1	500×500	8	4,960円	5,456円
EA997PJ-2	610×610	8	7,190円	7,909円

- 平均捕集効率…31~32: 82%、21~22: 76%、11~12: 73%、1~2: 63%
- 使用温度…80℃以下
- 材質…ポリエステル、モダアクリル
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
- 難燃性

EA997PA-PBシリーズ 共通仕様	外気処理等に 適しています	再生が可能	難燃性あり
------------------------	------------------	-------	-------