

ステンレス製シリーズ

【ステンレス製】傾斜ワゴン



- 材質…ステンレス
- タンク固定枠…416×190mm
- 車輪径…φ50mm
- ポリタンク類と組合わせてお使い下さい。
- 自在キャスター4個(内2個ストッパー付)

品番	サイズ (W×D×H)mm	適合 タンク	価格	税込価格 (10%)
EA956MV-2A	443×426×960	20L×2個	27,800円	30,580円

●置き台は傾斜していますので、タンク残液を水平面の1/4以下にできます。

ステンレス棚(軽量)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	幅	奥行			
EA976EB-90	875	450	25.6	64,500円	70,950円
EA976EB-120	1,200	450	36.7	91,000円	100,100円
EA976EB-150	1,500	450	43.5	103,000円	113,300円
EA976EB-180	1,800	450	50.1	117,000円	128,700円

- お客様組立品
- 高さ…1,800mm ●耐荷重…150kg(1段当り)
- 支柱幅…40mm
- 材質…ステンレス(ヘアライン仕上げ)
- 棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)

ステンレス棚(軽量)



- お客様組立品
- 高さ…1,800mm

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	幅	奥行			
EA976EK-60	600	450	18.4	57,500円	63,250円

●耐荷重(1段当り)…100kg
●棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
●支柱幅…30mm
●材質…ステンレス(ヘアライン仕上げ)

【ステンレス製】ワゴン



品番	段数	サイズ (mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg/段)	価格	税込価格 (10%)
EA956MV-11A	2段	460×310×809(H)	5.5	20	11,400円	12,540円
EA956MV-12A	3段	460×310×809(H)	7.0	20	15,000円	16,500円
EA956MV-16A	2段	610×410×809(H)	7.5	20	17,900円	19,690円
EA956MV-17A	3段	610×410×809(H)	9.5	20	22,200円	24,420円

- お客様組立品
- 材質…ステンレス(SUS430)
- キャスター…φ40mmゴム製

【ステンレス製】運搬車



- 床高さ…230mm
- 車輪径…150mm(ウレタン車)
- 車輪…自在×2 固定×2
- 重量…-1:27kg -2:36kg

品番	荷台 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	価格	税込価格 (10%)
EA520BS-1	500kg	900×800mm	800mm	96,000円	105,600円
EA520BS-2*	500kg	1200×750mm	800mm	127,000円	139,700円

- 荷台材質…ステンレス
- 耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
- 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。

パーテーション



品番	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954EA-103	1800×400×1800	16.7	60,000円	66,000円

●1面サイズ…581(W)×20(D)×1722(H)mm
●材質…フレーム: スチール製 パネル: ポリカーボネート 連結部分: ABS樹脂
●3連タイプのパーテーションです。
●キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×4

色と*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。

◎マークはグリーン購入適合商品です。

【ステンレス製】ワゴン



- 材質…ステンレス(SUS430)
- キャスター…φ75mmウレタン製

品番	段数	サイズ (mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg/段)	価格	税込価格 (10%)
EA956MV-21	2	600×450×835(H)	10	15	28,000円	30,800円
EA956MV-22	2	750×450×835(H)	12	15	31,000円	34,100円
EA956MV-23	3	600×450×835(H)	13	15	32,000円	35,200円
EA956MV-24	3	750×450×835(H)	16	15	38,000円	41,800円

- 耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。
- 天板および中棚には転落防止用の枠付です。
- 自在キャスター4個(内2個ストッパー付)

【ステンレス製】運搬車(ブレーキ付)




- 床高さ…230mm
- 車輪径…150mm(ウレタン車)
- 車輪…自在×2 固定×2

品番	荷台 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	価格	税込価格 (10%)
EA520BS-11	500kg	900×800mm	800mm	136,000円	149,600円
EA520BS-12*	500kg	1200×750mm	800mm	153,000円	168,300円

- 重量…-11:29kg、-12:38kg
- 荷台材質…ステンレス ●ブレーキスタンド付
- 耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
- 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。

パーテーション

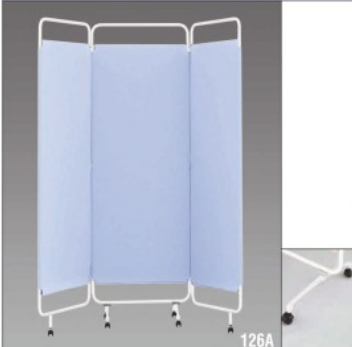

品番	サイズ (W×D×H)mm	タイプ	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA954EA-122A	900×380×1820	1連	ベージュ	22,500円	24,750円
EA954EA-126A	1810×380×1670	3連	ブルー	44,100円	48,510円
EA954EA-127A	1810×380×1670	3連	ベージュ	44,100円	48,510円

●材質…フレーム: スチール製 パネル: ポリエステル(防災加工)
●重量…-122A: 5kg -126A、-127A: 12kg
●キャスター付

品番	サイズ (W×D×H)mm	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA954EA-21	800×420×1600	ライトブルー	11,300円	12,430円
EA954EA-22	800×420×1600	ライトグリーン	11,300円	12,430円

【ステンレス製】ワゴン



- 材質…ステンレス(SUS430)
- キャスター…φ75mmウレタン製

品番	段数	サイズ (mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg/段)	価格	税込価格 (10%)
EA956MV-31	2	600×450×835(H)	14	15	42,000円	46,200円
EA956MV-32	3	600×450×835(H)	17	15	48,000円	52,800円
EA956MV-33	2	750×450×835(H)	18	15	52,000円	57,200円
EA956MV-34	3	750×450×835(H)	22	15	59,000円	64,900円

- 耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。
- 天板及び中棚には転落防止用の枠付です。
- 自在キャスター4個(内2個ストッパー付)

【ステンレス製】ワゴン



- お客様組立品
- 材質…ステンレス(SUS304)

品番	段数	サイズ (mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg/段)	価格	税込価格 (10%)
EA956MV-46	2	660×450	11.5	60	66,000円	72,600円
EA956MV-47	3	×900	15	60	79,500円	87,450円

- キャスター…φ100mmウレタン製
- 重い測定機等も搭載、運搬可能です。
- 大径のキャスター採用で運転が容易に行えます。
- 自在キャスター4個(内2個ストッパー付)

パーテーション



- 材質…布: ポリエステル フレーム: スチール
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

品番	サイズ(mm)	重量	価格	税込価格 (10%)
EA954EA-8	800×390×1600	3.8kg	9,360円	10,296円
EA954EA-12	1200×390×1600	4.5kg	12,000円	13,200円

パーテーション



- お客様組立品
- 材質…フレーム: スチール粉体塗装 カラー: ポリエステル
- 重量…4.2kg

品番	サイズ (W×D×H)mm	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA954EA-21	800×420×1600	ライトブルー	11,300円	12,430円
EA954EA-22	800×420×1600	ライトグリーン	11,300円	12,430円