

デジタルデプスマイクロメーター



Table with columns: 品番, 測定範囲 (mm), 最小目盛 (mm), ベース幅 (mm), 精度 (mm), ロッド入数, 価格, 税込価格 (10%)

- 表示が黒背景に白字のダイヤル式のため、はっきりと簡単に読み取りが可能です
- スピンドル径…4mm
- ケース付

デジタルデプスマイクロメーター



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- ハイコントラスト液晶デジタル読み取り画面
- シンプルシェル…mm目盛 ●最小目盛…0.001mm
- 精度…±0.005mm ●電源…CR2450N×1個(付属)
- RS232Cインターフェイス対応
- ベース幅…100mm ●ロッド数…6本(φ4mm)

デジタルデプスマイクロメーター



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- 最大誤差…6μm ●オートオフ機能
- 電源…SR44×1個(付属) ●全長…167mm
- 材質…高炭素クロム軸受鋼

デジタルデプスゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲 (mm), 最小目盛 (mm), ベース幅 (mm), 精度 (mm), 価格, 税込価格 (10%)

- 電源…SR44×1個(付属) BMI
- ステンレス製
- LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- 機能…オートオフ、ホールド
- 電源…CR2032×1個(付属)
- 全長…260mm
- 材質…ステンレス
- 測定子径(φ1.5mm)が細い、デジタルデプスゲージです。
- 別売のBluetoothBOXIに対応

デジタルデプスゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
- 電源…CR2032×1個(付属)
- ステンレス製 ●プラスチックケース付

デプスゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- ステンレス製 ●最大誤差…±0.02mm
- 人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス

キャリパーゲージ(外測用)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

デプスゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- 計測しやすいシンプル形状ゲージ

デジタルキャリパーゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

- ゲージ径…φ50mm
- 材質…本体:スチール、プラスチック
- 電源…CR2032×1個(付属)

デジタルキャリパーゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

- ゲージ径…φ50mm
- 重量…90g
- 材質…スチール、プラスチック
- 電源…CR2032×1個(付属)
- 小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます。

キャリパーゲージ(外測用)

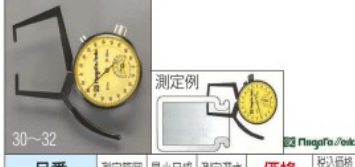


Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

副尺付デプスゲージ

 


Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, ベース幅, 価格, 税込価格 (10%)

- 副尺付きスライドは片手でワーク材を、もう一方の手でブレード操作できます
- 読み取り用固定金具付

(内外兼用)キャリパー(目盛付)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 材質…ステンレス鋼(先端部焼入)
- 目盛が付いているので、寸法を直接読み取ることができます。

アウトサイドキャリパー



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 高品質なスチール製で全面研磨されています。
- 材質…スチール

アウトサイドキャリパー(外パス)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
- 外径測定用パス
- 材質…スチール

アウトサイドキャリパー(並丸パス)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 丸棒の外径及び厚さ寸法等の移し取りに

アウトサイドキャリパー(スプリング付)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 材質…炭素工具鋼
- 常に開閉用ねじを取り付けているので、開閉や微動調整が容易

(超硬チップ付)ディバイダー(片パス)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 材質…本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ

ディバイダー(並片パス)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 価格, 税込価格 (10%)

- 材質…冷間圧延鋼
- 端面からの寸法の移し取りに

キャリパーゲージ(内測用)

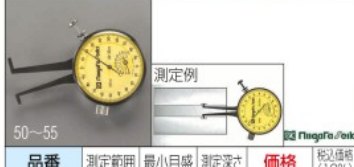


Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

キャリパーゲージ(内測用)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

キャリパーゲージ(内測用)



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

インサイドダイヤルキャリパーゲージ



Table with columns: 品番, 測定範囲, 最小目盛, 測定深さ, 価格, 税込価格 (10%)

- 便利な引き込みレバーで片手で簡単操作、ゲージコントロールができます
- ゲージ径…58mm