

メモリハイコーダ



●オシロと同じ波形観測と、実効値変動レコーダ機能搭載

■手のひらサイズで美しい画面にも収まるサイズ、ワイドQVGA-TFT液晶画面で綺麗で見やすい!

■自動車整備業界でより高度な解析や現象の特定に

■インバーターの出力波形を確認
高周波キャリア信号と低周波数の基本波形を同時に観測

■波形ファイルを合成可能
EA742GG-1を2台使って同時観測し、4チャンネル分の波形をパソコン側で同一画面で観測できます。

- 品番 EA742GG-1 価格149,000円 税込価格(10%) 163,900円
- チャンネル数…アナログ2ch+ロジック4ch (アナログch間と本体間は絶縁)
 - 測定範囲…10mV~50V/div(フルスケール10div)
 - 分解能…レンジの1/100
 - 最大入力電圧…直流電圧400V
 - 時間軸…メモリ時:100μs~5min/div(20レンジ) 実効値時:1ms~1min(16設定)
 - 記憶容量…内部:12ビット×2Mワード 外部:2GB(CFカード)
 - 電源…AC100~240V(50/60Hz)
 - サイズ…176(W)×41(D)×101(H)mm ●重量…600g
 - インターフェイス…USB2.0、CFカードに保存したデータをPCに転送
 - 付属品…ACアダプタ、USBケーブル(1本)、接続コード×2本(先端クリップ3種類付属)、ストラップ、専用アプリソフト、バッテリーパック、液晶画面保護シート
 - ボタン1つで簡単に波形をBMP保存。最高サンプリング数1M(1μs)で高周波を捉えます。

HIKOIワイヤレスロガーシリーズ

見通し30m、最大100台



Bluetooth®無線技術を搭載。通信距離は見通しで30m。(通信するタブレットやパソコンの性能によります) 最大100台まで管理可能です。

タブレット・スマートフォン・PCへ無線でラクラク回収

お手持ちのタブレットやパソコンで、測定中でもデータを回収。その場ですぐにデータを確認。前例なロガーの登録は、ワンタッチで検出、ワンタッチで登録。



ワイヤレス電圧・熱電対ロガー



本体のみでは使用不可 別売センサーと同時に使用して下さい。

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA742HD-11	本体のみ	52,000円	57,200円
被覆熱電対素線センサー(別売)			
EA742HD-12	K熱電対 φ0.32×5mm	2,700円	2,970円
EA742HD-22	K熱電対 φ0.32×10mm	5,100円	5,610円
EA742HD-13	T熱電対 φ0.32×5mm	1,650円	1,815円
EA742HD-23	T熱電対 φ0.32×10mm	3,000円	3,300円

- 1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応
- タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
- 測定項目…電圧、熱電対K、T
- 測定範囲(2ch)…本体電圧:±50mV~±50V K:-200~999.9°C T:-200~400°C (別売センサー:90°Cまで)
- 精度…電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、熱電対:±0.8°C(熱電対K:-100~999.9°C時)
- 記録間隔…0.1秒~30秒、1分~60分(16段階切替)
- 記録容量…最大500,000データ/1ch
- 表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
- 機能…警報、スケールリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
- 電源…単3電池×2本(付属)、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
- サイズ…85(W)×38(D)×75(H)mm
- 重量…126g
- 対応機器…Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 通信距離:見通し30m(PC、タブレットの性能による)

ワイヤレスクランプロガー




本体のみでは使用不可 別売センサーと同時に使用して下さい。

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA742HK	本体のみ	48,000円	52,800円
クランプセンサー(別売)			
EA742GH-1	φ55mm、8×20mmプスバー	30,000円	33,000円
EA742HK-2	φ40mmリーククランプセンサー	25,000円	27,500円

- クランプで簡単に負荷電流、漏れ電流を記録
- タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
- 測定項目…AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流
- 測定範囲(2ch)…AC500.0mA~2000A DC10.00A~2000A (電流センサーによる)
- 精度…±0.5%rdg.±5dgt.(DC:AC50/60Hz)
- 記録間隔…0.5秒~30秒、1分~60分(14段階切替)
- 記録容量…最大500,000データ/1ch
- 表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
- 機能…警報、スケールリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
- 電源…単3電池×2本(付属)、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
- サイズ…85(W)×38(D)×75(H)mm ●重量…130g
- 対応機器…Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 通信距離:見通し30m(PC、タブレットの性能による)


電圧データロガー

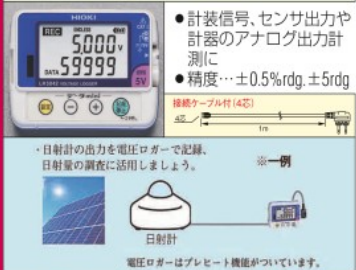

●計装信号、センサ出力や計器のアナログ出力計測に
●精度…±0.5%rdg.±5dgt

- 品番 測定範囲(1ch) 価格 税込価格(10%)
- | | | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|
| EA742HD-1 | -50.00V~50.00mV | 16,000円 | 17,600円 |
| EA742HD-2 | -5.000V~5.000V | 16,000円 | 17,600円 |
| EA742HD-3 | -50.00V~50.00V | 16,000円 | 17,600円 |
- 記録間隔…1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分
 - 記録容量…最大60,000データ
 - 防塵・防水性…IP54 ●電源…単3電池×1本(付属)
 - サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm ●重量…105g
 - 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
 - ※センサーは目的に合った物をお客様でご用意下さい。


計装データロガー

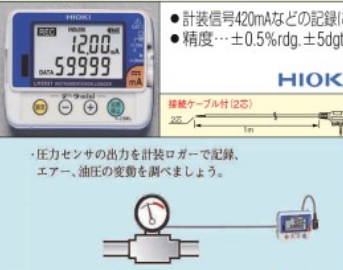

●計装信号420mAなどの記録に
●精度…±0.5%rdg.±5dgt

- 品番 測定範囲(1ch) 価格 税込価格(10%)
- | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|
| EA742HE | -30~+30mA | 16,000円 | 17,600円 |
|---------|-----------|---------|---------|
- 記録間隔…1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分
 - 記録容量…最大60,000データ
 - 防塵・防水性…IP54
 - 電源…単3電池×1本(付属)
 - サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm ●重量…105g
 - 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
 - ※センサーは目的に合った物をお客様でご用意下さい。

クランプデータロガー

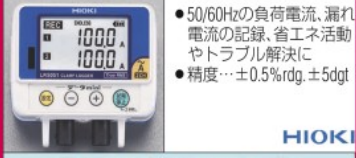

●50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録、省エネ活動やトラブル解決に
●精度…±0.5%rdg.±5dgt

- 品番 測定範囲 価格 税込価格(10%)
- | | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|
| EA742HF | 0~1.000A(50/60Hz) | 27,000円 | 29,700円 |
|---------|-------------------|---------|---------|
- 記録間隔…1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分
 - 記録容量…最大60,000データ
 - 防塵・防水性…IP54 ●電源…単3電池×1本(付属)
 - サイズ…79(W)×37(D)×70(H)mm ●重量…160g
 - 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCに転送可能
 - クランプセンサー-EA742GH-1(同買上)とセットでご使用下さい。

ワイヤレスパルスロガー




- 品番 EA742HH 価格40,000円 税込価格(10%) 44,000円
- 空調等の流量・車速等のパルス積算に
 - タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
 - 測定範囲(2ch)…積算:0~1000Mパルス 回転数:0~5000/n
 - 記録間隔…0.1秒~30秒、1分~60分(16段階切替)
 - 記録容量…最大500,000データ/1ch
 - 表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
 - 機能…警報、スケールリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
 - 電源…単3電池×2本(付属)、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
 - サイズ…85(W)×31(D)×61(H)mm ●重量…95g
 - 対応機器…Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 通信距離:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
 - 付属品…接続ケーブル(1.5m)×2本

データ収集器



- 品番 EA742H-1 価格4,000円 税込価格(10%) 4,400円
- EA742HD-1、-2、-3、HE、HF用
 - 収集したデータをPCに転送
 - 収集したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。
 - 電源…単3電池×2本(付属)
 - サイズ…83(W)×19(D)×61(H)mm
 - 重量…43g ●コード長…1m
 - インターフェイス…USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7

データ収集器

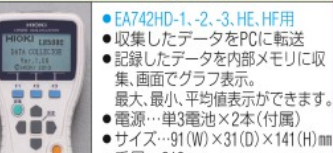

- 品番 EA742H-2 価格39,000円 税込価格(10%) 42,900円
- EA742HD-1、-2、-3、HE、HF用
 - 収集したデータをPCに転送
 - 記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。
 - 電源…単3電池×2本(付属)
 - サイズ…91(W)×31(D)×141(H)mm
 - 重量…213g
 - インターフェイス…USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7

データ収集器 EA742H-1、-2の使用例

