

**フィックスダンパー**



●インサートが入っており、ますので強固に取付ができます。  
●面で衝撃吸収できます。

セットカラー無 セットカラー有 (1個価格)

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F		
EA949RM-11	15	13	M4	—	520円	572円
EA949RM-19	25	20	M6	—	560円	616円

●本体・インサートは一体成形  
●材質…本体:ポリウレタン  
インサート:スチール(STKM13C)  
セットカラー:SS400

**インデックスプランジャー[シングルナット]**



品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	J		
EA948DD-21	5	M10	21	34.5	13	1,470円	1,617円
EA948DD-22	6	M12	25	41.7	14	1,580円	1,738円
EA948DD-23	8	M16	33	54	19	2,000円	2,200円
EA948DD-24	10	M20	33	61	22	2,940円	3,234円

●ショートタイプ  
●材質…スチール(SUM22L)

●ノブを引くとノーズを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

●ノブを引くとノーズも運動して上がり、位置決め解除が簡単に行きます。

●シングルナット ●RoHS対応品

**[ノーズロック型]インデックスプランジャー(ダブルナット)**



品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA948DD-101	5	M10	21	51	12	1,260円	1,386円
EA948DD-102	6	M12	25	61	14	1,370円	1,507円
EA948DD-103	8	M16	33	76	19	1,470円	1,617円
EA948DD-104	10	M20	33	91	22	1,790円	1,969円

●材質…本体:ノブ:ポリアミド ノーズ:SUS303

●ノーズロック…ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

●ノブを引くとノーズも運動して上がり、位置決め解除が簡単に行きます。

●シングルナット ●RoHS対応品

**[ステンレスボール]ボールプランジャー(樹脂製)**



品番	サイズ(mm)				圧力(N) 最小~最大	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA948DB-16	M6	3.5	14	1	9~13	330円	363円
EA948DB-17	M8	5	16	15	15~30	470円	517円
EA948DB-18	M10	6	19	2	20~40	500円	550円

●ボール材質…SUS420 ●耐熱温度…90℃  
●電気絶縁性(本体) ●RoHS対応品


**[軽荷重用] ショートプランジャー**



品番	サイズ(mm)				圧力(N) 最小~最大	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA948DA-41	M4	1.8	9	1.5	3~10	360円	396円
EA948DA-42	M5	2.4	12	2	3~10	360円	396円
EA948DA-43	M6	2.7	14	2	4~10	370円	407円
EA948DA-44	M8	4	16	2	7~15	430円	473円
EA948DA-45	M10	4.5	19	2.5	9~16	450円	495円
EA948DA-46	M12	6	22	3.5	14~26	690円	759円
EA948DA-47	M16	8.5	24	4.5	22~50	940円	1,034円

●材質…スチール(黒染め)  
●ボール材質…スチール(亜鉛メッキ)  
●軽荷重用


**ストッププレート**

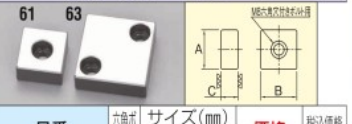

品番	六角ボルト穴	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		A	B	C		
EA949RL-61	1個	32	32	15	3,770円	4,147円
EA949RL-63	2個	50	50	15	6,450円	7,095円

●材質…スチール(S45C)  
●厚み精度…±0.01mm  
●適合六角穴付ボルト…M8  
●衝突物の定位置ストップにご使用下さい。  
●移載機と停止位置の2箇所に取付ければ信頼性の高い停止位置が得られます。  
●RoHS対応品

**インデックスプランジャー[ダブルナット]**

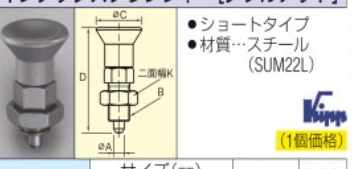

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA948DD-31	5	M10	21	34.5	17	1,530円	1,683円
EA948DD-32	6	M12	25	41.7	19	1,630円	1,793円
EA948DD-33	8	M16	33	54	24	2,100円	2,310円
EA948DD-34	10	M20	33	61	30	3,050円	3,355円

●ショートタイプ  
●材質…スチール(SUM22L)

●ノブを引くとノーズを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

●ノブを引くとノーズも運動して上がり、位置決め解除が簡単に行きます。

●ダブルナット ●RoHS対応品

**[ノーズロック型]インデックスプランジャー(ダブルナット)**



品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA948DD-111	5	M10	21	51	16	1,370円	1,507円
EA948DD-112	6	M12	25	61	19	1,580円	1,738円
EA948DD-113	8	M16	31	76	24	1,680円	1,848円
EA948DD-114	10	M20	31	91	30	2,000円	2,200円


●材質…本体:ノブ:ポリアミド ノーズ:SUS303

●ノーズロック…ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

●ノブを引くとノーズも運動して上がり、位置決め解除が簡単に行きます。

●ダブルナット ●RoHS対応品

**[樹脂ボール]ボールプランジャー(樹脂製)**

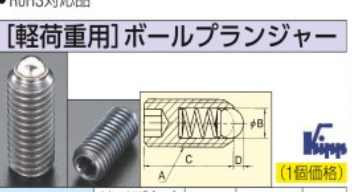

品番	サイズ(mm)				圧力(N) 最小~最大	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA948DB-11	M6	3.5	14	1	9~13	380円	418円
EA948DB-12	M8	5	16	1.5	15~30	520円	572円
EA948DB-13	M10	6	19	2	20~40	550円	605円

●本体・ボール材質…デルリン(ポリアセタール)  
●耐熱温度…90℃ ●電気絶縁性(本体)  
●RoHS対応品


**[軽荷重用] ボールプランジャー**



品番	サイズ(mm)				圧力(N) 最小~最大	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA948DA-21	M3	1.5	9	0.5	1.5~3	340円	374円
EA948DA-22	M4	2.5	10	0.8	4~10	260円	286円
EA948DA-23	M5	3	14	0.9	6~11	260円	286円
EA948DA-24	M6	3.5	15	1	9~13	270円	297円
EA948DA-25	M8	5	18	1.5	15~30	380円	418円
EA948DA-26	M10	6	23	2	20~35	430円	473円
EA948DA-27	M12	8	26	2.5	30~55	600円	660円
EA948DA-28	M16	10	33	3.5	65~125	840円	924円
EA948DA-29	M20	12	43	4.5	80~160	1,180円	1,298円
EA948DA-30	M24	15	48	5.5	90~180	2,410円	2,651円

●材質…スチール(黒染め)  
●ボール材質…スチール  
●軽荷重用

**スプリング付突き出しピン[スチール製]**

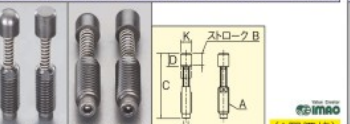

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA949RM-41	M8	7.6	44	9	8	1,540円	1,694円
EA949RM-42	M10	9.9	55	11	10	1,670円	1,837円
EA949RM-43	M12	12.3	67	13	12	2,050円	2,255円

**先端:ラウンドタイプ**


品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA949RM-46	M8	7.6	44	9	8	1,280円	1,408円
EA949RM-47	M10	9.9	55	11	10	1,540円	1,694円
EA949RM-48	M12	12.3	67	13	12	1,670円	1,837円

**先端:フラットタイプ**

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA949RM-41	1.5	~7.4	EA949RM-46	1.5	~7.4		
EA949RM-42	2.5	~10.7	EA949RM-47	2.5	~10.7		
EA949RM-43	3.6	~14.5	EA949RM-48	3.6	~14.5		

●材質…本体:スチール(SCM435)  
ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304  
●ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。  
●固定には六角ナットおよび接着剤を使用。  
●RoHS対応品

**インデックスプランジャー**

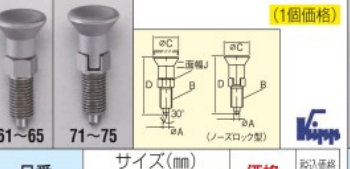

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	J		
EA948DD-61	4	M8	18	38.5	10	1,460円	1,606円
EA948DD-62	5	M10	21	43.5	13	1,280円	1,408円
EA948DD-63	6	M12	25	51.7	14	1,400円	1,540円
EA948DD-64	8	M16	33	68	19	1,950円	2,145円
EA948DD-65	10	M20	33	74	22	2,680円	2,948円


**ノーズロック型**

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	J		
EA948DD-71	4	M8	18	38.5	10	1,650円	1,815円
EA948DD-72	5	M10	21	43.5	13	1,580円	1,738円
EA948DD-73	6	M12	25	51.7	14	1,770円	1,947円
EA948DD-74	8	M16	33	68	19	2,190円	2,409円
EA948DD-75	10	M20	33	85	22	3,410円	3,751円

●材質…本体:スチール(SUM22L)  
ノブ:ポリアミド  
ノーズ:スチール(SUM22L)

●耐熱温度…80℃  
●ノブを引くとノーズが引っ込み、位置決め解除が簡単に行きます。手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のプランジャーです。  
●EA948DD-71~75のノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。


**[軽荷重用] ボールプランジャー(ロングロック付)**

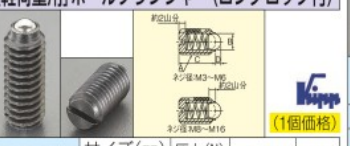


品番	サイズ(mm)				圧力(N) 最小~最大	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA948DB-21	M3	1.5	7	0.5	1.5~3	710円	781円
EA948DB-22	M4	2.5	9	0.8	4~10	480円	528円
EA948DB-23	M5	3	12	0.9	6~11	490円	539円
EA948DB-24	M6	3.5	14	1	9~13	500円	550円
EA948DB-25	M8	5	16	1.5	15~30	620円	682円
EA948DB-26	M10	6	19	2	20~25	650円	715円
EA948DB-27	M12	8	22	2.5	30~35	1,270円	1,397円
EA948DB-28	M16	10	24	3.5	65~125	1,920円	2,112円

●本体材質…SUM22L(四酸化鉄被膜)  
●ボール材質…SUJ2 ●軽荷重用  
●ロングロック(緩み防止)付 ●RoHS対応品

**ボールプランジャー…しゅう動部の位置決め用途に最適**

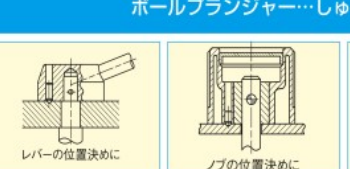

**スプリング付突き出しピン[ステンレス製]**

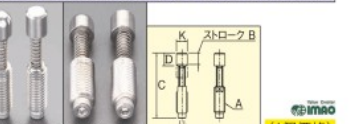

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA949RM-51	M8	7.6	44	9	8	2,050円	2,255円
EA949RM-52	M10	9.9	55	11	10	2,180円	2,398円
EA949RM-53	M12	12.3	67	13	12	2,300円	2,530円

**先端:ラウンドタイプ**

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D	K		
EA949RM-56	M8	7.6	44	9	8	1,920円	2,112円
EA949RM-57	M10	9.9	55	11	10	2,050円	2,255円
EA949RM-58	M12	12.3	67	13	12	2,180円	2,398円

**先端:フラットタイプ**

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
----	---------	--	--	--	--	----	-----------