

フランジソケットキャップボルト[ステンレス]

●材質…ステンレス ●並目ねじ



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MM-406	M4×6	8	280円	308円
EA949MM-408	M4×8	8	260円	286円
EA949MM-410	M4×10	8	260円	286円
EA949MM-412	M4×12	8	230円	253円
EA949MM-415	M4×15	8	280円	308円
EA949MM-420	M4×20	8	330円	363円
EA949MM-508	M5×8	8	330円	363円
EA949MM-510	M5×10	8	330円	363円
EA949MM-512	M5×12	8	350円	385円
EA949MM-515	M5×15	8	370円	407円
EA949MM-520	M5×20	8	370円	407円
EA949MM-608	M6×8	4	260円	286円
EA949MM-610	M6×10	4	260円	286円
EA949MM-612	M6×12	4	260円	286円
EA949MM-615	M6×15	4	260円	286円
EA949MM-620	M6×20	4	280円	308円
EA949MM-625	M6×25	4	300円	330円
EA949MM-812	M8×12	2	260円	286円
EA949MM-815	M8×15	2	260円	286円
EA949MM-820	M8×20	2	260円	286円
EA949MM-825	M8×25	2	280円	308円
EA949MM-830	M8×30	2	300円	330円
EA949MM-840	M8×40	2	400円	440円
EA949MM-850	M8×50	2	440円	484円

フランジソケットキャップボルト

●材質…構造用炭素鋼(SCM435) ●表面処理…黒色酸化被膜 ●並目ねじ



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ME-406	M4×6	20	400円	440円
EA949ME-408	M4×8	20	400円	440円
EA949ME-410	M4×10	20	400円	440円
EA949ME-412	M4×12	20	400円	440円
EA949ME-415	M4×15	20	400円	440円
EA949ME-420	M4×20	20	440円	484円
EA949ME-508	M5×8	16	350円	385円
EA949ME-510	M5×10	16	350円	385円
EA949ME-512	M5×12	16	350円	385円
EA949ME-515	M5×15	16	350円	385円
EA949ME-520	M5×20	16	370円	407円
EA949ME-608	M6×8	12	330円	363円
EA949ME-610	M6×10	12	330円	363円
EA949ME-612	M6×12	12	330円	363円
EA949ME-615	M6×15	12	330円	363円
EA949ME-620	M6×20	12	330円	363円
EA949ME-625	M6×25	12	370円	407円
EA949ME-812	M8×12	8	350円	385円
EA949ME-815	M8×15	8	350円	385円
EA949ME-820	M8×20	8	350円	385円
EA949ME-825	M8×25	8	370円	407円
EA949ME-830	M8×30	8	400円	440円
EA949ME-840	M8×40	8	510円	561円
EA949ME-850	M8×50	8	580円	638円

フランジボタンキャップボルト

●材質…構造用炭素鋼(SCM435) ●表面処理…黒色酸化被膜 ●並目ねじ



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ML-406	M4×6	20	330円	363円
EA949ML-408	M4×8	20	330円	363円
EA949ML-410	M4×10	20	330円	363円
EA949ML-412	M4×12	20	330円	363円
EA949ML-415	M4×15	20	330円	363円
EA949ML-420	M4×20	20	400円	440円
EA949ML-508	M5×8	16	300円	330円
EA949ML-510	M5×10	16	300円	330円
EA949ML-512	M5×12	16	300円	330円
EA949ML-515	M5×15	16	300円	330円
EA949ML-520	M5×20	16	370円	407円
EA949ML-608	M6×8	12	260円	286円
EA949ML-610	M6×10	12	260円	286円
EA949ML-612	M6×12	12	260円	286円
EA949ML-615	M6×15	12	260円	286円
EA949ML-620	M6×20	12	300円	330円
EA949ML-625	M6×25	12	300円	330円
EA949ML-630	M6×30	12	330円	363円
EA949ML-812	M8×12	8	300円	330円
EA949ML-815	M8×15	8	300円	330円
EA949ML-820	M8×20	8	330円	363円
EA949ML-825	M8×25	8	350円	385円
EA949ML-830	M8×30	8	370円	407円

フランジボタンキャップボルト[ステンレス]


●材質…ステンレス ●並目ねじ



品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MN-406	M4×6	8	230円	253円
EA949MN-408	M4×8	8	230円	253円
EA949MN-410	M4×10	8	260円	286円
EA949MN-412	M4×12	8	260円	286円
EA949MN-415	M4×15	8	280円	308円
EA949MN-420	M4×20	8	300円	330円
EA949MN-508	M5×8	8	280円	308円
EA949MN-510	M5×10	8	280円	308円
EA949MN-512	M5×12	8	330円	363円
EA949MN-515	M5×15	8	350円	385円
EA949MN-520	M5×20	8	350円	385円
EA949MN-608	M6×8	4	210円	231円
EA949MN-610	M6×10	4	210円	231円
EA949MN-612	M6×12	4	210円	231円
EA949MN-615	M6×15	4	230円	253円
EA949MN-620	M6×20	4	260円	286円
EA949MN-625	M6×25	4	280円	308円
EA949MN-630	M6×30	4	300円	330円
EA949MN-812	M8×12	4	350円	385円
EA949MN-815	M8×15	4	370円	407円
EA949MN-820	M8×20	4	370円	407円
EA949MN-825	M8×25	4	400円	440円
EA949MN-830	M8×30	4	440円	484円

六角穴付ボルト[ステンレス/黒色]

●材質…ステンレス(SSブラックメッキ) ●並目ねじ ●アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、スズ部品の黒染めに最適です。

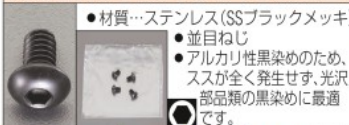

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MS-304	M3×4	4	190円	209円
EA949MS-305	M3×5	4	170円	187円
EA949MS-306	M3×6	4	140円	154円
EA949MS-308	M3×8	4	120円	132円
EA949MS-310	M3×10	4	120円	132円
EA949MS-312	M3×12	4	140円	154円
EA949MS-405	M4×5	4	210円	231円
EA949MS-406	M4×6	4	170円	187円
EA949MS-408	M4×8	4	140円	154円
EA949MS-410	M4×10	4	140円	154円
EA949MS-412	M4×12	4	170円	187円
EA949MS-415	M4×15	4	170円	187円
EA949MS-420	M4×20	4	190円	209円
EA949MS-506	M5×6	4	230円	253円
EA949MS-508	M5×8	4	170円	187円
EA949MS-510	M5×10	4	170円	187円
EA949MS-512	M5×12	4	190円	209円
EA949MS-515	M5×15	4	210円	231円
EA949MS-520	M5×20	4	230円	253円
EA949MS-608	M6×8	4	210円	231円
EA949MS-610	M6×10	4	230円	253円
EA949MS-612	M6×12	4	230円	253円
EA949MS-615	M6×15	4	280円	308円
EA949MS-620	M6×20	4	300円	330円
EA949MS-630	M6×30	4	400円	440円

TORXキャップスクリュー

●材質…鉄 ●並目ねじ ●日産ねじ製



品番	ドライブ	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949T-41	T25	M4×10	50	730円	803円
EA949T-42	T25	M4×15	50	770円	847円
EA949T-51	T27	M5×10	50	770円	847円
EA949T-52	T27	M5×15	40	680円	748円
EA949T-61	T30	M6×15	40	750円	825円
EA949T-62	T30	M6×20	40	770円	847円
EA949T-81	T45	M8×20	20	590円	649円
EA949T-82	T45	M8×25	10	340円	374円
EA949T-101	T50	M10×20	10	460円	506円
EA949T-102	T50	M10×30	10	550円	605円

TORXキャップスクリュー[ステンレス]

●材質…ステンレス ●日産ねじ製 ●並目ねじ



品番	ドライブ	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949TA-41	T25	M4×10	30	1,140円	1,254円
EA949TA-42	T25	M4×15	25	1,140円	1,254円
EA949TA-51	T27	M5×10	25	1,140円	1,254円
EA949TA-52	T27	M5×15	20	1,140円	1,254円
EA949TA-61	T30	M6×15	15	1,140円	1,254円
EA949TA-62	T30	M6×20	15	1,140円	1,254円
EA949TA-81	T45	M8×20	10	1,140円	1,254円
EA949TA-82	T45	M8×25	10	1,140円	1,254円
EA949TA-101	T50	M10×20	10	1,700円	1,870円
EA949TA-102	T50	M10×30	10	2,040円	2,244円

六角穴付止めねじセット[ステンレス]

(アメリカ) ●材質…ステンレス(SUS304)



品番 EA949DC-102 価格9,940円 税込価格(10%) 10,934円

呼び×全長	入数	呼び×全長	入数
No.4-40UNC×3/16"	5	1/4-20UNC×3/8"	20
No.6-32UNC×3/16"	10	1/4-20UNC×1/2"	5
No.6-32UNC×1/4"	5	1/4-28UNF×1/4"	20
No.8-32UNC×3/16"	10	5/16-18UNC×3/8"	25
No.8-32UNC×1/4"	5	5/16-18UNC×1/2"	20
No.10-24UNC×1/4"	10	5/16-24UNF×3/8"	20
No.10-32UNF×1/4"	5	3/8-16UNC×3/8"	10
No.10-32UNF×3/8"	5	3/8-16UNC×1/2"	10
1/4-20UNC×1/4"	25	3/8-24UNF×3/8"	10

●ケースサイズ…210×110×35(H)mm

六角穴付止めねじセット

●材質…鉄 ●並目ねじ




品番 EA949DC 価格6,020円 税込価格(10%) 6,622円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×6	200	M6×8	100
M3×8	200	M6×10	100
M4×6	200	M8×10	50
M4×8	200	M8×12	50
M5×6	200	M10×12	25
M5×8	150	M10×15	20

●ケースサイズ…207×145×40mm

六角穴付止めねじセット

(アメリカ) ●材質…合金鋼 ●並目ねじ

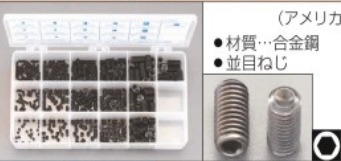

品番 EA949DC-100 価格12,400円 税込価格(10%) 13,640円

サイズ	ピッチ (mm)	入数	サイズ	ピッチ (mm)	入数
M3×3	0.5	25	M6×6	1.0	25
M3×6	0.5	25	M6×8	1.0	25
M3×10	0.5	25	M6×10	1.0	25
M4×4	0.7	25	M8×8	1.25	25
M4×6	0.7	25	M8×12	1.25	25
M4×10	0.7	25	M8×16	1.25	25
M5×5	0.8	25			
M5×8	0.8	25			
M5×12	0.8	25			

●ケースサイズ…210×108×40mm

六角穴付止めねじセット[ステンレス]

●材質…ステンレス ●並目ねじ ●ケースサイズ…145×100×21mm



品番 EA949MR-3 価格3,280円 税込価格(10%) 3,608円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×3	10	M3×7	10
M3×4	10	M3×8	10
M3×5	10	M3×10	10
M3×6	10	M3×12	10

六角穴付止めねじセット[ステンレス]

●材質…ステンレス ●並目ねじ ●ケースサイズ…145×100×21mm



品番 EA949MR-4 価格3,240円 税込価格(10%) 3,564円

サイズ	入数	サイズ	入数
M4×3	10	M4×8	10
M4×4	10	M4×10	10
M4×5	10	M4×12	10
M4×6			