

ベース用シム [スチール]



品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅	厚み		
EA440XA-0.1	20	0.1	240円	264円
EA440XA-0.2	20	0.2	240円	264円
EA440XA-0.5	20	0.5	270円	297円
EA440XA-1	20	1.0	290円	319円
EA440XB-0.1	30	0.1	240円	264円
EA440XB-0.2	30	0.2	270円	297円
EA440XB-0.5	30	0.5	290円	319円
EA440XB-1	30	1.0	440円	484円
EA440XC-0.1	43	0.1	290円	319円
EA440XC-0.2	43	0.2	340円	374円
EA440XC-0.5	43	0.5	360円	396円
EA440XC-1	43	1.0	510円	561円
EA440XD-0.1	48	0.1	290円	319円
EA440XD-0.2	48	0.2	340円	374円
EA440XD-0.5	48	0.5	360円	396円
EA440XD-1	48	1.0	510円	561円
EA440XE-0.1	53	0.1	320円	352円
EA440XE-0.2	53	0.2	340円	374円
EA440XE-0.5	53	0.5	390円	429円
EA440XE-1	53	1.0	530円	583円
EA440XF-0.1	68	0.1	340円	374円
EA440XF-0.2	68	0.2	360円	396円
EA440XF-0.5	68	0.5	440円	484円
EA440XF-1	68	1.0	530円	583円

- 材質…スチール
- モーターベース用
- RoHS適合品

スロテッドシム [ステンレス]



品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅	厚み		
EA440EK-1	50	0.025	4,410円	4,851円
EA440EK-2	50	0.05	4,410円	4,851円
EA440EK-3	50	0.10	4,410円	4,851円
EA440EK-4	50	0.20	4,410円	4,851円
EA440EK-5	50	0.25	4,410円	4,851円
EA440EK-6	50	0.40	4,410円	4,851円
EA440EK-7	50	0.50	4,930円	5,423円
EA440EK-8	50	0.70	5,070円	5,577円
EA440EK-9	50	1.00	5,310円	5,841円
EA440EK-10	50	2.00	5,990円	6,589円
EA440EK-21	75	0.025	5,290円	5,819円
EA440EK-22	75	0.05	5,290円	5,819円
EA440EK-23	75	0.10	5,290円	5,819円
EA440EK-24	75	0.20	5,290円	5,819円
EA440EK-25	75	0.25	5,290円	5,819円
EA440EK-26	75	0.40	5,290円	5,819円
EA440EK-27	75	0.50	5,290円	5,819円
EA440EK-28	75	0.70	5,990円	6,589円
EA440EK-29	75	1.00	6,620円	7,282円
EA440EK-30	75	2.00	8,820円	9,702円
EA440EK-51	100	0.025	6,960円	7,656円
EA440EK-52	100	0.05	6,960円	7,656円
EA440EK-53	100	0.10	6,960円	7,656円
EA440EK-54	100	0.20	6,960円	7,656円
EA440EK-55	100	0.25	6,960円	7,656円
EA440EK-56	100	0.40	6,960円	7,656円
EA440EK-57	100	0.50	7,490円	8,239円
EA440EK-58	100	0.70	8,720円	9,592円
EA440EK-59	100	1.00	9,260円	10,186円
EA440EK-60	100	2.00	12,800円	14,080円

品番	許容差(参考)	品番	許容差(参考)
EA440EK-1~-21~-51~-71	2.5 μ m	EA440EK-6~-26~-56~-76	32 μ m
EA440EK-2~-22~-52~-72	3.5 μ m	EA440EK-7~-27~-57~-77	32 μ m
EA440EK-3~-23~-53~-73	7 μ m	EA440EK-8~-28~-58~-78	32 μ m
EA440EK-4~-24~-54~-74	15 μ m	EA440EK-9~-29~-59~-79	42 μ m
EA440EK-5~-25~-55~-75	20 μ m	EA440EK-10~-30~-60~-80	70 μ m


スロテッドシムセット [ステンレス]



品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅	溝×深さ		
EA440EK-91	50	16×27	26,600円	29,260円
EA440EK-92	75	19×40	39,400円	43,340円
EA440EK-93	100	32×57	60,000円	66,000円
EA440EK-94	125	41×63.5	104,500円	114,950円

- 材質…ステンレス

スロテッドシムの使用例

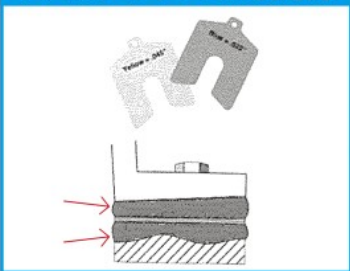

シム材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)		
	0.05	0.1	0.2
鉄 (SPCC相当)	—	±30	±30
ステンレス (SUS304)	±5	±8	±10
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±5	±20	±20

材質	板厚(mm)		
	0.3	0.5	1.0
鉄 (SPCC相当)	±40	±50	±80
ステンレス (SUS304)	±15	±20	±35
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±30	±40	±50

(公差単位: μ m)




ベース用シム [真鍮]



品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅	厚み		
EA440ZA-0.05	20	0.05	320円	352円
EA440ZA-0.1	20	0.1	240円	264円
EA440ZA-0.2	20	0.2	270円	297円
EA440ZA-0.5	20	0.5	340円	374円
EA440ZA-1	20	1.0	440円	484円
EA440ZB-0.05	30	0.05	410円	451円
EA440ZB-0.1	30	0.1	270円	297円
EA440ZB-0.2	30	0.2	290円	319円
EA440ZB-0.5	30	0.5	410円	451円
EA440ZB-1	30	1.0	590円	649円
EA440ZC-0.05	43	0.05	480円	528円
EA440ZC-0.1	43	0.1	320円	352円
EA440ZC-0.2	43	0.2	340円	374円
EA440ZC-0.5	43	0.5	480円	528円
EA440ZC-1	43	1.0	710円	781円
EA440ZD-0.05	48	0.05	490円	539円
EA440ZD-0.1	48	0.1	320円	352円
EA440ZD-0.2	48	0.2	350円	385円
EA440ZD-0.5	48	0.5	530円	583円
EA440ZD-1	48	1.0	800円	880円
EA440ZE-0.05	53	0.05	530円	583円
EA440ZE-0.1	53	0.1	340円	374円
EA440ZE-0.2	53	0.2	360円	396円
EA440ZE-0.5	53	0.5	570円	627円
EA440ZE-1	53	1.0	920円	1,012円
EA440ZF-0.05	68	0.05	640円	704円
EA440ZF-0.1	68	0.1	360円	396円
EA440ZF-0.2	68	0.2	430円	473円
EA440ZF-0.5	68	0.5	770円	847円
EA440ZF-1	68	1.0	1,270円	1,397円

シム・スペーサーとは

シム、シムリング、スペーサーとは、モーターやピローの高さ調整、ベアリング内輪・外輪やシャフト端部等のすき間調整等の役割で使われます。主な種類としては、リング型スペーサーであるシムリング、簡単に板厚を変えられるラミネートシム等があります。材質は金属が一般的です。パッキンとしても仕様できる真鍮、安価な鉄、耐酸性・耐食性が高くあるステンレスなどがあります。

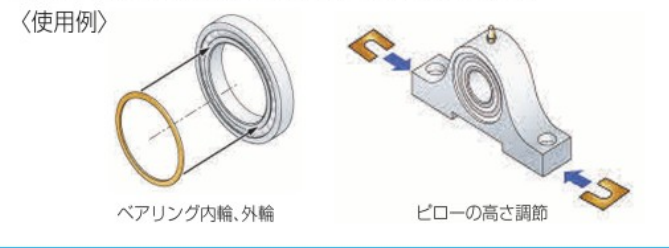

ベース用シム寸法図

