

パイプ用ブラケット(ステンレス製)



- 止め(エンド)用
- 材質…SUS304
- ヘアライン仕上げ
- 木ねじ付

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EJ-19	19	46 52.1	820円	902円
EA951EJ-19L	19	46 75.3	1,010円	1,111円
EA951EJ-25	25	52 60	1,030円	1,133円
EA951EJ-25L	25	52 89.1	1,220円	1,342円
EA951EJ-251	25	56 180	1,800円	1,980円
EA951EJ-252	25	56 230	1,840円	2,024円
EA951EJ-253	25	56 330	2,000円	2,200円
EA951EJ-32	32	60 74	1,270円	1,397円
EA951EJ-32L	32	60 105.3	1,500円	1,650円
EA951EJ-321	32	56 188	1,840円	2,024円
EA951EJ-322	32	56 238	1,870円	2,057円
EA951EJ-323	32	56 338	2,030円	2,233円
EA951EJ-38	38	65 77	1,470円	1,617円
EA951EJ-38L	38	65 132	1,800円	1,980円

- 取付穴径…
- 19・-19L: 2.8mm、-25・-25L: 3.2mm、-32・-32L: 3.5mm、-38・-38L: 3.8mm、-251~-253: 3.8mm、-321~-323: 4.2mm


パイプ用ブラケット(ステンレス製)



- 材質…SUS304
- ヘアライン仕上げ
- 取付穴径…φ3.5mm


品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-131	25	56 84.5	1,330円	1,463円
EA951EW-132	32	65 92	1,410円	1,551円

パイプジョイントティース

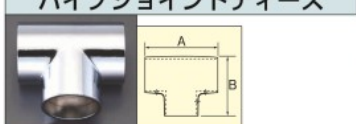

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EV-11	19	43.5 37.5	500円	550円
EA951EV-12	25	53 45	730円	803円
EA951EV-13	32	68 50	920円	1,012円

パイプジョイントクロス(ステンレス製)

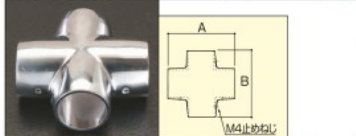

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EU-21	25mm	70 60	6,140円	6,754円
EA951EU-22	32mm	84 78	9,130円	10,043円

アンカー付フック[ステンレス製]



品番	サイズ(mm) D S	使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA638MG-21	5.5 8	11	440円	484円
EA638MG-22	6 8.5	11	680円	748円
EA638MG-23	8 13	12.5	1,140円	1,254円
EA638MG-24	10 16	14.5	1,720円	1,892円

- 材質…ステンレス(SUS304)

パイプ用ブラケット(ステンレス製)



- 通し(中間)用
- 材質…SUS304
- ヘアライン仕上げ
- 木ねじ付

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EK-19	19	46 52.1	820円	902円
EA951EK-19L	19	46 75.3	1,010円	1,111円
EA951EK-251	25	56 180	1,800円	1,980円
EA951EK-252	25	56 230	1,840円	2,024円
EA951EK-253	25	56 330	2,000円	2,200円
EA951EK-25	25	52 60	1,030円	1,133円
EA951EK-25L	25	52 89.1	1,220円	1,342円
EA951EK-32	32	60 74	1,270円	1,397円
EA951EK-32L	32	60 105.3	1,500円	1,650円
EA951EK-321	32	56 188	1,840円	2,024円
EA951EK-322	32	56 238	1,870円	2,057円
EA951EK-323	32	56 338	2,030円	2,233円
EA951EK-38	38	65 77	1,470円	1,617円
EA951EK-38L	38	65 132	1,800円	1,980円

- 取付穴径…
- 19・-19L: 2.8mm、-25・-25L: 3.2mm、-32・-32L: 3.5mm、-38・-38L: 3.8mm、-251~-253: 3.8mm、-321~-323: 4.2mm

パイプ用ブラケット(ステンレス製)



- 材質…SUS304
- ヘアライン仕上げ
- 取付穴径…φ3.5mm

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-141	25	56 177	1,970円	2,167円
EA951EW-142	32	56 185	2,000円	2,200円


パイプジョイントクロス



品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EV-21	19	43.5 43.5	630円	693円
EA951EV-22	25	57.6 57.6	950円	1,045円
EA951EV-23	32	70.2 70.2	1,450円	1,595円


- 材質…亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)

パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)

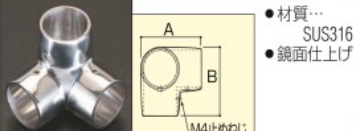

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EU-31	25mm	51 51	5,610円	6,171円
EA951EU-32	32mm	61 61	7,870円	8,657円

アンカー付吊フック[ステンレス製]

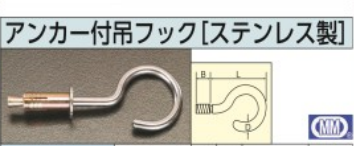

品番	サイズ(mm) B D L	使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA638MG-31	12 5.5 39	11	440円	484円
EA638MG-32	13 6 72	11	620円	682円

- 材質…ステンレス(SUS304)

パイプ用ブラケット(ステンレス製)



30.31 (通し) 20.21 (止め) (1個価格)

通し(中間)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-30	19	48×24 54	2,750円	3,025円
EA951EW-31	25	54×30 62	4,250円	4,675円

止め(エンド)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-20	19	48×24 54	3,100円	3,410円
EA951EW-21	25	54×30 62	5,260円	5,786円

- 材質…SUS316
- 鏡面仕上げ
- 取付穴径…φ3.8mm

パイプ用ブラケット(ステンレス製)




111 (通し) 117 (止め) (1個価格)


通し(中間)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-111	25	20×60 57	3,940円	4,334円
EA951EW-112	32	24.5×65 68	5,680円	6,248円

止め(エンド)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-116	25	20×60 57	3,940円	4,334円
EA951EW-117	32	24.5×65 68	5,680円	6,248円

- 鏡面仕上げ

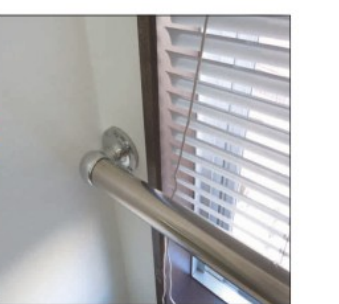


パイプジョイント三方エルボ

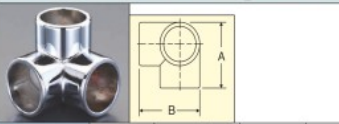

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EV-31	19	39 39	580円	638円
EA951EV-32	25	46.5 46.5	840円	924円
EA951EV-33	32	57 57	1,220円	1,342円

- 材質…亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)

パイプジョイント引張り(ステンレス製)

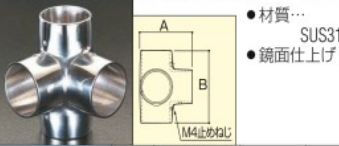

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EU-41	25mm	51 60	6,140円	6,754円
EA951EU-42	32mm	61 78	7,410円	8,151円

- 材質…SUS316
- 鏡面仕上げ

ねじ付用フック[ステンレス製]



品番	サイズ(mm) 線径 全長 リング径	使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DN-16	φ5.5 51 10	20	710円	781円
EA951DN-17	φ6 84 15	32	960円	1,056円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- ねじサイズ…M6

パイプ用ブラケット(ステンレス製)



101 (通し) 107 (止め) (1個価格)

通し(中間)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-101	25	54.0 61.8	1,430円	1,573円
EA951EW-102	32	60.4 70.2	1,760円	1,936円

止め(エンド)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-106	25	54.0 61.8	1,430円	1,573円
EA951EW-107	32	60.4 70.2	1,760円	1,936円

- 材質…SUS304
- 研磨仕上げ
- 取付穴径…
- 101・-106: φ3.2mm
- 102・-107: φ3.7mm

パイプ用ブラケット(ステンレス製)




121 (通し) 127 (止め) (1個価格)

通し(中間)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-121	25	56 56.5	960円	1,056円
EA951EW-122	32	65 66.5	1,070円	1,177円

止め(エンド)用				
品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) フルート 全高	価格	税込価格 (10%)
EA951EW-126	25	56 56.5	960円	1,056円
EA951EW-127	32	65 66.5	1,070円	1,177円

- 材質…SUS316
- ヘアライン仕上げ
- 取付穴径…φ3.5mm

パイプジョイントエルボ

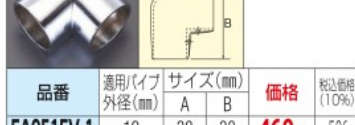

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EV-1	19	38 38	460円	506円
EA951EV-2	25	44.5 44.5	630円	693円
EA951EV-3	32	56 56	940円	1,034円

- 材質…亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)


パイプジョイントティ(ステンレス製)



品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EU-11	25mm	60 51	5,260円	5,786円
EA951EU-12	32mm	78 61	7,870円	8,657円

- 材質…SUS316
- 鏡面仕上げ

パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

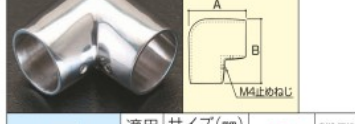

品番	適用パイプ 外径(mm)	サイズ(mm) A B	価格	税込価格 (10%)
EA951EU-61	25mm	51 51	4,400円	4,840円
EA951EU-62	32mm	61 61	6,270円	6,897円

- 材質…SUS316
- 鏡面仕上げ

ナット・ねじ付フック



品番	サイズ(mm) ねじ径	使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951				