

エアーツール5機種セット



品番 EA155D-8 価格32,300円 税込価格(10%) 35,530円

- 5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです
- 使用圧力…0.62MPa
- 使用コンプレッサー…2.2kW

〈セット内容〉

- 1/2" エアークラッシュレンチ…最大トルク:311N・m
- 3mm・6mm エアークラッシュレンチ…22,000rpm
- 150mm エアークラッシュレンチ…10,000rpm
- 150mm エアークラッシュレンチ…45,000rpm (φ10.2mm シャンク)
- 3/8" エアークラッシュレンチ…1,800rpm
- 1/2" ソケット…9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm
- 125mm エクステンションバー
- 軸付砥石…3mm軸・6mm軸 (各5本)
- 125mm チゼル×4本 (EA155D-55)
- プラグ付

(1/2"DR) エアーツール2機種セット



品番 EA155DW 価格27,600円 税込価格(10%) 30,360円

- 差込角…1/2"
- 吸入口…Rc1/4"
- ケースサイズ…360×230×80mm

〈インパクトレンチ〉

- 全長…175mm
- 無負荷回転数…7,000rpm
- エアークラッシュ…110ℓ/min
- 使用圧力…0.59MPa ●能力(ボルト径)…3/8"
- 重量…2.4kg ●正逆転付
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

〈ラチェットレンチ〉

- 全長…250mm ●無負荷回転数…160rpm
- エアークラッシュ…113ℓ/min ●最大トルク…67.6N・m
- 使用圧力…0.59MPa ●能力(ボルト径)…3/8"
- 重量…1.1kg ●正逆転付
- ソケット…9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

コンパクトエアーツール3機種セット



品番 EA157HA-10 価格27,800円 税込価格(10%) 30,580円

〈ラチェットレンチ・コンパクトタイプ〉

- 差込角…3/8"
- 全長…130mm
- 無負荷回転数…300rpm
- エアークラッシュ…120ℓ/min ●使用圧力…0.6MPa
- 最大トルク…27N・m ●能力(ボルト径)…3/8"
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…約630g ●正逆転付
- 使用コンプレッサー…1.5kW

〈ダイグラインダー・コンパクトタイプ〉

- チャックサイズ…6mm ●全長…120mm
- 無負荷回転数…30,000rpm
- 使用圧力…0.63MPa ●エアークラッシュ…110ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…約307g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

〈アングルサンダー・コンパクトタイプ〉

- ディスクサイズ…φ50mm ●全長…120mm
- 無負荷回転数…22,000rpm
- 使用圧力…0.63MPa ●エアークラッシュ…120ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…約435g
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 替ディスクはEA819KX-21~30、EA819KX-41~45、EA819KX-4~14、EA819KX-81~83(P.1059)を使用して下さい。
- スチールケース付(250×162×93mm)

(3/8"DR) ミニエアークラッシュレンチ

品番 EA157DG-1 最大トルク 67N・m 能力(ボルト径) 10mm 価格 13,750円 税込価格(10%) 15,125円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 差込角…3/8"
- 全長…160mm
- 無負荷回転数…550rpm
- エアークラッシュ…67ℓ/min ●使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…1/4" NPT ●正逆転付 ●重量…650g

(3/8"DR) ミニエアークラッシュレンチ

品番 EA157HA 最大トルク 27N・m 能力(ボルト径) 3/8" 価格 10,400円 税込価格(10%) 11,440円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 差込角…3/8"
- 全長…130mm
- 無負荷回転数…300rpm ●エアークラッシュ…120ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- 重量…約630g ●正逆転付
- 使用コンプレッサー…1.5kW

(1/2"DR) ミニエアークラッシュレンチ

品番 EA157HB-3 最大トルク 30N・m 能力(ボルト径) 3/8" 価格 11,100円 税込価格(10%) 12,210円

- 差込角…1/2"
- 全長…130mm
- 無負荷回転数…300rpm
- エアークラッシュ…120ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa ●吸入口…1/4"
- 正逆転付 ●重量…460g
- 使用コンプレッサー…1.5kW

[50mm] ミニエアークラッシュサンダー



品番 EA159HP 無負荷回転数 22,000rpm 価格 10,800円 税込価格(10%) 11,880円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 全長…120mm ●重量…435g
- 使用圧力…0.63MPa
- エアークラッシュ…120ℓ/min
- ディスク径…φ50mm (ねじ込み式)
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 替ディスクはEA819KX-21~30、EA819KX-41~45、EA819KX-4~14、EA819KX-81~83(P.1059)を使用して下さい。

ミニエアークラッシュサンダー



品番 EA159HR チャックサイズ 6mm 無負荷回転数 30,000rpm 価格 6,640円 税込価格(10%) 7,304円

- コンパクトボディのため狭い空間での作業に最適です
- 全長…120mm ●重量…307g
- 使用圧力…0.63MPa
- エアークラッシュ…110ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(3/8") エアークラッシュレンチ



品番 EA155DA 最大トルク 98N・m 能力(ボルト径) 12mm 価格 9,650円 税込価格(10%) 10,615円

- 感度の高いトリガーで、マルチスピード制御が可能です
- 差込角…3/8"
- 全長…140mm
- 無負荷回転数…9,000rpm
- エアークラッシュ…114ℓ/min ●使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…750g
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

(3/8"DR) エアークラッシュレンチ

品番 EA155SA-1 最大トルク 102N・m 能力(ボルト径) 10mm 価格 9,000円 税込価格(10%) 9,900円

- 吸入口は360°回転が可能です
- 差込角…3/8"
- サイズ…140mm
- 無負荷回転数…11,000rpm
- エアークラッシュ…113ℓ/min ●使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…950g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(1/2"DR) エアークラッシュレンチ



品番 EA155EB-3 最大トルク 678N・m 能力(ボルト径) 16mm 価格 16,000円 税込価格(10%) 17,600円

- 強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
- 差込角…1/2"
- 無負荷回転数…10,000rpm ●全長…113mm
- エアークラッシュ…113ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.35kg
- 使用コンプレッサー…5HP


(1/2"DR) エアークラッシュレンチ(軽量コンパクトタイプ)



品番 EA155HA-1 最大トルク 850N・m 能力(ボルト径) 14mm 価格 16,200円 税込価格(10%) 17,820円

- 差込角…1/2"
- 全長…120mm
- 無負荷回転数…10,000rpm
- エアークラッシュ…420ℓ/min ●使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.2kg
- 使用コンプレッサー…2.5kW

(3/8"DR) エアークラッシュレンチ

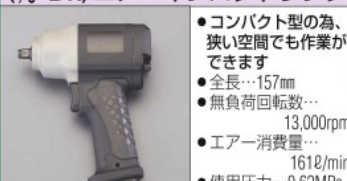

品番 EA155EA-2 最大トルク 475N・m 能力(ボルト径) 14mm 価格 17,900円 税込価格(10%) 19,690円


- コンパクト型の為、狭い空間でも作業ができます
- 全長…157mm
- 無負荷回転数…13,000rpm
- エアークラッシュ…161ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 差込角…3/8"
- 全長…157mm
- 無負荷回転数…13,000rpm
- エアークラッシュ…161ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa

(3/8"DR) エアークラッシュレンチ

品番 EA155EA-1 最大トルク 339N・m 能力(ボルト径) 14mm 価格 20,700円 税込価格(10%) 22,770円

- 狭い空間でも簡単に作業が行えます
- 差込角…3/8"
- 全長…245mm
- 無負荷回転数…6,500rpm ●エアークラッシュ…119ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa ●吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.4kg
- 使用コンプレッサー…5HP


(3/8"DR) エアークラッシュレンチ

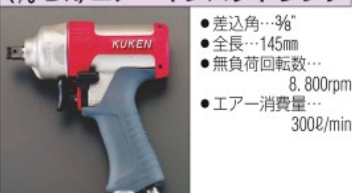

品番 EA155KC 価格47,000円 税込価格(10%) 51,700円

- 差込角…3/8"
- 全長…145mm
- 無負荷回転数…8,800rpm
- エアークラッシュ…300ℓ/min
- 使用トルク範囲…20~100N・m
- 吸入口…Rc(PT)1/4" ●正逆転付 ●重量…0.95kg
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(3/8"DR) エアークラッシュレンチ

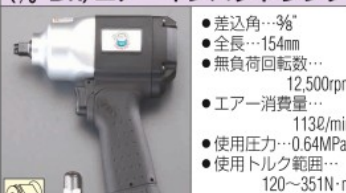

品番 EA155DB-4 最大トルク 400N・m 能力(ボルト径) 19mm 価格 20,800円 税込価格(10%) 22,880円

- 差込角…3/8"
- 全長…154mm
- 無負荷回転数…12,500rpm
- エアークラッシュ…113ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 使用トルク範囲…120~351N・m
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.28kg
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

(3/8"DR) エアークラッシュレンチ



品番 EA155RB-2 最大トルク 244N・m 能力(ボルト径) 14mm 価格 46,500円 税込価格(10%) 51,150円

- 差込角…3/8"
- 全長…152mm
- 無負荷回転数…10,000rpm
- エアークラッシュ…71ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 使用トルク範囲…27~204N・m
- 吸入口…1/4" NPT (メス) ●正逆転付 ●重量…1.31kg ●使用コンプレッサー…5HP

ソケットの差込タイプ

- リング固定式
- スプリングピン固定式
- ピン固定(ホール)式 ※ピン&リング止め用