

ベンチ [担架兼用]



- お客様組立品
- 材質…座面:ポリエチレン
脚:スチール
(粉体塗装)
ベルト:ナイロン
バックル:POM樹脂



 
品番	使用時サイズ(担架時サイズ) W×D×H(mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-60	1780×460×380(1780×430×81)	22.5	31,400円	34,540円

●普段はベンチとして、緊急事態には脚を取外して、担架として使用できます。(担架時重量:約7.5kg)
●持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
●要救助者を固定するベルト付

ベンチ [担架兼用]




- お客様組立品



品番	ベンチ時サイズ(担架時サイズ) W×D×Hmm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-61	1780×460×380(1780×430×81)	22.5	31,400円	34,540円

- 材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール(粉体塗装)、
ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
- 普段はベンチとして、緊急事態には脚を取外して、担架として使用できます。
(担架時重量:約7.5kg)
- 持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
- 要救助者を固定するベルト付

ベンチ [折りたたみ式]

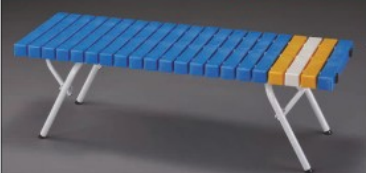

- 折りたたみ式
- 材質…
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)
脚:スチールパイプ(粉体塗装)
- 脚部折りたたみ式で収納が可能です。

品番	使用時サイズ(収納時サイズ) W×D×H(mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-66A	1258×400×365(1258×400×100)	9.2	16,600円	18,260円

[アルミ製] ベンチ



- お客様組立品
- 軽くて丈夫なアルミ製です。
- サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
- 縁台としてもだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-81B	1200×360×400	3.1	12,700円	13,970円
EA956XE-82A	1500×360×400	4.2	14,900円	16,390円
EA956XE-83A	1800×360×400	4.7	17,200円	18,920円

[アルミ製] ベンチ



- お客様組立品
- 軽くて丈夫なアルミ製です。

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-85	1800×450×430	12.5	28,500円	31,350円

- サテン塗装で、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
- 家屋への取付も可能です。(金具付属)

折りたたみベンチ



- お客様組立品
- 折りたたみ式
- 材質…座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、
脚キャップ部:PE、取手部:ナイロン製・ゴム
- 工具は不要で簡単に設置できます。

品番	使用時サイズ(収納時サイズ) W×D×H(mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-90	1800×277×427(900×277×92)	8.1	14,300円	15,730円


ゴムボート



- 総重量…21.5kg
- 付属品…オール(×2)、フットポンプ、
椅子板、キャリアバッグ、
リペアキット

品番	全長	全幅	定員/積載重量	価格	税込価格 (10%)
EA915RB-4	265cm	125cm	4人/360kg	86,000円	94,600円

ベンチ

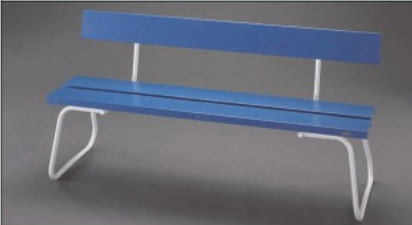

- お客様組立品
- 座面高さ…400mm
- 材質…
座面:再生PVC95%、アクリル樹脂5%
脚:スチールパイプ(メラミン焼付)
- 再生樹脂を利用したリサイクル仕様

品番	サイズ W×D×H(mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-91	1500×500×700	15	22,700円	24,970円
EA956XE-92	1800×500×700	18	25,200円	27,720円

ベンチ [ソフトラタン]



- 材質…座部:ポリエチレン
フレーム:アルミ(粉体塗装)
- 座部に人工ラタンを採用したソフトな座心地のベンチです。

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA956XE-96	1500×400×420	7.7	33,300円	36,630円

ゴムボート用アンカー



- ロープ…φ6mm×20m
- 重量…4.5kg
- サイズ…
210×250(H)mm
- ゴムボートに傷をつけないプラスチックのコーティング。

品番 EA915R-2	価格 6,620円	税込価格(10%) 7,282円
-------------	-----------	------------------

フックアンカー [ステンレス製]



- 耐食性に優れ、小型船舶に最適です
- 材質…ステンレス(SUS316)
- サイズ…266×315(H)mm
- 重量…1.8kg

品番 EA915RA-11	価格 13,550円	税込価格(10%) 14,905円
---------------	------------	-------------------

[1.2HP] ゴムボート用船外機



- 品番 EA915R-10A 価格 85,000円 税込価格(10%) 93,500円
- 適合ボート…EA915RB-4(EA915R-11が必要)
- サイズ…使用時:560×250×960mm
収納時:240×250×960mm
- 重量…約5.55kg
- 総排気量…26mℓ
- 最大出力…1.2馬力(900W)
- 使用燃料…混合ガソリン
- 燃料タンク容量…550mℓ
- 免許不要(全長3m未満モーターボート専用)

ゴムボート用マウント



- EA915RB-4専用
エンジンマウント
- アルミ製
- ワンタッチで着脱できます。

品番 EA915R-11	価格 18,000円	税込価格(10%) 19,800円
--------------	------------	-------------------

チェーン&ロープ



- 耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット

品番	全長	チェーン 線径 ×長さ	ロープ 直径 ×長さ	使用 重量	価格	税込価格 (10%)
EA915RA-1	50 m	φ7.9mm ×4.6m	φ14.2mm ×46m	1000 kg	72,000円	79,200円
EA915RA-2	66 m	φ7.9mm ×6.0m	φ14.2mm ×60m	1000 kg	121,000円	133,100円
EA915RA-3	50 m	φ9.5mm ×4.6m	φ15.8mm ×46m	1700 kg	65,000円	71,500円
EA915RA-4	83 m	φ9.5mm ×7.6m	φ15.8mm ×76m	1700 kg	175,000円	192,500円

- 材質…チェーン:ステンレス(SUS316) ●SINGER SAINES
ロープ:ポリエステル