
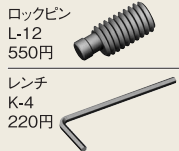
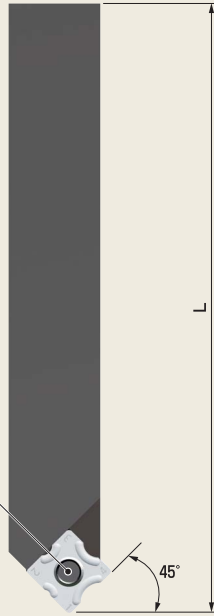


Rバイト 1枚刃


R0.5~R4

特定代理店
在庫商品

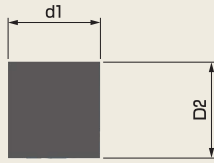

汎用旋盤向け!

● 旋盤でR0.5~R4の面取り加工が可能です。

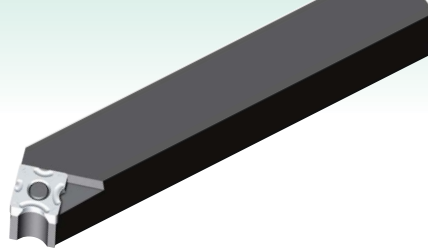

R面取り加工




旋盤用切削ホルダー

製品名	型番 Model No.	刃数	寸法 Dimensions (mm)			適合チップ Inserts	価格 (円)
			d1	D2	L		
Rバイト 特定代理店在庫品	20XR	1	19	20	126	N43GXR-0.5R~4R	オープン

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。
※ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)


10Rバイト 1枚刃

R5~R10

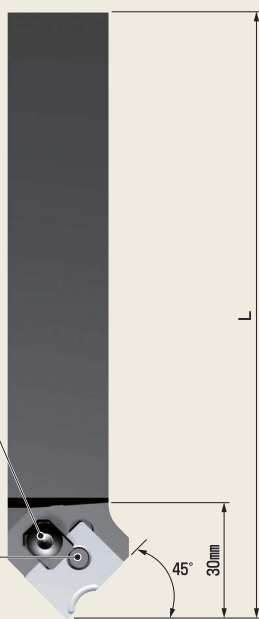

汎用旋盤向け!

● 旋盤でR5~R10の面取り加工が可能です。

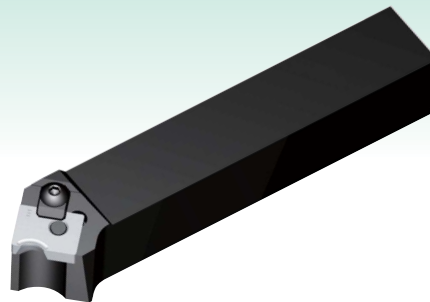

R面取り加工



旋盤用切削ホルダー

製品名	型番 Model No.	刃数	寸法 Dimensions (mm)			適合チップ Inserts	価格 (円)
			d1	D2	L		
10Rバイト	25CR	1	25	25	150	N54GCR-5R~10R	22,800

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。
※ロックピン・レンチ・クランプ駒は標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)

⚠ チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。



チップ詳細はP.88・89へ