


ネジ込み式プロペラナット付ニードルバルブ

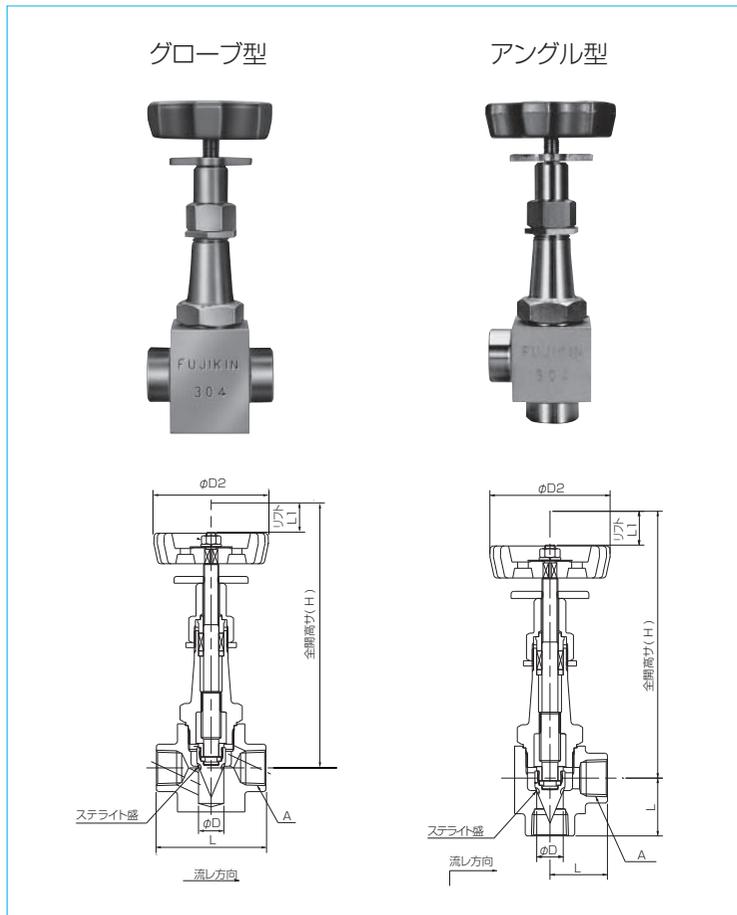

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用流体温度範囲 (°C)
3.92	-20~+150

●材質

部品名	材質
ボディ	SUS304
ディスク	SUS304 (ステライト盛)
ステム	SUS304
フタ	SUS304
グランドパッキン	PTFE+PCTFE
ハンドル	ADC12

※ SUS304材はASTM規格材 (SUS304同等材) を使用することがあります。


※ ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

●寸法表

UNIT (mm)

型式	呼び径	オリフィス径 D	面間距離 L	管接続部ネジ A	全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D2	最大 Cv値	質量 (約) kg	品番
グローブ型	1/2 ^B	15	65	Rc1/2	158	19	68	3.6	1.0	UH-14LD-R
	3/4 ^B	20	70	Rc3/4	183	25	68	5.0	1.2	UH-14LE-R
	1 ^B	25	85	Rc1	228	31	88	7.9	2.2	UH-14LF-R
アングル型	1/2 ^B	15	32.5	Rc1/2	150	19	68	4.8	0.8	UH-34LD-R
	3/4 ^B	20	35.0	Rc3/4	174	25	68	6.9	1.1	UH-34LE-R
	1 ^B	25	42.5	Rc1	218	31	88	11.3	2.0	UH-34LF-R

●圧力・温度線図

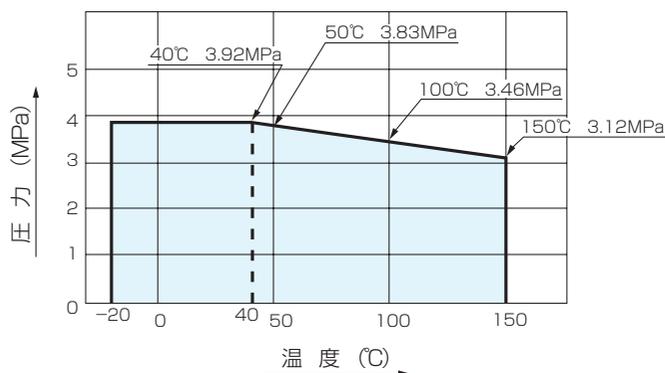

●Cv値曲線

