


開度指示器付微量調整バルブ

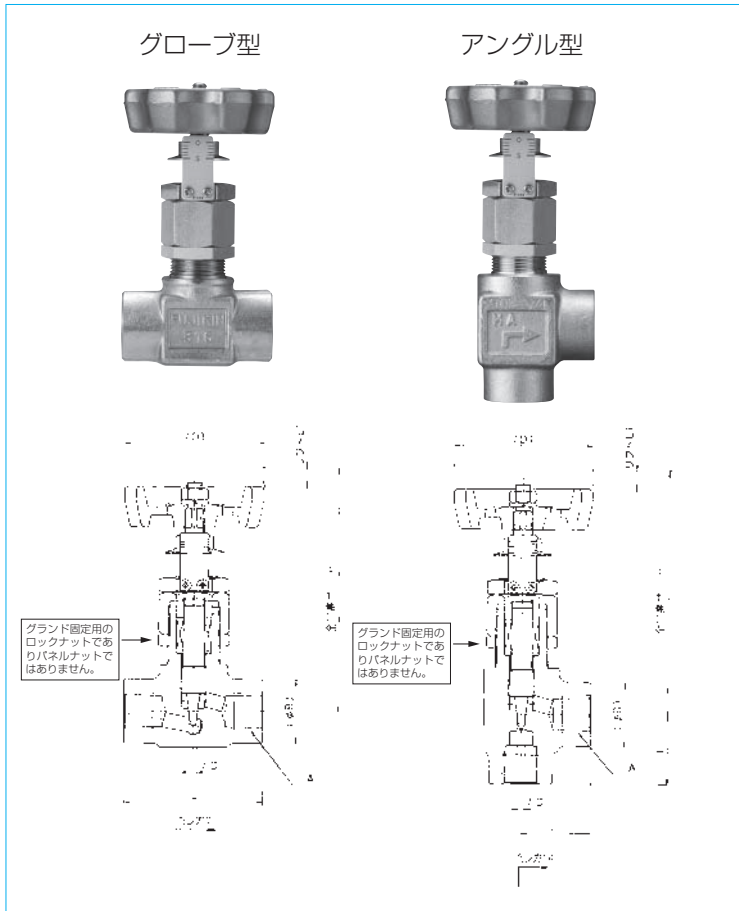

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用流体温度範囲 (°C)
9	-20~+150

●材質

部品名	材質
ボディ	SUSF316
ステム	SUS316
グランドパッキン	PTFE+PFA
ハンドル	ADC12

※ SUS316材はASTM規格材 (SUS316同等材) を使用する場合があります。


※ ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

●寸法表

UNIT (mm)

型式	呼び径	オリフィス径 D	面間距離 L	管接続部ネジ A	全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D1	B	最大 Cv値	質量 (約) kg	品番
グローブ型	1/4 ^B	3	48	Rc1/4	84	5	48	22	0.22	0.4	UE-19GB-R
アングル型	1/4 ^B	3	24	Rc1/4	84	5	48	22	0.25	0.4	UE-39GB-R

●圧力・温度線図

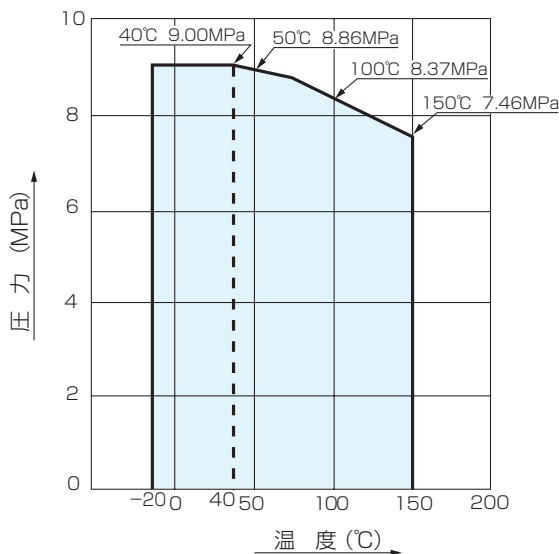

●Cv値曲線

