


ネジ込み式マイクロメーター式開度指示装置付バルブ

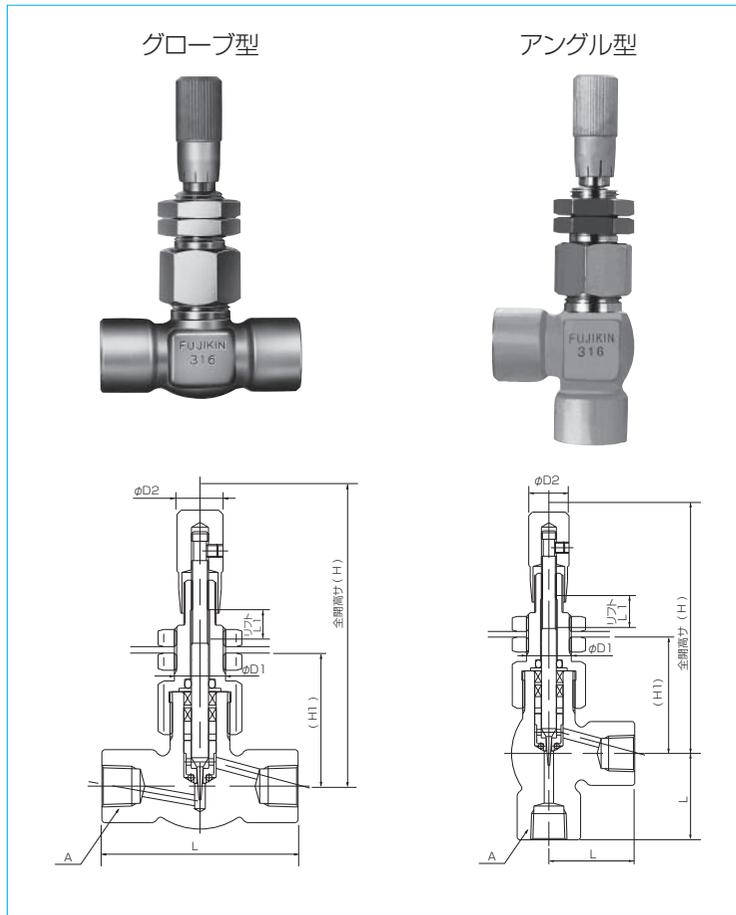

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用流体温度範囲 (°C)
3.92	0~80

●材質

部品名	材質
ボディ	SUSF316
ボンネット	SUS304
ステム	SUS316
グランドパッキン	PTFE
Oリング	フッ素ゴム


※ SUS304, 316材はASTM規格材(SUS304, 316同等材)を使用する場合があります。

●寸法表

UNIT(mm)

型式	呼び径	面間距離 L	管接続ネジ A	パネル取付部		全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D2	最大 Cv値	質量 (約) kg	品番
				D1	H1						
グローブ型	1/8 ^B	46	Rc1/8	12	31	71	8	10.8	0.015	0.14	UN-14MA-S-R
		46	Rc1/8	12	31	71	8	10.8	0.03	0.14	UN-14MA-L-R
	1/4 ^B	46	Rc1/4	12	31	71	8	10.8	0.015	0.13	UN-14MB-S-R
		46	Rc1/4	12	31	71	8	10.8	0.03	0.13	UN-14MB-L-R
アングル型	1/8 ^B	23	Rc1/8	12	31	71	8	10.8	0.015	0.14	UN-34MA-S-R
		23	Rc1/8	12	31	71	8	10.8	0.03	0.14	UN-34MA-L-R
	1/4 ^B	23	Rc1/4	12	31	71	8	10.8	0.015	0.13	UN-34MB-S-R
		23	Rc1/4	12	31	71	8	10.8	0.03	0.13	UN-34MB-L-R

●圧力・温度線図

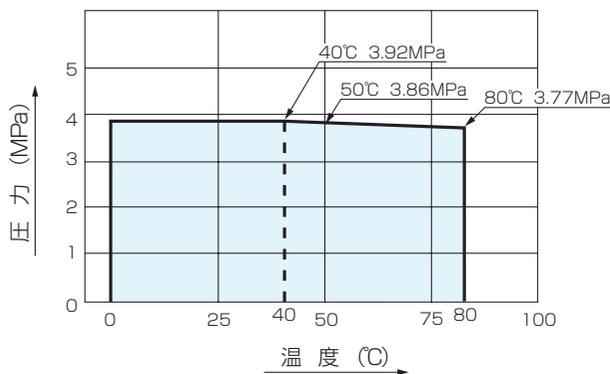

●Cv値曲線

