


ステンレス鋼製 4.9MPa POWERFULL[®]SERIES パネルマウント式 ボールバルブ

パワフルロック式

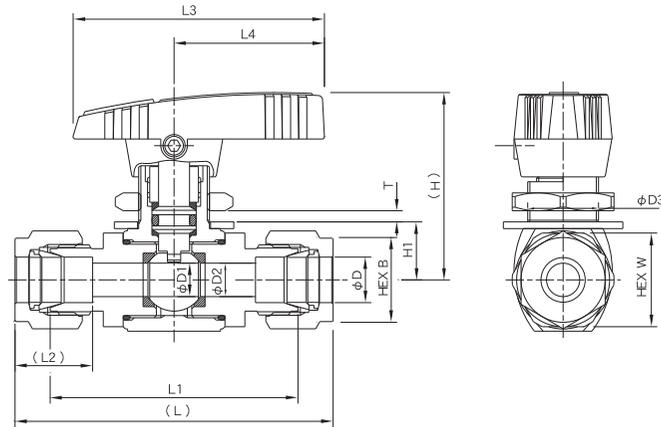

フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。 https://www.fujikin.co.jp/cad_s/

●寸法表 (mmサイズ)

UNIT (mm)


呼び径 D	オリフィス径 D1	穴径 D2	面間距離		管接続部		ハンドル長さ		全開高さ H	パネル取付部		ソケット 二面幅 W	パネル厚さ T		Cv値	質量 (約) (kg)	品番
			L	L1	L2	B	L3	L4		H1	D3		MIN.	MAX.			
3	5	2.4	58.2	45	12.9	10	47	28	38	11	14.5	17	1	5	0.33	0.13	PUBV-95-3
4	5	3.2	60.2	47	13.7	12	47	28	38	11	14.5	17	1	5	0.5	0.13	PUBV-95-4
6	5	4.8	62.8	48	15.2	14	47	28	38	11	14.5	17	1	5	1.4	0.13	PUBV-95-6
8	5	5	64	49	16.2	16	47	28	38	11	14.5	17	1	5	1.4	0.2	PUBV-95-8
10	7.5	7.9	71.2	56	17.2	19	57	34	42	13	16.5	21	1	5	3.5	0.2	PUBV-95-10
12	10	9.5	79.2	59	22.8	22	57	34	45	16	16.5	26	1	5	6.5	0.29	PUBV-95-12

●寸法表 (inchサイズ)

UNIT (mm)

呼び径 D	オリフィス径 D1	穴径 D2	面間距離		管接続部		ハンドル長さ		全開高さ H	パネル取付部		ソケット 二面幅 W	パネル厚さ T		Cv値	質量 (約) (kg)	品番
			L	L1	L2	B	L3	L4		H1	D3		MIN.	MAX.			
3.2	5	2.7	58.2	45	12.7	10	47	28	38	11	14.5	17	1	5	0.34	0.13	PUBV-95-3.2
6.35	5	4.8	62.8	48	15.2	14	47	28	38	11	14.5	17	1	5	1.4	0.13	PUBV-95-6.35
9.52	7.5	7.1	68.8	54	16.8	17	57	34	42	13	16.5	21	1	5	3.5	0.2	PUBV-95-9.52
12.7	10	10.4	79.2	59	22.8	22	57	34	45	16	16.5	26	1	5	6.5	0.29	PUBV-95-12.7

●温度・圧力線図

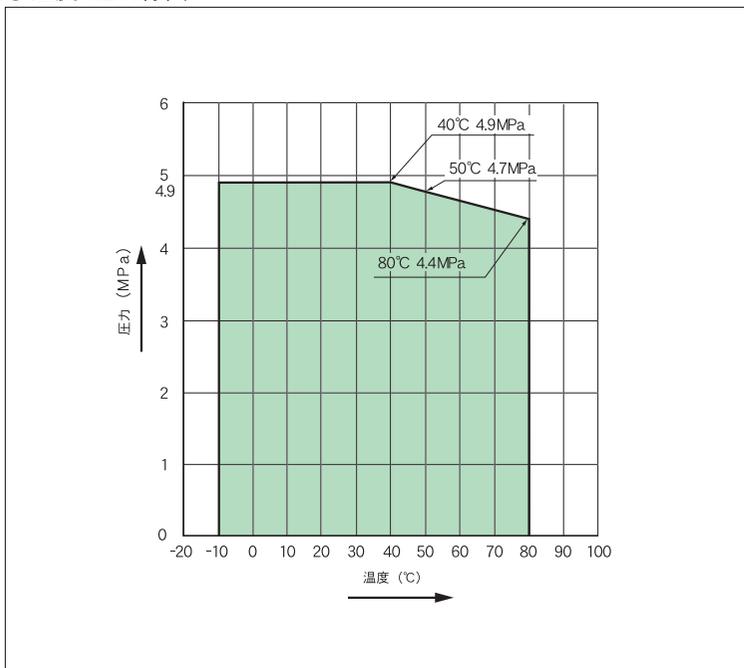

●材質

部品名	材質
※ ボディ	SCS 14
※ ソケット	SUS 316
※ シート	G-PTFE
※ ボール	SUS 316
※ グランドパッキン	G-PTFE
※ ステム	SUS 316
※ ハンドル	ZDC2
※ Oリング	フッ素ゴム

※: 接液(ガス) 部品

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)
4.9	-10~+80

パワフル継手タイプをご用命の場合は、パワフル継手の取扱説明書を良く読んで正しくご使用下さい