



リテーナー付ガスケット

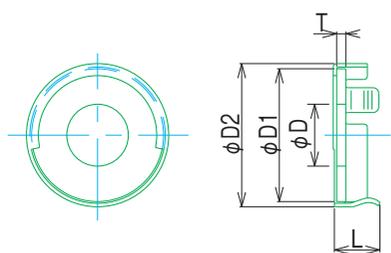

呼び径	D	D1	D2	L	T	材質	品番
6.35	5.5	11.8	12.6	4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35RE-RG-O
9.52	11	19.2	20	4.6	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52RE-RG-O
6.35	5.5	11.8	12.6	4	0.8	ニッケル	UJR-6.35RE-RG-NI-O
9.52	11	19.2	20	4.6	0.8	ニッケル	UJR-9.52RE-RG-NI-O

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。


ガスケット

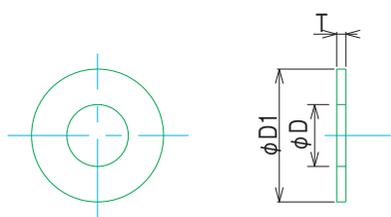

呼び径	D	D1	T	材質	品番
6.35	5.5	12.4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35G-O
9.52	11	19.8	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52G-O
3.2	2.3	6.4	0.5	ニッケル	UJR-3.2G-NI-O
6.35	5.5	12.4	0.8	ニッケル	UJR-6.35G-NI-O
9.52	11	19.8	0.8	ニッケル	UJR-9.52G-NI-O
19.05	17	28.5	0.8	ニッケル	UJR-19.05G-NI-O

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。


リテーナー付ブラインドガスケット

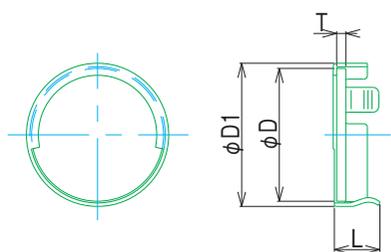

呼び径	D	D1	L	T	材質	品番
6.35	11.8	12.6	4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35RE-RG-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52RE-RG-O-BL
6.35	11.8	12.6	4	0.8	ニッケル	UJR-6.35RE-RG-NI-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	ニッケル	UJR-9.52RE-RG-NI-O-BL

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。

ブラインドガスケット

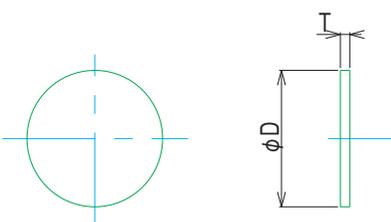

呼び径	D	T	材質	品番
6.35	12.4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35G-O-BL
9.52	19.8	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52G-O-BL
3.2	6.4	0.5	ニッケル	UJR-3.2G-NI-O-BL
6.35	12.4	0.8	ニッケル	UJR-6.35G-NI-O-BL
9.52	19.8	0.8	ニッケル	UJR-9.52G-NI-O-BL

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。