

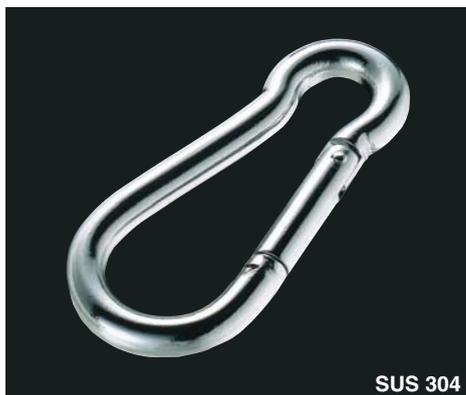


## カラビナフック (スタンダード型) ●一番ポピュラーなフックです。

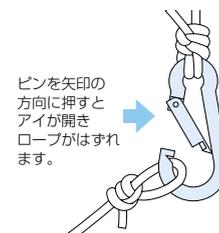


SUS 304

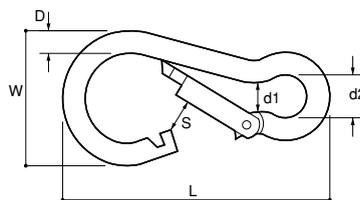


品番	D (mm)	L (mm)	W (mm)	S (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
KF- 4	4	45	22	7	4.5	6.5	9	30	¥ 510
KF- 5	5	53	26	7	5.5	8.0	18	50	¥ 580
KF- 6	6	61	30	9	6.5	9.0	29	70	¥ 640
KF- 8	8	80	40	11	9.0	11.0	66	100	¥ 1,050
KF-10	10	102	50	13	11.0	16.0	132	150	¥ 1,600
KF-11	11	120	60	17	14.0	19.0	190	200	¥ 3,100
KF-12	12	140	68	22	13.0	19.0	270	220	¥ 3,800

## 鉄 ユニクロカラビナフック (環なし) ●ユニクロメッキ仕上げ

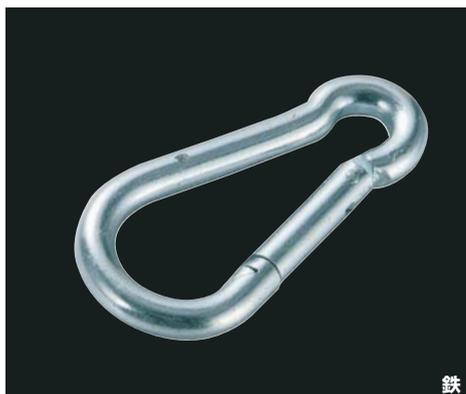


鉄

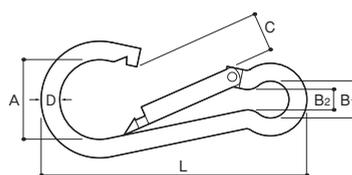


品番	D (mm)	L (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	使用荷重 (Kg)	価格
UKF- 5	5	52	15	8	6.0	7	40	¥ 350
UKF- 6	6	60	18	9	6.5	7	50	¥ 380
UKF- 8	8	80	24	12	9.0	11	70	¥ 480
UKF-10	10	100	30	16	11.0	14	90	¥ 800

## カラビナA型 (リング付) ●リングがあるので2本のロープは交わりません

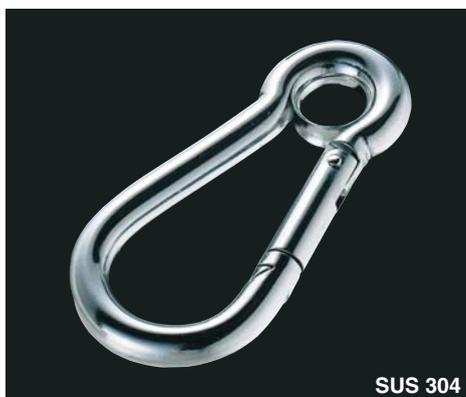

SUS 304

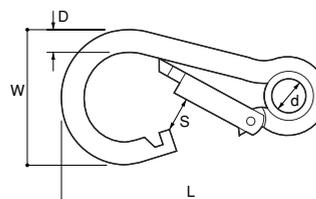

品番	D (mm)	L (mm)	W (mm)	S (mm)	d (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
KF-A 4	4	45	22	7	5.5	9	30	¥ 970
KF-A 5	5	54	26	8	6.0	17	50	¥ 880
KF-A 6	6	61	30	10	7.0	28	70	¥ 950
KF-A 8	8	82	40	11	10.0	69	100	¥ 1,430
KF-A10	10	100	50	12	13.0	135	150	¥ 2,270
KF-A11	11	120	60	17	14.0	202	200	¥ 3,480
KF-A12	12	140	68	21	16.0	267	250	¥ 4,400

このカタログに表示している価格は本体価格です。