


ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

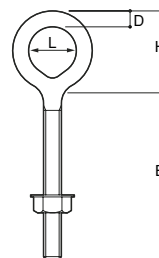

SUS 304



■ミリネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	ネジ径 (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
LE- 4M	3.5	10.0	20	40	38	M- 4	8	20	¥ 500
LE- 5M	4.5	13.0	28	50	47	M- 5	15	30	¥ 630
LE- 6M	5.0	16.0	30	60	58	M- 6	25	50	¥ 680
LE- 8M	7.0	18.0	36	60	55	M- 8	50	80	¥ 1,060
LE-10M	8.0	24.0	44	80	75	M-10	103	150	¥ 1,390
LE-12M	10.8	29.0	55	100	97	M-12	184	220	¥ 2,660
LE-16M	14.5	38.0	70	145	127	M-16	441	450	¥ 4,230


■ブネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	ネジ径 (W)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
LE- 6W	5.0	16	30	60	58	W-1/4	25	50	¥ 680
LE- 8W	7.0	18	36	60	55	W-5/16	50	80	¥ 1,060
LE-10W	8.0	24	44	80	75	W-3/8	103	150	¥ 1,390
LE-12W	10.5	29	55	100	87	W-1/2	184	220	¥ 2,650
LE-16W	14.5	38	70	145	127	W-5/8	441	450	¥ 4,230

ウルトラロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)



SUS 304

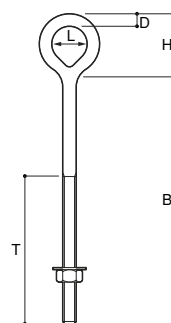

■ミリネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	B (mm)	ネジ径 (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
ULE- 6M	5.0	16	31	75	120	M- 6	36	50	¥ 910
ULE- 8M	7.0	18	36	80	120	M- 8	61	80	¥ 1,210
ULE-10M	8.0	24	44	104	160	M-10	129	150	¥ 1,670
ULE-12M	10.8	29	55	129	200	M-12	237	220	¥ 3,020

■ブネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	B (mm)	ネジ径 (W)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
ULE- 6W	5.0	16	31	75	120	W-1/4	36	50	¥ 910
ULE- 8W	7.0	18	36	80	120	W-5/16	61	80	¥ 1,210
ULE-10W	8.0	24	44	104	160	W-3/8	129	150	¥ 1,670
ULE-12W	10.8	29	55	129	200	W-1/2	220	220	¥ 3,020

このカタログに表示している価格は本体価格です。